

手動用

12.7

ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率アップ。

差込角  
**12.7mm**  
1/2"

12角

インチサイズ



HDB412

※ソケットホルダーのみの販売もいたしております。詳細はP.202をご覧ください。

## ソケットセット (12角・ホルダー付)

SOCKET SET (12pt.), with SOCKET HOLDER

製品番号 **HDB412** メーカー希望小売価格 **¥12,900**

セット内容 **12点**

製品名	製品番号 / 仕様 (インチ)
ソケット (12角) SOCKET (12pt.)	<b>4DB-</b> 12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)、25(25/32)、26(13/16)、28(7/8)、30(15/16)

- ソケットホルダー付 (12個タイプ) SH1412
- 化粧箱寸法: w416 × d121 × h37mm
- 質量: 0.97kg
- 梱包入数 (通常): 1



## ソケット (12角)

SOCKET (12pt.)

製品番号	二面幅寸法		寸法 (mm)				梱包入数 (通常)(店飾)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格		
	(inch)	(mm)	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L				d	
4DB-10	5/16	7.9	12.3	22.0	9	35.0	7	10	6	40	¥860
4DB-11	11/32	8.7	13.5	22.0	9	35.0	7	10	6	45	¥860
4DB-12	3/8	9.5	14.1	22.0	9	35.0	8	10	6	50	¥860
4DB-14	7/16	11.1	16.2	22.0	10	35.0	9	10	6	50	¥860
4DB-16	1/2	12.7	18.5	22.0	10	35.0	11	10	6	50	¥910
4DB-18	9/16	14.2	20.6	22.0	12	35.0	11	10	6	50	¥910
4DB-19	19/32	15.0	22.0	21.5	12	35.0	11	10	6	65	¥910
4DB-20	5/8	15.8	23.0	22.0	12	36.0	14	10	6	65	¥910
4DB-22	11/16	17.4	24.0	23.0	13	37.0	14	10	6	65	¥960
4DB-24	3/4	19.0	26.0	24.0	14	38.0	16	10	6	70	¥960
4DB-25	25/32	19.8	28.0	25.0	14	38.0	16	10	6	90	¥985
4DB-26	13/16	20.6	29.0	25.0	15	39.0	18	10	6	95	¥985
4DB-28	7/8	22.2	30.0	26.0	15	40.0	18	10	6	105	¥985
4DB-30	15/16	23.8	33.0	28.0	17	41.0	20	10	6	130	¥1,020
4DB-32	1	25.4	34.0	28.0	19	43.5	22	10	6	130	¥1,120
4DB-34	1-1/16	26.9	36.0	29.0	19	43.5	22	10	6	145	¥1,445
4DB-36	1-1/8	28.5	39.0	31.0	19	43.5	22	10	6	160	¥1,645
4DB-38	1-3/16	30.1	40.0	32.0	21	47.0	25	10	6	200	¥1,795
4DB-40	1-1/4	31.7	43.0	34.5	21	47.0	25	10	6	200	¥1,795



※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。お見積りの際には P.590 ~ 600 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。


※インチ・ミリ換算表は P.583 に掲載しております。



4DB-12



4DB-40

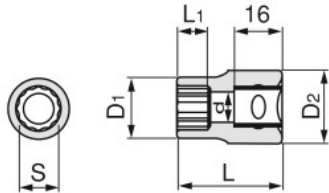

ステンレス  
ツール  
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット  
レンチ

ヘキサゴン  
レンチ

T形レンチ

スパナ  
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ  
プライヤ類

自動車  
専用工具

サイクル  
ツール

LEDライト

その他  
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動  
インパクト

パワーテック  
パワーレンチ

ナットランナー

建方1番

シャーレンチ

トルクシャット

NCトルコン  
フード付  
反力型  
トルクレンチ  
リチャージ式

その他

## ソケット (8角)

DUAL SQUARE SOCKET (8pt.)

製品番号	二面幅寸法		寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	(mm)	(mm)	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L			
4E-14	14	24	23.0	12	36.0	11	10	70	¥1,220
4E-17	17	29	25.0	13	37.0	14	10	100	¥1,395
4E-19	19	32	27.0	14	39.0	16	10	130	¥1,645
4E-21	21	35	28.0	15	39.5	18	10	140	¥1,645
4E-22	22	36	29.0	15	39.5	18	10	150	¥1,645
4E-23	23	37	30.0	16	40.5	20	10	155	¥1,670
4E-24	24	39	31.0	17	43.0	21	10	195	¥1,670
4E-27	27	43	34.5	19	45.0	22	10	245	¥1,870
4E-30	30	48	38.0	21	49.0	25	5	335	¥2,015
4E-32	32	51	43.0	21	55.0	25	5	470	¥2,390
4E-36	36	57	44.0	24	60.0	29	5	585	¥3,385

- 四角ボルト・ナット用

※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。お見積りの際には P.590 ~ 600 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。



差込角  
**12.7mm**  
1/2"

8角

四角ボルト・ナット用



4E-17



4E-30

四角ボルト・ナット

