

手動用

12.7

72枚歯で送り角5°。
ラチェット頭部の可動は15度ずつ調節できます。
ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。

差込角
12.7
mm
1/2"

歯数
72

クサビ式

GOOD DESIGN



RH4FCHS

 
コンパクトショート首振ラチェットハンドル (ホールドタイプ)

SHORT RATCHET HANDLE, COMPACT FLEX HEAD(SOCKET HOLD TYPE)

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	H	T	L			
RH4FCHS	12.7	26.5	29.5	13.0	110	6	184	¥9,130



※リペアキット (RK-RH4FCH) の販売もいたしております。
P.190 をご覧ください。
※本製品は意匠登録済みです。



ソケットホールド機構



※着脱する場合、
必ずプッシュボタンを
押しながらかけてください。

⚠ 注意 CAUTION

- コンパクトタイプは、さらにヘッド部が小さく出来ていますので力入れ過ぎに注意してください。
Do not apply excessive force on compact head.

72枚歯で送り角5°。
ラチェット頭部の可動は15度ずつ調節できます。
ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。

差込角
12.7
mm
1/2"

歯数
72

クサビ式

GOOD DESIGN



RH4FCH


コンパクト首振ラチェットハンドル (ホールドタイプ)

RATCHET HANDLE, COMPACT FLEX HEAD(SOCKET HOLD TYPE)

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	H	T	L			
RH4FCH	12.7	26.5	29.5	13.0	227	6	316	¥10,200



 ※本製品は意匠登録済みです。



ソケットホールド機構



※着脱する場合、
必ずプッシュボタンを
押しながらかけてください。


⚠ 注意 CAUTION

- コンパクトタイプは、さらにヘッド部が小さく出来ていますので力入れ過ぎに注意してください。
Do not apply excessive force on compact head.

■リペアキット

製品番号 **RK-RH4FCH**
メーカー希望小売価格 **¥4,370**

適応機種 RH4FCH、RH4FCHS
部品一覧表 No.1~8をセット

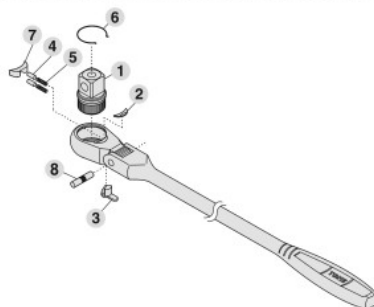

■部品一覧表

NO.	部品名	個数
1	歯車組立	1
2	防塵用フタ	1
3	小ハンドル	1
4	プッシュ	2
5	スプリング	2
6	止め輪	1
7	クサビ	1
8	ピン	1

⚠ 注意 CAUTION

- 一般の方では修理が困難な場合があります。
- 部品単位での販売はいたしておりません。

