

手動用


25.4

差込角
25.4
mm
1"

12角



8D-65

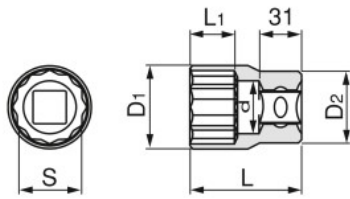

※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。
お見積りの際には P.590 ~ 600 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

注意 CAUTION

- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
Do not use with power tools.

ソケット (12角)

SOCKET (12pt.)

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d			
8D-27	27	40	46	19	60	22	1	380	¥5,585
8D-30	30	44	48	21	62	25	1	455	¥5,585
8D-32	32	50	50	21	62	25	1	600	¥5,585
8D-35	35	52	51	23	65	25	1	600	¥6,570
8D-36	36	54	51	24	65	30	1	600	¥6,770
8D-38	38	55	51	25	68	30	1	700	¥6,770
8D-41	41	60	51	27	70	35	1	800	¥7,790
8D-46	46	66	57	34	79	35	1	900	¥8,985
8D-50	50	72	57	35	82	38	1	1,000	¥10,700
8D-54	54	78	58	37	86	41	1	1,400	¥12,990
8D-55	55	80	58	37	86	41	1	1,400	¥15,950
8D-58	58	83	58	38	89	41	1	1,500	¥18,960
8D-60	60	85	58	40	91	—	1	1,600	¥19,890
8D-63	63	89	60	46	95	—	1	1,900	¥23,590
8D-65	65	90	60	46	95	—	1	1,800	¥26,500
8D-67	67	93	60	49	100	—	1	2,000	¥29,780
8D-70	70	97	60	51	105	—	1	2,200	¥33,490
8D-71	71	98	60	51	105	—	1	2,300	¥34,880
8D-75	75	103	65	53	110	77	1	2,700	¥37,670
8D-77	77	106	65	53	110	80	1	2,800	¥46,470
8D-80	80	110	65	56	115	83	1	3,100	¥49,760
8D-85	85	117	65	61	120	88	1	3,700	¥55,850
8D-90	90	120	70	63	125	93	1	3,870	¥58,940
8D-95	95	126	70	67	130	98	1	4,320	¥58,940
8D-100	100	132	70	71	135	103	1	4,660	¥62,070



小判形のスタンダードラチェットハンドル。

差込角
25.4
mm
1"

歯数
24

ツメ式



572

571



新タイプの見分け方


品番の後ろにN表示(572N)があります。

ラチェットハンドル

RATCHET HANDLE & RATCHET HEAD

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	H	T	L			
571	25.4	64	59.9	31.9	755	1	4,500	¥31,900
572	25.4	64	59.9	31.9	165	1	1,300	¥25,930

 ※571は、ラチェットヘッド572とクロスバー113 (P.214) です。
※572は、ラチェットヘッドのみです。
※リペアキット (RK-572N) の販売もいたしております。P.213をご覧ください。
※本製品は意匠登録済みです。



注意 CAUTION

- ラチェットハンドルの操作はゆっくりと優しく行ってください。
Use ratchet handles slowly and softly.
- 左右の切り替えは完全にしてください。
Switch over the direction completely.