

インパクト用

9.5

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

LEDライト

その他
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動
インパクト

パワーテック
パワーレンチ

ナットランナー

建方1番

シャーレンチ

トルクシャット

NCトルコン
フレッドロック
威力型インパクト
レンチ

その他



※随時、インパクト用ソケットを新しい形状に変更致します。

作業性向上

作業性の向上を目的として 特許登録済

TONEの独自形状にモデルチェンジ

ピン・リングによる、もたつきを解消
Oリング仮置き構造

レンチにインパクト用ソケットを脱着時に、Oリングを一旦、新しく設けられた溝に仮置きすることで脱着の作業性が向上!!



Oリングを仮置き



ピン・Oリングの付いたインパクト用ソケットをそのまま収納可能。樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。




インパクト用ソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。



※随時、Oリング仮置き溝付に変更させて頂きます。
※ソケットホルダーのみの販売もいたしております。詳細はP.171をご覧ください。

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ソケット。

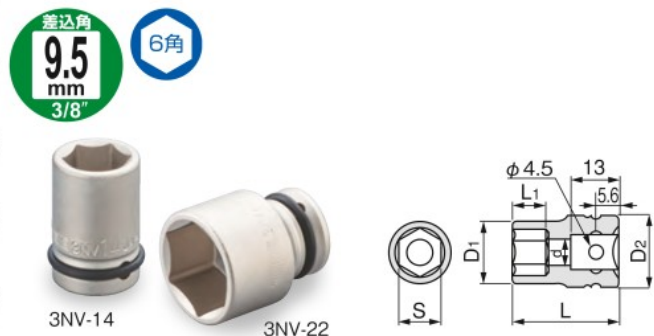

■ピン・Oリング適応表

製品番号	3NV-	06 ~ 24
ピン		P3016S
Oリング		RINGP16S

※ビニール袋入り (10 個入)

●6 角部ストロングドライブ



※随時、Oリング仮置き溝付に変更させて頂きます。
※その他特殊形状・仕様のインパクト用ソケットの製作も承っております。
※お見積りの際には P.590 ~ 600 の「特注品お見積りシート」をご利用ください。
※本製品は特許登録済みです。

インパクト用ソケットセット (メタルトレー付)

IMPACT SOCKET SET (6pt.)

製品番号 **NV3102** メーカー希望小売価格 **¥22,850**

セット内容 **12点**

製品名	製品番号 / 仕様
インパクト用ソケット IMPACT SOCKET	3NV- 07,08,10,12,13,14,17,19,21,22
インパクト用エクステンションバー IMPACT EXTENSION BAR	NE30-100
インパクト用ボールジョイント IMPACT BALL JOINT	NJ30S

- 6 角部ストロングドライブ
- 化粧箱寸法: w400 × d108 × h50mm
- 質量: 0.93kg
- 梱包入数 (通常): 6



⚠️注意 CAUTION

- ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
Beware at all time not to pinch hand / fingers.

インパクト用ソケットセット (ホルダー付)

IMPACT SOCKET SET (6pt.), with SOCKET HOLDER

製品番号 **HNV305S** メーカー希望小売価格 **¥5,700**

セット内容 **5点**

製品名	製品番号
インパクト用ソケット IMPACT SOCKET	3NV- 08,10,12,13,14

- 6 角部ストロングドライブ
- ソケットホルダー付 (6 個タイプ) SH2306
- 化粧箱寸法: w195 × d93 × h30mm
- 質量: 0.36kg
- 梱包入数 (通常): 1



インパクト用ソケット

IMPACT SOCKET (6pt.)

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
	S	D1	D2	L1	L	d	(通常)	(店飾)		
3NV-06	6	10.0	19	5	27.0	4.0	10	6	30	¥910
3NV-07	7	11.5	19	6	27.0	5.0	10	6	30	¥910
3NV-08	8	13.0	19	6	27.0	7.0	10	6	30	¥910
3NV-09	9	14.5	19	8	29.0	7.0	10	6	35	¥910
3NV-10	10	15.5	19	8	29.0	8.0	10	6	35	¥960
3NV-11	11	17.0	19	9	29.0	9.0	10	6	40	¥960
3NV-12	12	19.0	19	9	29.0	10.0	10	6	40	¥960
3NV-13	13	20.0	20	9	29.0	10.0	10	6	45	¥960
3NV-14	14	21.0	21	10	31.5	11.0	10	6	50	¥960
3NV-15	15	22.0	21	10	31.5	11.0	10	6	50	¥1,070
3NV-16	16	24.0	21	11	31.5	14.0	10	6	60	¥1,070
3NV-17	17	25.0	21	11	31.5	14.0	10	6	60	¥1,070
3NV-18	18	26.0	21	13	35.0	15.0	10	6	65	¥1,095
3NV-19	19	28.0	23	13	35.0	16.0	10	6	85	¥1,095
3NV-21	21	29.0	23	13	35.0	18.0	10	6	90	¥1,245
3NV-22	22	30.0	23	14	35.0	18.0	10	6	95	¥1,245
3NV-23	23	32.0	23	14	35.0	20.0	10	6	110	¥1,320
3NV-24	24	33.0	23	16	35.0	20.0	10	6	110	¥1,370