

インパクト用ロングソケットセット (壁掛式)

LONG IMPACT SOCKET SET (6pt.)

製品番号 **NV306** メーカー希望小売価格 **¥11,200**


セット内容 **6点**

製品名	製品番号
インパクト用ロングソケット LONG IMPACT SOCKET	3NV- 08L、10L、12L、13L、14L、17L


- 6 角部ストロングドライブ
- 化粧箱寸法: w143 × d79 × h36mm
- 質量: 0.5kg ● 梱包入数 (通常): 10



※随時、Oリング仮置き溝付に変更させていただきます。

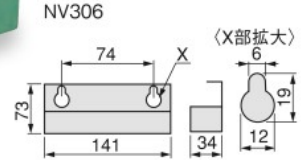

インパクト用ソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。

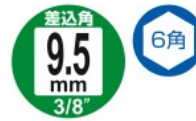

HNV305L

※ソケットホルダーのみの販売もいたしております。詳細は P.171 をご覧ください。

インパクト用ロングソケットセット (ホルダー付)

LONG IMPACT SOCKET SET (6pt.), with SOCKET HOLDER

製品番号 **HNV305L** メーカー希望小売価格 **¥8,595**

セット内容 **5点**

製品名	製品番号
インパクト用ロングソケット LONG IMPACT SOCKET	3NV- 08L、10L、12L、13L、14L

- 6 角部ストロングドライブ
- ソケットホルダー付 (6 個タイプ) SH2306
- 化粧箱寸法: w195 × d93 × h30mm
- 質量: 0.4kg ● 梱包入数 (通常): 1



※随時、Oリング仮置き溝付に変更させていただきます。

インパクト用ロングソケット

LONG IMPACT SOCKET (6pt.)

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)				梱包入数 (通常) (店舗)	質量 (g)	メーカー希望小売価格	
	S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d				
3NV-06L	6	10.0	19	5	55	4	10	6	40	¥1,520
3NV-07L	7	11.5	19	6	55	5	10	6	50	¥1,520
3NV-08L	8	13.0	19	6	55	7	10	6	50	¥1,520
3NV-09L	9	14.5	19	8	55	7	10	6	55	¥1,520
3NV-10L	10	15.5	19	8	55	8	10	6	60	¥1,520
3NV-11L	11	17.0	19	9	55	9	10	6	70	¥1,520
3NV-12L	12	19.0	19	9	55	10	10	6	80	¥1,520
3NV-13L	13	20.0	20	9	55	10	10	6	90	¥1,545
3NV-14L	14	21.0	21	10	55	11	10	6	90	¥1,545
3NV-15L	15	22.0	21	10	55	11	10	6	100	¥1,595
3NV-16L	16	24.0	21	11	55	14	10	6	115	¥1,595
3NV-17L	17	25.0	21	11	55	14	10	6	140	¥1,595
3NV-18L	18	26.0	21	13	55	15	10	6	125	¥1,770
3NV-19L	19	28.0	23	13	55	16	10	6	150	¥1,770
3NV-21L	21	29.0	23	13	55	18	10	6	160	¥1,870
3NV-22L	22	30.0	23	14	55	18	10	6	165	¥2,065

- 6 角部ストロングドライブ



※本製品は特許登録済みです。

※随時、Oリング仮置き溝付に変更させていただきます。

※その他特殊形状・仕様のインパクト用ソケットの製作も承っております。

お見積りの際には P.590 ~ 600 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

インパクト用ロングソケット

LONG IMPACT SOCKET (12pt.)

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)				梱包入数 (通常) (店舗)	質量 (g)	メーカー希望小売価格	
	S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d				
3NW-10L	10	15.5	19	8	55	8	10	6	90	¥1,600
3NW-12L	12	19	19	9	55	10	10	6	110	¥1,600
3NW-13L	13	20	20	9	55	10	10	6	110	¥1,600
3NW-14L	14	21	21	10	55	11	10	6	120	¥1,600

- 12 角部ストロングドライブ




※本製品は特許登録済みです。

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。



3NV-09L

3NV-12L

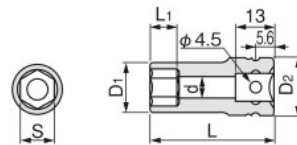

■ピン・Oリング適応表

製品番号	3NV- 06L ~ 22L
ピン	P3016S
Oリング	RINGP16S

※ビニール袋入り (10 個入)




3NW-14L

■ピン・Oリング適応表

製品番号	3NW- 10L ~ 14L
ピン	P3016S
Oリング	RINGP16S

※ビニール袋入り (10 個入)

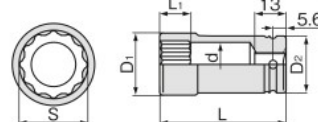

3NW-10L



警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのもの確実に固定してから使用してください。 / Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。 / O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.