


インパクト用ソケット (12角)

IMPACT SOCKET (12pt.)

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)					梱包入数 (通常) (店舗)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d				
4NW-10	10	16.0	25	9	38	8	10	6	67	¥1,100
4NW-12	12	17.5	25	11	38	10	10	6	76	¥1,100
4NW-13	13	21.0	25	11	38	10	10	6	82	¥1,100
4NW-14	14	22.0	25	12	38	13	10	6	83	¥1,100
4NW-16	16	24.0	25	12	38	13	10	6	85	¥1,200
4NW-17	17	26.0	25	13	40	16	10	6	100	¥1,200

● 12角部ストロングドライブ

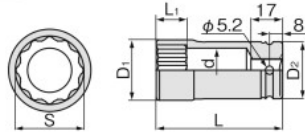

※本製品は特許登録済みです。

※その他特殊形状・仕様のインパクト用ソケットの製作も承っております。
お見積り際には P.590 ~ 600 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

■ピン・Oリング適応表

製品番号 4NW-	10 ~ 17
ピン	P3020S
Oリング	RP20S

※ビニール袋入り (10 個入)

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ソケット。



4NW-17



4NW-10

ソケットホルダー (アルミタイプ)

SOCKET HOLDER (ALUMINIUM TYPE)

製品番号 SH2404, SH2406, SH2410, SH2412



詳しくは P.202 へ



インパクトレンチ用

警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのもの確実に固定してから使用してください。 / Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。 / O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.