

インパクト用

63.5

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。

差込角  
**63.5**  
mm  
2 1/2"

12角



20AD-135

## インパクト用ソケット (12角)


IMPACT SOCKET (12pt.)

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	S	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L	d			
20AD-75	75	116	137	48	135	—	1	9.2	¥123,900
20AD-80	80	122	137	52	140	—	1	9.4	¥110,500
20AD-85	85	129	137	55	145	—	1	9.6	¥140,500
20AD-90	90	136	137	58	150	88	1	10.1	¥140,600
20AD-95	95	142	137	60	155	90	1	10.7	¥147,600
20AD-100	100	148	137	60	160	90	1	11.5	¥148,100
20AD-105	105	155	137	63	167	90	1	12.8	¥166,000
20AD-110	110	161	137	66	173	90	1	14.0	¥168,500
20AD-115	115	167	137	69	180	90	1	14.5	¥191,300
20AD-120	120	173	137	73	190	90	1	16.4	¥202,000
20AD-125	125	180	137	75	195	105	1	17.2	¥207,300
20AD-130	130	186	137	77	200	105	1	18.4	¥215,200
20AD-135	135	192	137	81	205	105	1	18.8	¥226,800
20AD-140	140	198	137	83	210	108	1	20.7	¥226,900
20AD-145	145	205	137	85	215	108	1	22.6	¥235,100
20AD-150	150	212	137	89	220	115	1	23.7	¥266,000
20AD-155	155	220	137	93	225	120	1	26.0	¥306,000
20AD-160	160	225	137	95	230	120	1	27.6	¥307,500
20AD-165	165	230	137	97	235	125	1	29.4	¥330,900
20AD-170	170	235	137	101	240	130	1	30.6	¥352,300
20AD-175	175	240	137	103	245	130	1	35.5	¥372,400

※パワーレンチ用としてもお使い頂けます。



※その他特殊形状・仕様のインパクト用ソケットの製作も承っております。  
お見積りの際には P.590 ~ 600 の「特注品 お見積りシート」をご活用ください。

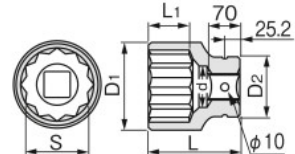

### ■ピン・Oリング適応表

製品番号	20AD-	75 ~ 175
ピン		PIN9125
Oリング		RINGP130

※ビニール袋入り (1 個入)

ステンレス  
ツール  
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット  
レンチ

ヘキサゴン  
レンチ

T形レンチ

スパナ  
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ  
プライヤ類

自動車  
専用工具

サイクル  
ツール

LEDライト

その他  
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動  
インパクトレンチ

パワーテトルク  
パワーレンチ

ナットランナー

建方1番

シャーレンチ

トルクシャット

NCTトルコン  
フレッドロックレンチ  
反力固定レンチ  
トルクセンサー

その他

