

トルクス

12.7

いじり防止タイプ (いたずらや盗難防止対策向け)
トルクスねじ用ソケット。トルクスねじの締め付け・緩め
作業に使用します。

差込角
12.7
mm
1/2"

T 型



HTX407H



4TX-T30H



4TX-T70H



※ TORX およびトルクスは米国 Acument Intellectual Properties LLC. 社の登録商標です。

トルクスソケットセット (いじり防止タイプ・ホルダー付)

TORX SOCKET SET (with SOCKET HOLDER)

製品番号 **HTX407H** メーカー希望小売価格 **¥14,500**

セット内容 **7点**

製品番号	4TX-T30H	T30H	T40H	T45H	T50H	T55H	T60H	T70H
先端規格	T30	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70


- ソケットホルダー付 (7 個タイプ)
- 質量 : 0.7kg
- 化粧箱寸法 : w271 × d136 × h37mm
- 梱包入数 (通常) : 1



トルクスソケット (いじり防止タイプ)

TORX SOCKET

製品番号	先端規格	寸法 (mm)			梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	A	L	(通常)	(店飾)		
4TX-T30H	T30	22	42	74	10	6	90	¥1,620
4TX-T40H	T40	22	42	74	10	6	90	¥1,695
4TX-T45H	T45	22	42	74	10	6	95	¥1,780
4TX-T50H	T50	22	42	74	10	6	100	¥1,780
4TX-T55H	T55	22	39	74	10	6	150	¥1,945
4TX-T60H	T60	22	39	74	10	6	240	¥2,165
4TX-T70H	T70	25	36	74	10	6	275	¥2,340

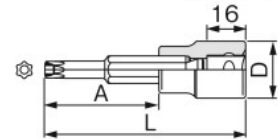

⚠ 注意 CAUTION

- いじり防止タイプのねじは、設計上や管理上いじってはいけない箇所に使用されています。アフターサービス以外の用途には使用しないでください。

差込角
12.7
mm
1/2"

T 型



HTX407L



4TX-T30L



4TX-T70L

※ TORX およびトルクスは米国 Acument Intellectual Properties LLC. 社の登録商標です。

ロングトルクスソケットセット (強力タイプ・ホルダー付)

LONG TORX SOCKET SET (HEAVY DUTY, with SOCKET HOLDER)

製品番号 **HTX407L** メーカー希望小売価格 **¥16,400**

セット内容 **7点**

製品番号	4TX-T30L	T30L	T40L	T45L	T50L	T55L	T60L	T70L
先端規格	T30	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70


- ソケットホルダー付 (7 個タイプ)
- 化粧箱寸法 : w266 × d176 × h37mm
- 質量 : 1.07kg
- 梱包入数 (通常) : 1



ロングトルクスソケット (強力タイプ)

LONG TORX SOCKET (HEAVY DUTY)

製品番号	先端規格	寸法 (mm)			梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	A	L	(通常)	(店飾)		
4TX-T30L	T30	22	100	132	10	6	115	¥1,845
4TX-T40L	T40	22	100	132	10	6	120	¥1,920
4TX-T45L	T45	22	100	132	10	6	120	¥2,005
4TX-T50L	T50	22	100	132	10	6	120	¥2,005
4TX-T55L	T55	22	97	132	10	6	210	¥2,240
4TX-T60L	T60	22	97	132	10	6	320	¥2,515
4TX-T70L	T70	25	94	132	10	6	390	¥2,690

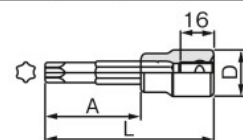

手工具用



トルクス (T 型タイプ)



トルクス (T 型/いじり防止タイプ)

⚠ 注意 CAUTION

- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.