

### ヘキサゴンソケットセット (ホルダー付)

HEXAGON SOCKET SET (with SOCKET HOLDER)

製品番号 **HH406** メーカー希望小売価格 **¥7,550**

セット内容 **6点**

製品名	製品番号
ヘキサゴンソケット HEXAGON SOCKET	4H-05,06,08,10,12,14

- ソケットホルダー付 (6 個タイプ) SH1406
- 化粧箱寸法: w266 × d176 × h37mm
- 質量: 0.53kg
- 梱包入数 (通常): 1



※随時、ソケット部ローレットタイプに変更させていただきます。

ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー (アルミタイプ) の採用により作業効率アップ。



HH406

製品番号 **HH410** メーカー希望小売価格 **¥12,210**

セット内容 **10点**

製品名	製品番号
ヘキサゴンソケット HEXAGON SOCKET	4H-03,04,05,06,08,10,12,14,17
ドライバービットソケット DRIVER BIT SOCKET	4H-P2

- ソケットホルダー付 (10 個タイプ) SH1410
- 化粧箱寸法: w416 × d121 × h37mm
- 質量: 0.85kg
- 梱包入数 (通常): 1



※随時、ソケット部ローレットタイプに変更させていただきます。



HH410

製品番号 **HH412** メーカー希望小売価格 **¥15,960**

セット内容 **12点**

製品名	製品番号
ヘキサゴンソケット HEXAGON SOCKET	4H-03,04,05,06,07,08,10,12,14,17,19,22

- ソケットホルダー付 (12 個タイプ) SH1412
- 化粧箱寸法: w416 × d121 × h37mm
- 質量: 1.43kg
- 梱包入数 (通常): 1



※随時、ソケット部ローレットタイプに変更させていただきます。



HH412

※ソケットホルダーのみの販売もいたしております。詳細は P.202 をご覧ください。

### ヘキサゴンソケット

HEXAGON SOCKET

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
	S	D	A	L	(通常)	(店師)				
4H-03	3	22	17	49	10	6	45	¥985		
4H-04	4	22	20	52	10	6	45	¥985		
4H-05	5	22	23	55	10	6	50	¥985		
4H-06	6	22	25	57	10	6	60	¥985		
4H-07	7	22	25	57	10	6	65	¥985		
4H-08	8	22	27	59	10	6	75	¥985		
4H-10	10	22	30	65	10	6	90	¥1,070		
4H-12	12	22	33	68	10	6	105	¥1,195		
4H-14	14	22	34	69	10	6	175	¥1,270		
4H-17	17	25	36	74	10	6	185	¥1,360		
4H-19	19	28	38	78	10	6	235	¥1,695		
4H-22	22	28	40	80	10	6	250	¥1,820		




※随時、ソケット部ローレットタイプに変更させていただきます。  
 ※その他特殊形状・仕様のヘキサゴンソケットの製作も承っております。お見積りの際には P.590 ~ 600 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

ローレットタイプにモデルチェンジ。  
 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。



4H-06

4H-17

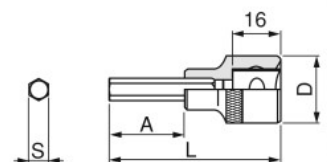

手動用

12.7

ステンレス  
ツール  
チャンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット  
レンチ

ヘキサゴン  
レンチ

T形レンチ

スパナ  
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ  
プライヤ類

自動車  
専用工具

サイクル  
ツール

LEDライト

その他  
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動  
インパクト

パワー  
ドライバー

ナットランナー

建方1番

シヤール

トルシャット

NCT  
トルコン  
フレッド  
反力  
トルク  
レンチ

その他



手工具用



ドライバー先端 (+)



注意 CAUTION

●インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.