

電動ドリル用コンパクトソケットの特長

作業性の良いコンパクトサイズで、強さ、軽さを追求!!

- 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適
- 各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適
- 圧入式で軸折れに強く耐久性抜群
- ソケット部はボルト・ナットの角を傷めにくいオリジナル形状
- 全長88mm、深さ45mmのコンパクトタイプ
- 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示
- ソケット部、軸分をめっき仕上げを行い、さびに強く屋外作業にも最適
- 18V充電式インパクトレンチに対応(14.4Vも対応)

全長88mm
コンパクトサイズ

軸圧入



ソーラーパネル施工
にも最適!!

電動ドリル用コンパクトソケットセット

BIT SOCKET for ELECTRIC DRILL SET

製品番号 **2BNC700** メーカー希望小売価格 **¥10,000**


セット内容 **7点**

製品番号	2BN-08C	10C	12C	13C	14C	17C	19C
二面幅寸法 (mm)	8	10	12	13	14	17	19

- 布袋
- 質量: 598g
- 梱包入数 (通常): 1



コンパクトに収納!!

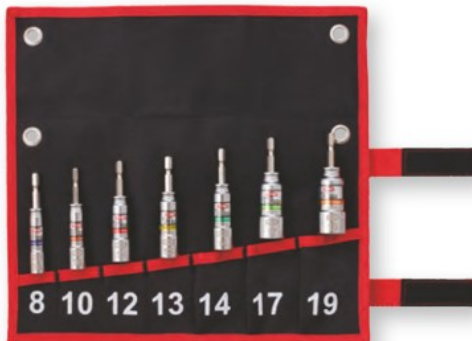


電動ドリル用コンパクトソケット

BIT SOCKET for ELECTRIC DRILL

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)					梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	S	D	D ₁	L ₁	L ₂	L	φd			
2BN-08C	8	14	12.5	15	45	88	7	6	48	¥900
2BN-10C	10	16	12.5	15	45	88	9	6	51	¥1,000
2BN-12C	12	18	14	15	45	88	11	6	58	¥1,100
2BN-13C	13	18	14	15	45	88	12	6	57	¥1,200
2BN-14C	14	20	15	15	45	88	13	6	64	¥1,200
2BN-17C	17	24	16	15	45	88	15.5	6	86	¥1,200
2BN-19C	19	26	17	15	45	88	17.5	6	94	¥1,200
2BN-21C	21	28	18	15	45	88	19.5	6	103	¥1,300
2BN-22C	22	30	19	15	45	88	20	6	117	¥1,400
2BN-24C	24	32	20	15	45	88	22.5	6	135	¥2,000

- 六角部ストロングドライブ

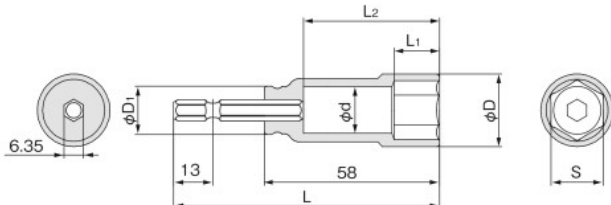

ステンレス
ツール
チャンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

LEDライト

その他
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動
インパクト

パワーテール
パワーレンチ

ナットランナー

建方1番

シヤールレンチ

トルクシャット

NCTトルコン
フレッドロック
反力伝達レンチ
バルブキー

その他