

固定(ストレート)と首振の2通りの使い方が可能！ ソケットを寿命まで使えるビット差替式！

固定 (ストレート)

ビットを奥まで
差し込むと
ストレートに固定



首振

ビットを引抜き、
首を振った状態で
奥まで差し込むと首振



- 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適
- 各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適
- 折れてもビット交換可能 (ソケットを寿命まで使える)
- 市販の両頭ビットが使用可能
- 固定 (ストレート) と首振の2通りの使い方が可能
- 首振角度は15°でコーナー等の狭い箇所でも作業が可能
- 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示
- 18V 充電式インパクトレンチ対応 (14.4V も対応)

ソケットを寿命まで使える
六角軸は差替式！
折れても
ビット交換でOK！



ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

LEDライト

その他
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動
インパクト

パワーテック
パワーレンチ

ナットランナー

建方1番

シャーレンチ


トルクシャット

NCTコン
フォード(トルク)
反力伝達レンチ
リチャードソン

その他

ビット
二面幅
6.35
mm

六角

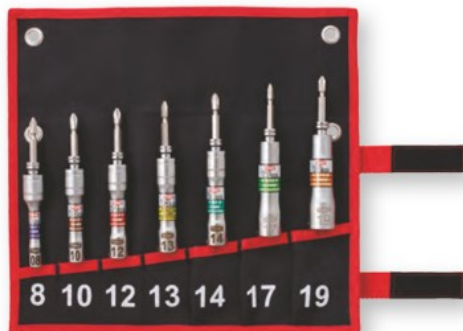

差替式ユニバーサルビットソケットセット

WOBBLE/LOCKING BIT SOCKET SET (BIT REPLACEABLE-TYPE)

製品番号 2BNU700 メーカー希望小売価格 ¥17,500

セット内容 7点

製品番号 2BNU-	08	10	12	13	14	17	19
二面幅寸法 (mm)	8	10	12	13	14	17	19

- 布袋
- 質量：875g
- 梱包入数 (通常)：1



コンパクトに収納!!

ビット
二面幅
6.35
mm

六角



差替式ユニバーサルビットソケット

WOBBLE/LOCKING BIT SOCKET (BIT REPLACEABLE-TYPE)

製品番号	ビット 差込口 二面幅 (mm)	二面幅 寸法 (mm)		寸法 (mm)										梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		S1	S2	D	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L	d				
2BNU-08	6.35	8	12	20	21	13.9	12	60	85	96	7.5	6	75	¥2,190		
2BNU-10	6.35	10	15	20	21	13.9	14	60	85	96	10	6	90	¥2,190		
2BNU-12	6.35	12	18	20	21	13.9	14	60	85	96	11	6	100	¥2,190		
2BNU-13	6.35	13	19	20	21	13.9	14	60	85	96	12.5	6	100	¥2,190		
2BNU-14	6.35	14	20	20	21	13.9	14	60	85	96	13.5	6	100	¥2,190		
2BNU-17	6.35	17	23	20	22	13.9	17	60	85	96	14	6	130	¥2,190		
2BNU-19	6.35	19	25	20	21	13.9	19	60	85	96	14	6	140	¥2,330		
2BNU-21	6.35	21	28	20	22	13.9	19	60	85	96	15	6	155	¥2,490		
2BNU-22	6.35	22	30	20	24	13.9	19	60	85	96	18	6	175	¥2,700		
2BNU-24	6.35	24	32	20	25	13.9	23	60	90	101	18	6	200	¥2,765		

- ドライバービット (BIT-P2) 1本付
- 六角部ストロングドライブ



※質量に、ドライバービットを含む。
※ビット形状(スリム・トーションなど)や長さによっては、本来の機能を発揮できない場合があります。

■付属品
BIT-P2

