

ヘキサゴンビット

 
HEX BIT

製品番号	二面幅寸法 (mm)	セット内容	梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
BTH2S	2	BT-H2 × 5 個	10	21	¥1,245
BTH2.5S	2.5	BT-H2.5 × 5 個	10	22	¥1,245
BTH3S	3	BT-H3 × 5 個	10	23	¥1,245
BTH4S	4	BT-H4 × 5 個	10	25	¥1,245
BTH5S	5	BT-H5 × 5 個	10	28	¥1,245
BTH6S	6	BT-H6 × 5 個	10	32	¥1,245
BTH7S	7	BT-H7 × 5 個	10	37	¥1,245
BTH8S	8	BT-H8 × 5 個	10	42	¥1,245

※ビニール袋入り

〈製品仕様〉※単品販売は致しておりません。

製品番号	二面幅寸法 (mm)	ビット二面幅 (mm)	寸法 (mm)						質量 (g)
			S	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	
BT-H2	2	6.35	25	3.0	8.2	11	2.3	4	
BT-H2.5	2.5	6.35	25	3.8	8.2	11	2.9	4	
BT-H3	3	6.35	25	4.5	8.2	11	3.4	5	
BT-H4	4	6.35	25	6.0	8.2	11	4.6	5	
BT-H5	5	6.35	25	7.5	8.2	11	5.7	6	
BT-H6	6	6.35	25	9.0	8.2	—	—	6	
BT-H7	7	6.35	25	12.5	8.2	—	—	7	
BT-H8	8	6.35	25	12.5	8.2	—	—	8	

ビット
二面幅
6.35
mm

BT-H*

T 型トルクスビット (いじり防止タイプ)

T-TYPE TORX BIT

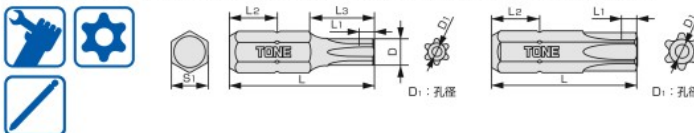
製品番号	先端規格	セット内容	梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
BTT6HS	T6	BT-T6H × 3 個	10	13	¥1,345
BTT7HS	T7	BT-T7H × 3 個	10	13	¥1,345
BTT8HS	T8	BT-T8H × 3 個	10	13	¥1,345
BTT9HS	T9	BT-T9H × 3 個	10	13	¥1,345
BTT10HS	T10	BT-T10H × 3 個	10	13	¥1,345
BTT15HS	T15	BT-T15H × 3 個	10	13	¥1,345
BTT20HS	T20	BT-T20H × 3 個	10	14	¥1,345
BTT25HS	T25	BT-T25H × 3 個	10	14	¥1,345
BTT27HS	T27	BT-T27H × 3 個	10	15	¥1,345
BTT30HS	T30	BT-T30H × 3 個	10	15	¥1,345
BTT40HS	T40	BT-T40H × 3 個	10	17	¥1,345

※ビニール袋入り

〈製品仕様〉※単品販売は致しておりません。

製品番号	先端規格	ビット二面幅 (mm)	寸法 (mm)						質量 (g)
			S ₁	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	
BT-T6H	T6	6.35	25	1.52	8.2	11	1.65	0.6	4
BT-T7H	T7	6.35	25	1.52	8.2	11	1.97	0.8	4
BT-T8H	T8	6.35	25	1.52	8.2	11	2.30	0.8	4
BT-T9H	T9	6.35	25	1.52	8.2	11	2.48	0.8	4
BT-T10H	T10	6.35	25	2.03	8.2	11	2.72	1.0	4
BT-T15H	T15	6.35	25	2.16	8.2	11	3.26	1.3	4
BT-T20H	T20	6.35	25	2.29	8.2	11	3.84	1.6	5
BT-T25H	T25	6.35	25	2.54	8.2	11	4.40	2.0	5
BT-T27H	T27	6.35	25	2.79	8.2	11	4.96	2.3	5
BT-T30H	T30	6.35	25	3.18	8.2	11	5.49	2.7	5
BT-T40H	T40	6.35	25	3.30	8.2	—	6.60	3.2	6

※ TORX およびトルクスは米国 Acument Intellectual Properties LLC. 社の登録商標です。

ビット
二面幅
6.35
mm

BT-T*H