


## ブラックシャフトハンマー

BALL PEEN HAMMER / NAIL HAMMER

製品番号	規格	寸法 (mm)			梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		A	D	L	(通常)	(店飾)		
BH-05	0.5 ポンド	82	23	290	6	6	420	¥3,185
BH-10	1.0 ポンド	104	30	325	6	6	740	¥3,460
BH-15	1.5 ポンド	118	35	375	6	6	1,050	¥4,230
BH-20	2.0 ポンド	130	38	375	6	—	1,210	¥4,855
BH-05B	0.5 ポンド	103	22	300	6	—	340	¥3,210

※ BH-05B はネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。

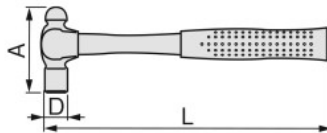

ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。


シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。



## コンビネーションハンマー

COMBINATION HAMMER

製品番号	規格	寸法 (mm)			梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		A	D	L	(通常)	(店飾)		
BHC-05	0.5 ポンド	72	26	290	6	—	325	¥3,735
BHC-10	1.0 ポンド	87	32	300	6	6	535	¥3,985
BHC-15	1.5 ポンド	100	38	330	6	—	855	¥5,150

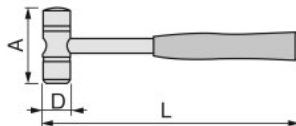

スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。ウレタンヘッドは交換可能。




## ■交換部品

製品番号	製品名	メーカー希望小売価格
BHC-05H	交換ヘッド (ウレタン)	¥535
BHC-10H	交換ヘッド (ウレタン)	¥710
BHC-15H	交換ヘッド (ウレタン)	¥910

## ウレタンショックレスハンマー

URETHANE SHOCKLESS HAMMER

製品番号	規格	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		A	D	L			
UH-10	1.0 ポンド	100	49	330	6	770	¥5,760

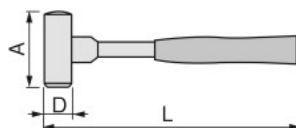

ヘッドはウレタンを特殊成型しているため長寿命で耐久性に優れています。無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。



## 警告 WARNING

- 打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で行ってください。／ Work in the center of impacting face.
- 常に周囲の安全を確認し、保護めがねや防具を使用してください。／ Use goggles and protecting devices.