

プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセット・差替式)

TORQUE WRENCH (INTERCHANGEABLE HEAD TYPE FOR MULTI-PURPOSE USE)

校正証明書付

検査成績書

トレーサビリティ
体系図

差替ヘッドを装着して使用する締付け専用トルクレンチです。

使用目的にあわせて差替ヘッドを交換できるため、あらゆる作業環境で活躍します。

トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。

従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

差替式



デジタル表示部分 (特許・意匠取得済)



T15D140

T12D50


製品番号	能力範囲 最小～最大 (N・m) Range Min～Max	1 目盛 Increments	表示 単位	差込部 サイズ φ D	寸法 (mm)			最大トルク 時の手力 (N)	(参考) 適応ボルト		梱包 入数 (通常)	質量 (kg)	ケース寸法 CASE SIZE	メーカー希望 小売価格
					L ₁	L ₂	L		普通	高力				
T8D6	1～ 6	0.1	N・m	8	35	9	204	36	M4～M6	M4	1	0.23	305×97×70	¥18,000
T8D13	3～ 13	0.2	N・m	8	35	9	233	66	M6～M8	M5～M6	1	0.26	305×97×70	¥19,000
T10D20	4～ 20	0.2	N・m	10	44	11	236	97	M6～M8	M5～M6	1	0.27	305×97×70	¥19,000
T12D50	10～ 50	0.5	N・m	12	53	13	277	202	M10	M8	1	0.41	355×97×70	¥21,000
T15D100	20～100	1	N・m	15	63	16	356	301	M12～M14	M10	1	0.59	505×97×70	¥22,000
T15D140	30～140	1	N・m	15	63	16	419	355	M14	M10～M12	1	0.71	505×97×70	¥29,000
T19D200	40～200	2	N・m	19	80	20	492	426	M14～M16	M12	1	1.24	765×97×70	¥30,000
T22D300	60～300	2	N・m	22	100	23	684	442	M16～M20	M12～M14	1	1.70	765×97×70	¥34,000

※本トルクレンチに差替ヘッドは付属しません。
※本製品は、特許・意匠登録済みです。

- N・m 仕様
- トルク精度 (± 3%)

付属品

校正証明書 (トレーサビリティ体系図付)	1
取扱説明書	1
樹脂ケース	1

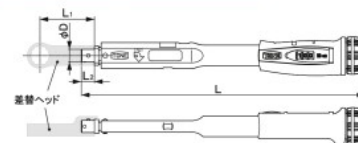

校正証明書の有効期限

1. 未使用の場合
校正証明書の校正日より 3 年までとします。
2. 校正証明書の校正日より 3 年未満で使用を開始された場合
使用開始より 1 年間もしくは、締付け回数 10 万回までとします。

修理・点検

- 「カチッ」という音または「ショック」が感じられなくなった時は故障です。
修理・点検が必要となります (有償)。
- 修理後の精度は ± 4% 以内を合格とします。
- 乱暴な取り扱い、長期間放置、使用頻度が多いなどの理由により、精度が狂う
ときがあります。精度が必要な場合は、定期的に点検依頼してください (有償)。
- トルク機器は定期点検が必要です。目安として 1 年に 1 回、もしくは 10
万回締付け毎に 1 回、定期点検をしてください (有償)。
- 取り扱いについては、ご購入の販売店あるいは弊社営業所にご相談くだ
さい。

差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド

RATCHET RING HEAD TYPE FOR TORQUE WRENCH

製品番号 10DRM-08 ～ 10DRM13、12DRM-10 ～ 12DER17


NEW



詳しくは P.470 へ

Custom Order

差替式トルクレンチヘッドの特殊品製作も承っております。

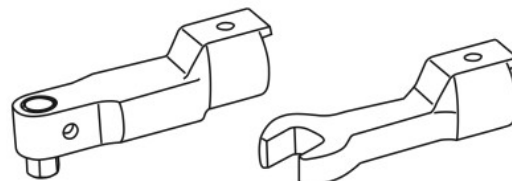

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スバナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

LEDライト

その他
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動
インパクト

パワーデット
パワーレンチ

ナットランナー

建方1番

ジャーレンチ

トルクシャット

NCTトルコン
フィードバック
反力増強レンチ
バルブキー

その他