

手動用
9.5

差込角
9.5
mm
3/8"

6角

12角



L3095

注意 CAUTION

- ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
Beware at all time not to pinch hand / fingers.

ディープソケットレンチセット

DEEP SOCKET WRENCH SET

製品番号 ★ **L3095** メーカー希望小売価格 **¥29,630**

セット内容 **14点** (ソケット: 9 / ハンドル: 5)

製品名	製品番号 / 仕様		掲載頁
ディープソケット (6角) DEEP SOCKET (6pt.)	3S-	08L, 09L, 10L, 11L, 12L, 13L, 14L	P132
ディープソケット (12角) DEEP SOCKET (12pt.)	3D-	17L	P134
プラグソケット (6角, マグネット付) PLUG SOCKET	3P-	20.8S	P340
ラチェットハンドル RATCHET HANDLE		271	P142
T形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLE		SL30	P148
エクステンションバー EXTENSION BAR		305 (75mm) 306 (150mm)	P149
ユニバーサルジョイント UNIVERSAL JOINT		208	P150
メタルケース METAL CASE		MC3095	—

- 化粧箱寸法: w236 × d155 × h35mm
- 質量: 2.0kg
- 梱包入数 (通常): 8

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スバナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

その他
(工具)

フィン
ツール

トルクレンチ

動力工具

パワーテック
パワーレンチ

電動ワットク
電動ワットク
シングルトルク

建方1番

シャーレンチ

シャーランナー
ワイブランナー

トルシャット

その他

差込角
9.5
mm
3/8"

6角



HSL306



HSL312

*ソケットホルダーのみの販売もいたしております。詳細はP151をご覧ください。

ディープソケットセット (6角・ホルダー付)

DEEP SOCKET SET (6pt.), with SOCKET HOLDER

製品番号 **HSL306** メーカー希望小売価格 **¥9,230**

セット内容 **6点**

製品名	製品番号 / 仕様	
ソケット (6角) SOCKET (6pt.)	3S-	08L, 10L, 12L, 13L, 14L, 17L

- ソケットホルダー付 (6個タイプ) SH306
- 化粧箱寸法: w195 × d93 × h30mm
- 質量: 0.43kg ● 梱包入数 (通常): 1

製品番号 **HSL312**

メーカー希望小売価格 **¥18,500**

セット内容 **12点**


製品名	製品番号	
ソケット (6角) SOCKET (6pt.)	3S-	08L, 09L, 10L, 11L, 12L, 13L, 14L, 15L, 16L, 17L, 18L, 19L

- ソケットホルダー付 (12個タイプ) SH312
- 化粧箱寸法: w322 × d93 × h35mm
- 質量: 1.0kg ● 梱包入数 (通常): 1

ディープソケット (6角)

DEEP SOCKET (6pt.)

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)					梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
	S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d	(通常)	(店舗)			
3S-5.5L	5.5	8.8	17	5	54	4	10	6	30	¥1,360	
3S-06L	6	9.3	17	5	54	4.5	10	6	30	¥1,360	
3S-07L	7	10.7	17	6	54	5	10	6	35	¥1,360	
3S-08L	8	11.7	17	6	54	7	10	6	35	¥1,360	
3S-09L	9	12.6	17	8	54	7	10	6	40	¥1,360	
3S-10L	10	14.7	17	8	54	8	10	6	40	¥1,360	
3S-11L	11	16.0	17	9	54	9	10	6	40	¥1,360	
3S-12L	12	18.0	17	9	54	10	10	6	50	¥1,360	
3S-13L	13	19.0	17	9	54	10	10	6	70	¥1,395	
3S-14L	14	20.0	18	10	54	11	10	6	80	¥1,395	
3S-15L	15	21.0	19	10	54	11	10	6	95	¥1,395	
3S-16L	16	22.0	20	11	54	14	10	6	110	¥1,420	
3S-17L	17	24.0	20	11	54	14	10	6	120	¥1,420	
3S-18L	18	25.0	21	13	54	15	10	6	145	¥1,620	

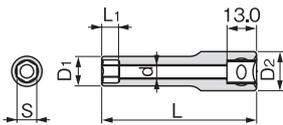

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)					梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
	S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d	(通常)	(店舗)			
3S-19L	19	26.0	21	13	54	16	10	6	160	¥1,620	
3S-21L	21	29.0	23	15	64	18	10	6	175	¥1,655	
3S-22L	22	30.0	24	15	64	18	10	6	195	¥1,755	
3S-23L	23	31.0	26	15	64	20	10	6	200	¥1,895	
3S-24L	24	32.0	26	17	64	20	10	6	200	¥1,895	

*その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。
お見積りの際には P507 ~ 512 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。