


インパクト用

12.7

インパクト用エクステンションソケット

IMPACT EXTENSION SOCKET (6pt.)

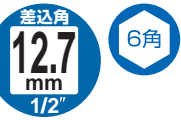

奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。
 サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。
 生産ラインでの作業性向上に。
 全長100mmから250mmの全4種類をラインナップ。



4AEX-10L100



4AEX-24L100



4AEX-10L150





4AEX-27L150

全長 100mm

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)					梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
	S	D ₁	L ₁	L	d	(通常)	(店飾)				
4AEX-10L100	10	16.0	9	100	12	5	6	155	¥2,990		
4AEX-12L100	12	19.5	11	100	14	5	6	185	¥3,085		
4AEX-13L100	13	21.0	11	100	14	5	6	190	¥3,085		
4AEX-14L100	14	22.0	12	100	14	5	6	195	¥3,085		
4AEX-15L100	15	23.0	12	100	14	5	6	205	¥3,185		
4AEX-16L100	16	24.0	12	100	14	5	6	210	¥3,185		
4AEX-17L100	17	26.0	13	100	16	5	6	240	¥3,185		
4AEX-18L100	18	27.0	13	100	16	5	6	245	¥3,385		
4AEX-19L100	19	28.0	14	100	16	5	6	255	¥3,385		
4AEX-21L100	21	30.5	15	100	16	5	6	260	¥3,585		
4AEX-22L100	22	32.0	15	100	16	5	6	265	¥3,685		
4AEX-24L100	24	34.5	16	100	16	5	6	280	¥3,785		

全長 150mm

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)					梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
	S	D ₁	L ₁	L	d	(通常)	(店飾)				
4AEX-10L150	10	16.0	9	150	12	5	6	200	¥3,260		
4AEX-12L150	12	19.5	11	150	14	5	6	245	¥3,310		
4AEX-13L150	13	21.0	11	150	14	5	6	250	¥3,310		
4AEX-14L150	14	22.0	12	150	14	5	6	255	¥3,310		
4AEX-15L150	15	23.0	12	150	14	5	6	265	¥3,385		
4AEX-16L150	16	24.0	12	150	14	5	6	270	¥3,385		
4AEX-17L150	17	26.0	13	150	16	5	6	315	¥3,385		
4AEX-18L150	18	27.0	13	150	16	5	6	325	¥3,585		
4AEX-19L150	19	28.0	14	150	16	5	6	335	¥3,585		
4AEX-21L150	21	30.5	15	150	16	5	6	340	¥3,835		
4AEX-22L150	22	32.0	15	150	16	5	6	345	¥3,985		
4AEX-24L150	24	34.5	16	150	16	5	6	360	¥4,055		
4AEX-26L150	26	37.0	18	150	16	5	6	375	¥4,155		
4AEX-27L150	27	38.0	18	150	16	5	6	380	¥4,255		

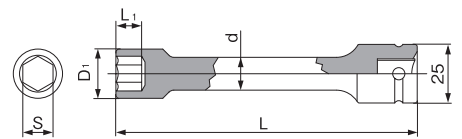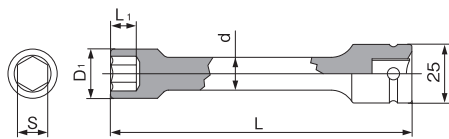

■ピン・Oリング適応表

製品番号	4AEX-10L100 ~ 24L100
ピン	PIN3522S
Oリング	RINGP22AS

※ビニール袋入り (10 個入)

■ピン・Oリング適応表

製品番号	4AEX-10L150 ~ 27L150
ピン	PIN3522S
Oリング	RINGP22AS

※ビニール袋入り (10 個入)

※その他特殊形状・仕様のインパクト用エクステンションソケットの製作も承っております。お見積りの際には P507 ~ 512 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

