

**L形** 高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靱性（破断しにくい）を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

## MASTER TOOL

特殊合金鋼

インチサイズ



BLB900S



BLB-04S

BLB-08S

### 首下ショートロングボールポイントL形レンチセット

SHORT NECK LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET L-TYPE

製品番号 **BLB900S** メーカー希望小売価格 **¥12,570**

セット内容 **9点**

製品番号	BLB-	02S	2.5S	03S	04S	05S	06S	08S	10S	12S
二面幅寸法 (inch)		1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8

- ホルダー付
- 質量：0.31kg
- 梱包入数（店飾）：6




### 首下ショートロングボールポイントL形レンチ

SHORT NECK LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH L-TYPE

製品番号	二面幅寸法 (inch)	寸法 (mm)		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		H	L		
BLB-02S	1/16	4	90	1	¥835
BLB-2.5S	5/64	5	100	2	¥835
BLB-03S	3/32	6	112	3	¥885
BLB-04S	1/8	8	126	8	¥885
BLB-05S	5/32	9	140	15	¥910
BLB-06S	3/16	11	160	25	¥985
BLB-07S	7/32	12	170	38	¥1,120
BLB-08S	1/4	13	180	48	¥1,360
BLB-10S	5/16	16	200	90	¥1,670
BLB-12S	3/8	18	224	148	¥2,390



狭い所で便利な首下ショート

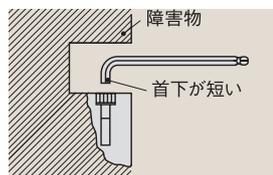

傾けて使えるボールポイントタイプ



※インチ・ミリ換算表はP500に掲載しております。

