

Mini Roller Cabinet

ミニローラーキャビネット


ミニサイズのキャビネットが赤×黒のツートンカラーで登場!



■引出しロック機構
取手内部のレバーを操作する機構を採用した安全性、操作性に配慮した設計。



■サイドハンドル
移動時に操作しやすいハンドル。左右どちらにも取付可能。

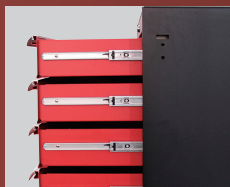

■ボールベアリング式レール仕様
引出しには開閉がスムーズに行えるボールベアリング式ダブルレールを採用。重量物を収納してもスムーズ!



■キーロック
大切な工具を守るキーロック搭載!セキュリティも万全で安心。折れにくい八万錠を採用。

BX230と
組み合わせ可能!



■おしゃれなメッキのキャスター
直径φ125キャスター採用。自在キャスターにはストッパーを押し上げることなく簡単に解除できるロック付。

ミニローラーキャビネット

MINI ROLLER CABINET


製品番号 **WSS205** メーカー希望小売価格 **¥68,000**

	幅 (w)	奥行 (d)	高さ (h)
外観寸法 mm : Dimensions	615	340	835
引出し内寸法 mm : (上段より) Drawer	508	288	108 × 5 段

※ユーザー様組立商品です。

- ボールベアリング式ダブルレール仕様
- キャスター径：φ125mm
- 天板耐荷重：294N (30kgf)
- 引出し耐荷重：245N (25kgf)
- 総耐荷重：静止時 1471N (150kgf)
※いずれも製品質量含む
- 質量：33kg ●梱包入数 (通常)：1
- ダンボール寸法：w675 × d385 × h720mm

■ WSS205 ツールキャビネット寸法

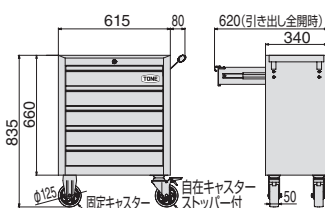

付属品	
トップマット	1
引出し用マット	5
ハンドル	1
フランジ付六角ボルト M6 × 12 (二面幅 10mm)	4
固定キャスター	2
自在キャスター	2
フランジ付六角ボルト M8 × 12 (二面幅 12mm)	16
鍵	2
取扱説明書	1

OPTION

自在キャスター [φ125、ストッパー付] (OP-CA4)
キャスター用ねじセット (OP-BT3)

NEW



WSS205



警告 WARNING

- 床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。/ Place cabinets on flat space.
- 転倒防止のためケースの引出しは同時に2つ以上出さないでください。/ Do not draw out multiple drawers at same time.

白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なっておりますのでご注意ください。
Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.

TONE®