

トルクス

9.5

12.7

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

LEDライト

その他
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動
インパクトレンチ

パワーデジ
タルク
パワーレンチ

ナットランナー

建方1番

シャーレンチ

トルクシャット

NCトルコン
フィードバック
反力伝達
反力伝達
反力伝達

その他

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。




E型



HATXE310

※ソケットホルダーのみの販売もいたしております。詳細はP.171をご覧ください。

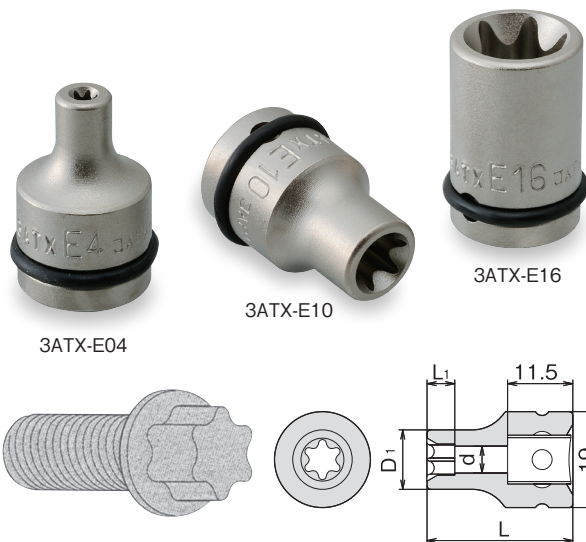

3ATX-E04

3ATX-E10

3ATX-E16

※TORX およびトルクスは米国 Acument Intellectual Properties LLC. 社の登録商標です。




E型



HTXE409

※ソケットホルダーのみの販売もいたしております。詳細はP.202をご覧ください。

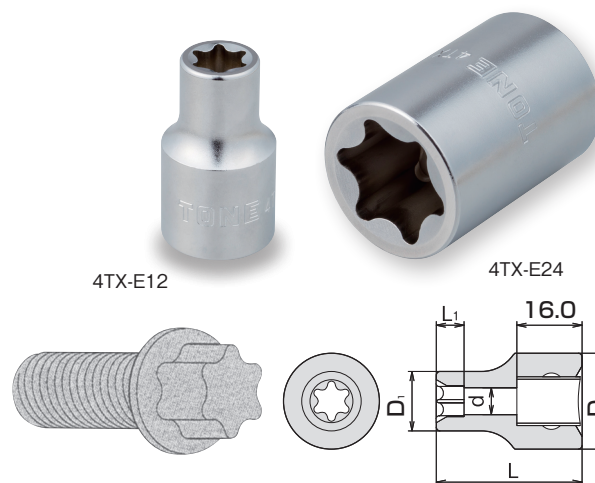

4TX-E12

4TX-E24

※TORX およびトルクスは米国 Acument Intellectual Properties LLC. 社の登録商標です。

インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付)

TORX SOCKET SET for IMPACT WRENCH (with SOCKET HOLDER)

製品番号 **HATXE310**

メーカー希望小売価格 **¥13,510**

セット内容 **10点**

製品番号	3ATX-	E04	E05	E06	E07	E08	E10	E11	E12	E14	E16
先端規格		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16

- ソケットホルダー付 (10 個タイプ) SH2310
- 化粧箱寸法: w322 × d93 × h35mm
- 質量: 0.41kg
- 梱包入数 (通常): 1



インパクト用トルクスソケット

TORX SOCKET for IMPACT WRENCH

製品番号	先端規格	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D1	L1	L	d	(通常)	(店飾)		
3ATX-E04	E4	8	3.5	30	2.4	10	6	18	¥1,095
3ATX-E05	E5	9	3.5	30	3.0	10	6	30	¥1,095
3ATX-E06	E6	10	4.0	30	3.6	10	6	30	¥1,095
3ATX-E07	E7	11	4.8	30	3.9	10	6	30	¥1,095
3ATX-E08	E8	12	5.6	30	4.3	10	6	30	¥1,295
3ATX-E10	E10	13	6.4	30	5.6	10	6	30	¥1,295
3ATX-E11	E11	14	7.2	30	6.4	10	6	30	¥1,295
3ATX-E12	E12	15	8.0	30	7.2	10	6	35	¥1,295
3ATX-E14	E14	17	8.8	30	8.0	10	6	40	¥1,345
3ATX-E16	E16	19	9.6	30	8.8	10	6	40	¥1,345



■ピン・Oリング適応表

製品番号	3ATX-	E04 ~ E16
ピン		P3016S
Oリング		RINGP14S

※ビニール袋入り (10 個入)

E型トルクスソケットセット(ホルダー付)

TORX SOCKET E-TYPE SET (with SOCKET HOLDER)

製品番号 **HTXE409**

メーカー希望小売価格 **¥13,000**

セット内容 **9点**

製品番号	4TX-	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24
先端規格		E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24

- ソケットホルダー付 (10 個タイプ) SH1410
- 化粧箱寸法: w416 × d121 × h37mm
- 質量: 0.78kg
- 梱包入数 (通常): 1



E型トルクスソケット

TORX SOCKET E-TYPE

製品番号	先端規格	寸法 (mm)					梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D ₁	D ₂	L ₁	L	d	(通常)	(店飾)		
4TX-E10	E10	12.2	21.8	7.1	40	5.6	10	6	49	¥1,200
4TX-E11	E11	12.6	21.8	7.6	40	6.3	10	6	47	¥1,200
4TX-E12	E12	13.8	21.8	8.3	40	7.1	10	6	52	¥1,200
4TX-E14	E14	15.2	21.8	9.5	40	7.6	10	6	56	¥1,300
4TX-E16	E16	18.3	21.8	10.8	40	8.7	10	6	58	¥1,300
4TX-E18	E18	19.9	21.8	11.9	40	10.3	10	6	59	¥1,300
4TX-E20	E20	26.0	26.0	13.3	40	11.9	10	6	112	¥1,400
4TX-E22	E22	26.0	26.0	14.5	40	14.0	10	6	103	¥1,400
4TX-E24	E24	28.0	28.0	14.5	40	13.5	10	6	124	¥1,400



⚠ 注意 CAUTION

- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
Do not use with power tools.

