

天馬



Fits Unit Case

収納ケース“フィツケースシリーズ”

RoHS

同商品群
在庫数 95 アイテムFITS-S53
(クローゼットタイプ)

- 特長 ●引き出しが透明ですので外側からでも中身が確認できます。
●備品や部品の整理整頓に最適です。
仕様 ●色:カプチーノ(本体)、クリア(引出し)
製造国 ●日本

使用例 (スキマワイドタイプ)



クローゼットタイプ

- 仕様 ●別売品のフィツ差込式キャスター(ストッパー付)(SS-CASTER)が対応しています。
材質 ●天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)
●前枠:スチロール樹脂

発注単位1個

(価格改定日 19.04) 天馬株式会社[606172]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (L)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効寸法(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
792-9030	FITS-S30	¥3,800	オープン	15	300×530×180	249×486×130	6	1.7	508(74)
792-9013	FITS-M30	¥4,096	オープン	22	300×530×230	247×484×180	5	2.0	358(50)
792-9005	FITS-L30	¥4,456	オープン	30	300×530×300	245×482×250	3	2.3	286(85)
444-8791	FITS-S53	¥3,914	オープン	19	390×530×180	339×486×130	6	1.9	456(37)
444-8758	FITS-M53	¥4,034	オープン	26	390×530×230	337×484×180	5	2.2	1047(24)
444-8715	FITS-L53	¥4,610	オープン	39	390×530×300	335×482×250	3	2.6	1253(52)
444-8839	FITS-WM53	¥4,996	オープン	32	440×530×230	387×478×176	5	2.4	207(43)
444-8821	FITS-WL53	¥5,427	オープン	43	440×530×300	383×476×246	3	2.9	325(41)

スリムボックスタイプ

- 特長 ●フタの向きをクルッと180°変えるだけで、ケースの高さが2cm変わります。
●フィツケースの上に積み重ねて使用できます。

材質 ●本体・フタ:ポリプロピレン(PP)

発注単位1個

(価格改定日 19.04)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (L)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効寸法(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
792-9056	FITS-SLIMBOX-53-CAP	¥3,157	オープン	18	390×530×120/140	311×443×100	12	1.1	56(46)
792-9064	FITS-SLIMBOX-74-CAP	¥3,946	オープン	27	440×740×120/140	361×653×100	10	1.7	99(381)

スキマワイドタイプ

- 特長 ●ベッド下やクローゼットのすき間に最適です。
●2個、3個と積み重ねて使えます。
●引出ストッパー付です。

材質 ●本体:ポリプロピレン(PP)

付属品 ●仕切り板、簡易キャスター

発注単位1個

(価格改定日 19.04)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (L)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効寸法(mm) 間口×奥行×高さ	引出し耐荷重 (kg)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
792-9081	FITS-SUKIMA-WIDE-CAP	¥4,746	オープン	20	630×390×155/580×332×95	580×332×95	1.8	6	1.7	62(79)

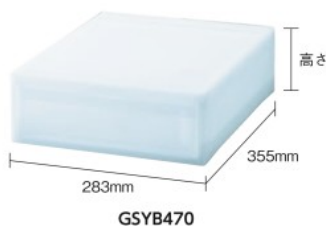
☎商品のお問い合わせ:03-3598-5512 http://www.tenmacorp.co.jp/

リス



Stack System Case

収納ケース“スタックシステムケース”

同商品群
在庫数 3 アイテム

GSYB470

- 特長 ●スタッキングができます。
●引き出し部分が前後でも積み重ねができます。
材質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●日本

引き出し部が前後でも積み重ね可能
リス株式会社[995421]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効寸法(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
836-2515	GSYB470	¥1,587	オープン	4.38	ナチュラル	283×355×106	246×324×55	10	1.1	312(124)
836-2516	GSYB471	¥1,831	オープン	7	ナチュラル	283×355×139	246×323×88	8	1.2	273(60)
836-2517	GSYB472	¥2,076	オープン	12	ナチュラル	283×355×206	242×320×155	4	1.6	328(116)

☎商品のお問い合わせ:058-265-2230 http://www.risu.co.jp/

天馬



Fits Case Caster

フィツ差込式キャスター(ストッパー付)

RoHS

同商品群
在庫数 95 アイテム

SS-CASTER

- 特長 ●ストッパー付キャスターです。
仕様 ●適合機種:フィツケースシリーズ(奥行530mm)、
フィツユニットシリーズ、
フィツユニットロングタイプシリーズ、
ロックシリーズ、フィツプラスシリーズ、
フィツプラスプレミアムシリーズ
材質 ●本体:ナイロン ●軸:スチール
製造国 ●中国

関連商品は

8-1034・1042・1044・1048ページ

発注単位1セット

天馬株式会社[606172]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	セット入数 (個)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
444-9070	SS-CASTER	¥1,180	オープン	4	20	0.2	1531(85)

☎商品のお問い合わせ:03-3598-5512 http://www.tenmacorp.co.jp/