


CTシリーズ(スタッドタイプ)

CT-200ST M10 / 100mm, 240A

RoHS
Compliant

質量 約198g
標準価格 835円 / 個
(税抜・販売単位: 12)

【寸法図】

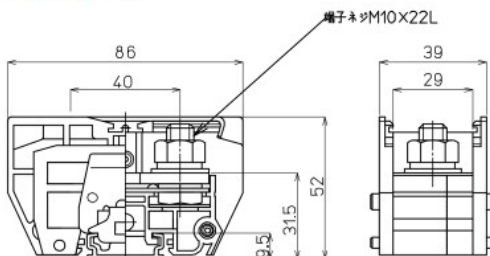

※カバー、記名板付き

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	38mm ² —132A/60mm ² —175A/100mm ² —240A
定格絶縁電圧	AC DC660V
端子ネジ	M10×22L
締付トルク	10.0~14.7N・m (JIS C 8201-7-1)/18.0~23.0N・m (JIS C 2805)

適合アクセサリ



【側板】
CT-200L
標準価格: 81円 (税抜)
販売単位: 10個

質量 約10g



【カバー】※
CTC-200
標準価格: 63円 (税抜)
販売単位: 10個

質量 約3g



【記名板】※
AP-12
標準価格: 62円 (税抜)
販売単位: 50本

質量 約9g



【レール】(1m)
AS4-1000
標準価格: 890円 (税抜)
販売単位: 100本


質量 約180g



【止め金具】
ATO-29
標準価格: 80円 (税抜)
販売単位: 50個

質量 約17g

適合圧着端子

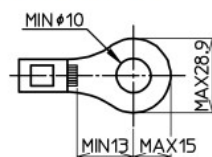

オプション



【セーフティカバー】
CTEP-200
標準価格: 228円 (税抜)
販売単位: 1個

※詳細は P429 参照

レール式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】

CTL-200ST□-□P

カバー

無し: 標準 (フラット) カバー
-EP: セーフティカバー


極数



(販売単位: 1)



【寸法図】

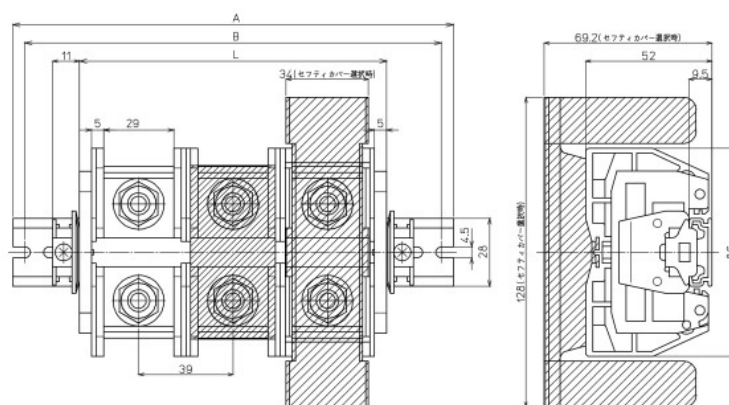

【構成部品】

中間板	CT-200ST
側板	CT-200L
カバー	CTC-200 / CTEP-200
記名板	AP-12
レール	AS4
止め金具	ATO-29

【寸法表】

※レール寸法はP456参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	49	88	127	166	205	244	283	322	361	400	—	—	—	—	—
レール全長A	100	140	180	220	260	300	320	360	400	440	—	—	—	—	—
取付ピッチB	90	130	170	210	250	290	310	350	390	430	—	—	—	—	—

端子台全長 L = 端子幅 (39mm) × 極数 (P) + 側板2枚 (10mm)

記名板の長さ = 端子幅 (39mm) × 極数 (P) - 2mm