


交換ヘッドとトルクレンチの組み合わせ

交換ヘッドやヘッド交換式トルクレンチの型式に 15D とか 19D と書いてあります。これは交換ヘッドとトルクレンチを接続する差込部径 (Diameter) を意味します。トルクレンチと交換ヘッドの差込部径が一致しているならば接続可能です。  
 例えば 1本のトルクレンチで作業にあわせて SH や RH (インチサイズ) 等を接続したり、逆に 1つの SH でも締付作業用の CL や検査用の CEM3 にご利用いただけます。

**QH** ラチェットヘッド **RoHS** 指令対応

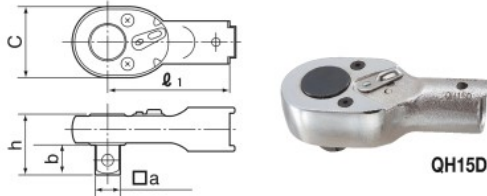


QH 型ラチェットヘッドは狭い場所でも締付けの振幅が小さく、効率的な締付作業が行えます。

適用挿入部サイズ	型式	角ドライブ a (mm)	外幅寸法 C (mm)	h (mm)	b (mm)	価格 (円)
8D	QH8D	6.35	23	17.5	7.5	6,350
10D	QH10D-1/4	9.53	26	18.5	7.5	6,750
	QH10D		22			
12D	QH12D	12.7	32	25.6	11	7,500
	QH15D-3/8		37.5	30.5	14	7,900
15D	QH15D	15.7	40	38.4	15.4	11,500
	QH19D		51	41.5	15.5	13,500
22D	QH22D-1/2	19.05	70	46.5	20.5	27,600
	QH27D		74	49.7	21.5	27,600
32D	QH32D	25.4	74	55.7	26.5	42,700

- 注1 □ 25.4 以上の角ドライブには貫通穴ソケットをご利用ください。
- 注2 QH15D-3/8 の許容トルクは T<sub>max</sub> = 100N・m、QH22D-1/2 は T<sub>max</sub> = 280N・m です。T<sub>max</sub> 以下でご利用ください。

**RQH** メスラチェットヘッド **RoHS** 指令対応

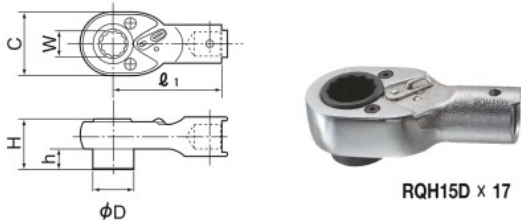

RQH 型メスラチェットヘッドは、高さ方向のスペースが少ない場所で効率的な締付作業が行えます。

適用挿入部サイズ	型式 (本体×口幅)	D (mm)	外幅寸法 C (mm)	H (mm)	h (mm)	価格 (円)
12D	RQH12D x 12	20.5	32	24.1		10,400
	RQH12D x 14					
15D	RQH15D x 14	24.5	37.5	29		10,900
	RQH15D x 17					
19D	RQH19D x 17	31	45	28	10	15,900
	RQH19D x 22					
22D	RQH22D x 22	35.2	51	35		18,600
	RQH22D x 24					

■ QH/RQH ヘッド部保護カバー

カタログNo.	適用機種	価格(円)
870	QH8D	860
871	QH10D	
872	QH12D / RQH12D	1,010
874	QH15D / RQH15D	
875	QH19D	1,010
876	RQH19D	
878	QH22D / RQH22D	
878	QH22D / RQH22D	



No.872 装着例




No.870

東日の交換ヘッドは東日のヘッド交換式トルクレンチに使用してください。  
 『東日の交換ヘッド』は、『東日のヘッド交換式トルクレンチ』用に設計・製作されています。  
 他社トルクレンチに接続・使用すると破損の可能性があります。他社トルクレンチには使用しないでください。


15D のトルクレンチには、15D の交換ヘッドが接続できます。

例) SH15D×17

例) CL50N×15D

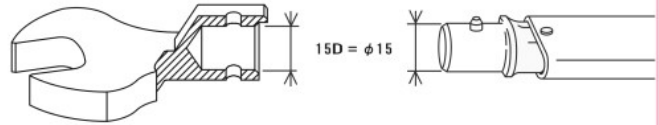

**DH** スクエアドライブヘッド **RoHS** 指令対応

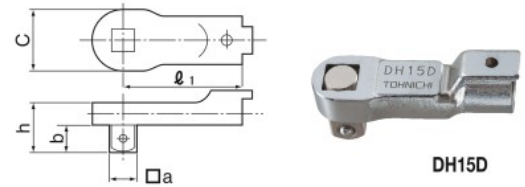

DH 型スクエアドライブヘッドは交換ヘッドの基本型でローコスト。1本のトルクレンチで同形多種のボルトを締める場合、セットで備えておくと便利です。

適用挿入部サイズ	型式	角ドライブ a (mm)	外幅寸法 C (mm)	h (mm)	b (mm)	価格 (円)
10D	DH10D	9.53	18	22.5	13	5,900
12D	DH12D	12.7	22	23	16.5	6,100
	DH15D		24			
15D	DH15D	15.7	34	43.3	23.5	9,700
	DH19D		42			
22D	DH22D	19.05	50	58.5	30.25	19,260
	DH27D		58.5			
32D	DH32D	25.4	50	58.5	30.25	28,900

- 注1 □ 25.4 以上の角ドライブには貫通穴ソケットをご利用ください。

**HH** ヘックスヘッド **RoHS** 指令対応



六角穴付きボルト (キャップスクリュー) 用の交換ヘッドです。

適用挿入部サイズ	型式	外幅寸法 C (mm)	t (mm)	m (mm)	φ d2 (mm)	価格 (円)
8D	HH8D	12	14.5	—	—	4,950
	HH10D x 5	11	—	—	—	—
10D	HH10D x 6	12	8	—	—	5,400
	HH10D x 8	15	—	—	—	—
	HH12D x 5	11	10	19	7	5,850
12D	HH12D x 6	14	—	—	—	—
	HH12D x 8	15	—	—	—	—
	HH12D x 10	17	—	—	—	—
	HH15D x 8	14	—	—	—	—
15D	HH15D x 10	17	—	—	—	—
	HH15D x 12	20	—	—	—	—
	HH15D x 14	21.5	—	—	—	—
	HH19D x 10	17	13	—	8.5	—
19D	HH19D x 12	21.5	—	—	—	—
	HH19D x 14	23	—	—	—	—
	HH19D x 17	27	—	—	—	—
	HH19D x 19	29	—	—	—	—
22D	HH22D x 12	19.5	—	—	—	—
	HH22D x 14	27	—	—	—	—
	HH22D x 17	30	17	26	10	8,100
	HH22D x 19	32	—	—	—	—
	HH22D x 22	35	—	—	—	—

- 注1 六角レンチを差し込んで使用します。
- 注2 HH8Dは六角レンチではなく交換ビットを差し込みます。
- 注3 二面幅W=5.6の機種は六角、他の機種は全て二重六角です。

(東日の交換ビットより) お選びください。P15



HH8D



交換ビット P.15  
 交換ソケット P.45

フリーコール受付時間  
 土・日・祝祭日を除く 8:30 ~ 17:15



0120-169-121