



HT 薄型ストレートモンキ

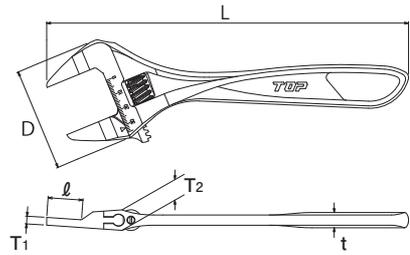

- 先端薄さ4.5mmと可能な限り薄く長くしたので、狭所での反復作業に最適です
- ガタ無しウォームを採用しているので、ボルト・ナットを確実に啞えます

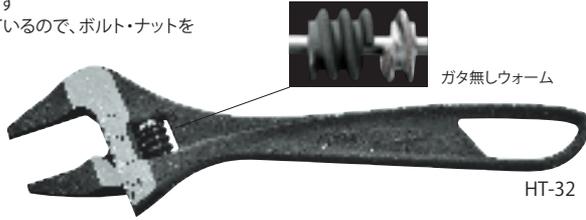


■材質:Cr-V

製品番号	標準価格 (¥)	口開き寸法 (mm)	L (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	t (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	JANコード
HT-24	4,500	0~24	224	57.5	20	4.5±0.5	13	9.7	230	137.5	270×85	6 132505
HT-32	5,200	0~32	224	65	20	4.5±0.5	13	9.7	240	137.5	270×85	6 132512
HT-38	6,000	0~38	224	72	20	4.5±0.5	13	9.7	265	137.5	270×85	6 132529

HT 薄型イグザクトレンチ (ベントタイプ)



- 先端が薄く、先端角度20°のベントタイプです
- 看板取付け等の2丁使いのナット締付作業に便利です
- ガタ無しで締める相手を傷つけません

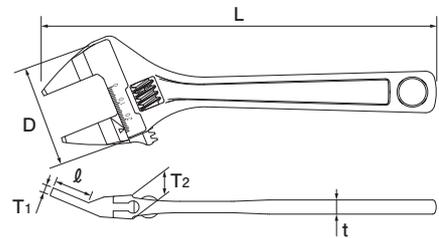


■材質:Cr-V

製品番号	標準価格 (¥)	口開き寸法 (mm)	L (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	t (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	JANコード
HT-150B	4,300	0~20	168	47	18	3.7	10	8	135	58.8	220×67	6 132062
HT-200B	4,600	0~24	216	57.5	20	4.5	13	9.7	235	137.3	270×85	6 132116

H モンキレンチ

- 角ネジウォーム採用により、たてガタを抑えてあります
- 日本工業規格 (JIS) 制定後、国内認定一号のモンキレンチです
- 全鍛造品の23°形強力級タイプ

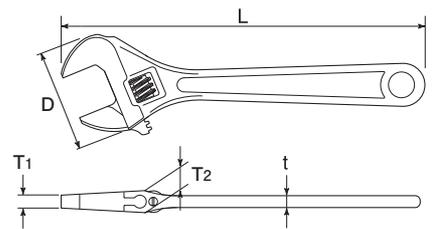

■材質:Cr-V

製品番号	標準価格 (¥)	口開き寸法 (mm)	L (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	t (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	JANコード
H-100	3,050	0~13	110	33.5	5.5	8.5	5	50	67.8	173×62	6 100146
H-150	2,950	0~20	159	47	6	10	5.2	115	163.9	205×70	6 100221
H-200	3,250	0~24	208	57.5	7.5	13	6.7	230	305.1	255×79	6 100306
H-250	4,100	0~29	258	70	9	14.5	7.7	400	508.5	308×92	6 100498
H-300	5,500	0~34	308	83	10	17.5	9.2	650	864.4	360×102	6 100573
H-375	10,750	0~44	385	104	12	23	11.2	1,260	1,694.8	450×120	2 100658
H-450	15,000	0~53	465	120	15	27	13	1,960	2,259.5	475×120	1 100733
H-600	27,750	0~62	615	148	18	32	16	3,700	2,825.3	620×145	6 100818

▲注意

- ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
- ハンマー代わりに使用しないでください
- 工具の使用目的以外に使用しないでください

※デザイン・仕様等は予告なく変更することがございますのでご了承ください。

- モンキレンチ類
- 電材・管材カッター類
- ラチェットレンチ類
- トルクレンチ類
- 各種フライヤ類
- ステンレスミニシリーズ類
- 三枚合わせミニフライヤシリーズ類
- ベンチ(刃物)類
- スパナ・メガネレンチ類
- ソケットレンチ類
- 絶縁ソケット類
- ドライバー・六角棒レンチ類
- プーラー・クランプ類
- その他
- セーフティコード類
- 電動ドリル用先端工具類
- インパクトレンチ用ソケット類
- リベッター・リベット・ナット類
- ダイヤモンドホイール類
- 六角シャンクドリル類