

主な仕様

- 右方向、左方向の両方で測定できます
- トルク精度:時計回り(右)±3% (モンキ形)
反時計回り(左)±4% (")
時計回り(右)±2% (ラチェット形)
反時計回り(左)±3% (")
- 合否判定機能:±1%~±9%設定可能(OFF機能付き)
- LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を目視できます
(OFF機能付き)

- 約2分間の無操作で電源が切れるオートパワーオフ機能付きです
- セット内容に乾電池が含まれます
単4乾電池×2本:DT030-10BN, DT060-12BN, DT085-15BN
単3乾電池×2本:DT135-15BN, DT200-18BN, DT340-22BN
- 2モード測定/ピークホールドモード
トラックモード
- 測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録ができます 記録件数50件
- フリーポジショングリップ機能
グリップの手力線部ではなくてもグリップ部分であれば、どこに力を掛けても
トルク精度保証範囲の誤差±1%以内のトルク値が測定できます
(DT030-10BN・DT060-12BN・DT085-15BNタイプのみ)に搭載)

モンキ
レンチ類電材・管材
カッター類ラチェット
レンチ類トルク
レンチ類各種
プライヤ類ステンレス
ミニ
シリーズ類三枚合わせ
ミニ
プライヤ
シリーズ類ペンチ
(刃物)類スパナ・
メカネ
レンチ類ソケット
レンチ類絶縁
ソケット類ドライバー・
六角棒
レンチ類プーラー・
クランプ類

その他

セーフティ
コード類電動ドリル用
先端工具類インパクト
レンチ用
ソケット類リベッター・
リベット・
ナット類ダイヤモンド
ホール類六角シャンク
ドリル類

DRH ラチェット形デジタルトルクレンチ

PAT.

- 丸形ヘッドでコンパクト、振りが小さく狭小スペースでの作業に最適です
- 右方向、左方向の両方向を測定できます
- トルク精度:時計回り(右)±2% 反時計回り(左)±3%



持ち運びに便利なケース付

ギア数
72
(5° 送り)両方向
トルク

●セット内容(専用ケース付)

- 1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド)
- 2.電池(2本)
- 3.ドライバー(DRH030-10BN, DRH060-12BN, DRH085-15BNのみ)
- 4.校正証明書
- 5.取扱説明書

製品番号	標準価格 (¥)	最小表示 (N・m)	トルク精度保証 範囲(N・m)	最小表示数値 (N・m)	差込角 S(mm)	L (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	D (mm)	T (mm)	φ (g)	ケース寸法(mm) 高さ×幅×奥行き	JANコード
★ DRH030-10BN	58,000	0.3~	6~ 30	0.01	9.5 (3/8")	245	178	50	28	18	420	61.5×310×120	1 373465
★ DRH060-12BN	56,500	"	12~ 60	"	"	254	185	57	32	16	455	"	" 373472
★ DRH085-15BN	58,600	3.0~	17~ 85	0.1	12.7 (1/2")	300	229.2	65	34	20	600	61.5×470×120	" 373489
★ DRH135-15BN	59,400	5.0~	27~135	"	"	434	345.2	"	"	"	925	"	" 373496
★ DRH200-18BN	60,900	"	40~200	"	"	540	445.2	80	"	"	1,220	61.5×678×120	" 373502
★ DRH340-22BN	65,000	"	68~340	"	"	677	582.3	100	"	"	1,460	"	" 373519

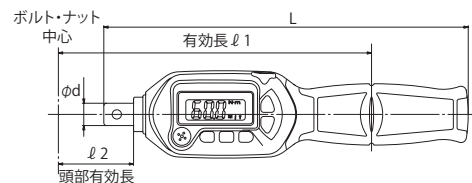
DT ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

PAT.

- 用途に合わせてトルクヘッドをお選びください(31ページをご覧ください)
- 右方向、左方向の両方向を測定できます
- 単体では使用できません。ヘッドを装着して使用してください



持ち運びに便利なケース付

両方向
トルク

●セット内容(専用ケース付)

- 1.本品(トルクハンドル)
- 2.電池(2本)
- 3.ドライバー(DT030-10BN, DT060-12BN, DT085-15BNのみ)
- 4.校正証明書
- 5.取扱説明書

製品番号	標準価格 (¥)	最小表示 (N・m)	トルク精度保証 範囲(N・m)	最小表示数値 (N・m)	L (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	φd (mm)	φ (g)	ケース寸法(mm) 高さ×幅×奥行き	JANコード	適用トルクヘッド		
												モンキ形トルクヘッド	ラチェット形トルクヘッド	ラチェット形トルクヘッド
★ DT030-10BN	51,400	0.3~	6~ 30	0.01	193	178	50	10	300	61.5×310×120	1 373038	DT030-10BN	HY20-10TH	RH3-10TH
★ DT060-12BN	50,900	"	12~ 60	"	196	185	57	12	310	"	" 373045	DT060-12BN	HY26-12TH	RH3-12TH
★ DT085-15BN	52,200	3.0~	17~ 85	0.1	232	229.2	65	15	385	61.5×470×120	" 373052	DT085-15BN	HY30-15TH	RH4-15TH
★ DT135-15BN	53,000	5.0~	27~135	"	375	345.2	"	"	710	"	" 373069	DT135-15BN	"	"
★ DT200-18BN	54,100	"	40~200	"	464	445.2	80	18	970	61.5×678×120	" 373076	DT200-18BN	HY38-18TH	RH4-18TH
★ DT340-22BN	57,400	"	68~340	"	586	582.3	100	22	1,160	"	" 373083	DT340-22BN	HY49-22TH	RH4-22TH

※デザイン・仕様等は予告なく変更することがございますのでご了承ください。 ※★は通常の価格体系と異なっております。