
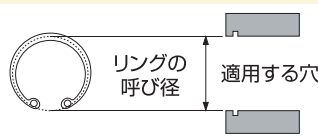


ホール(穴)用専用タイプ

グリップを握ると先端が閉じます。

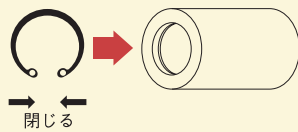

- ホール(穴)用専用タイプです
- オール鍛造品一体成型で、強靱・剛性に優れています
- 先端部は円筒ギザ付きでリングを確実にキャッチします
- 機能別に色分けをしてあり、ホール用タイプは黄色グリップ付です

⚠ 注意



- 無理な使用をしますと、折れたり、曲ったりすることがありますのでご注意ください
- グリップは絶縁ではありません

モンキ
レンチ類電材・管材
カッター類ラチェット
レンチ類トルク
レンチ類各種
プライヤ類ステンレス
ミニ
シリーズ類三枚合わせ
ミニ・
プライヤ
シリーズ類ベンチ
(刃物)類スパナ・
メガネ
レンチ類ソケット
レンチ類絶縁
ソケット類ドライバー・
六角棒
レンチ類プーラー・
クランプ類

その他

セーフティ
コード類電動ドリル用
先端工具類インパクト
レンチ用
ソケット類リベッター・
リベット・
ナット類ダイヤモンド
ホール類六角シャンク
ドリル類

HS スナップリングプライヤホール用ストレート(穴用直爪)

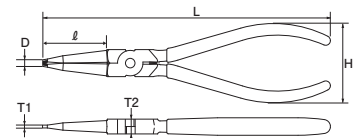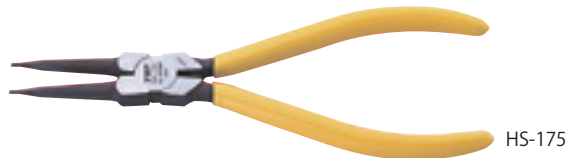


■材質:SCM440 (HS-125・125F・175)/Cr-V (HS-230)

製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	D (mm)	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法(mm) 高さ×幅	JANコード
HS-125	2,800	12~25	140	32	2.5~4.0	48	1.3	8.1	80	13.7	175×70	531711
HS-125F	3,150	6~11	〃	〃	1.2~1.8	〃	0.5~0.7	〃	〃	8.2	〃	532367
HS-175	3,150	19~65	180	40	3.4~5.5	50	1.8	9.3	125	26.5	225×75	530318
HS-230	3,800	32~80	241	47	4.0~5.2	〃	2.0~2.4	11.1	270	53	300×95	530745

※製品番号末尾Fは極細タイプ(ギザ無し) ※バネのご寿命は145ページをご覧ください

HB スナップリングプライヤホール用ベント(穴用曲爪)

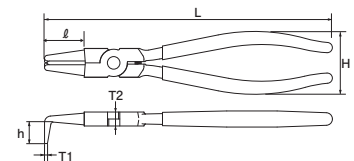




■材質:SCM440 (HB-125・125F・175)/Cr-V (HB-230)

製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	h (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法(mm) 高さ×幅	JANコード
HB-125	2,900	12~25	135	25	48	8	1.3	8.1	80	13.7	175×70	531988
HB-125F	3,250	6~11	〃	〃	〃	〃	0.5~0.7	〃	〃	8.2	〃	532442
HB-175	3,250	19~65	170	30	50	12	1.8	9.3	125	26.5	225×75	530400
HB-230	3,950	32~80	229	32	〃	17	2.0~2.4	11.1	270	53	300×95	530820

※製品番号末尾Fは極細タイプ(ギザ無し) ※バネのご寿命は145ページをご覧ください

CHS コンバーチブルプライヤ

- 1丁でシャフト(軸)とホール(穴)用スナップリングに使用できます
- 丈夫な硬質ビニールグリップ付き

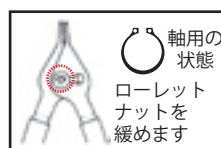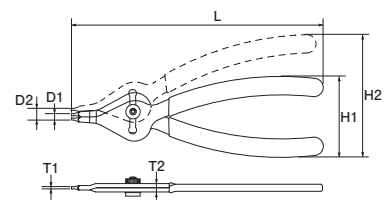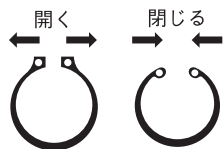

■材質:SK-5

製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径(mm)		L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法(mm) 高さ×幅	JANコード
		シャフト	ホール											
CHS-150N	3,050	10~25	10~25	150	3.2	3.4	42	68	1	5	70	11.8	200×70	532527
CHS-200N	3,900	19~40	19~65	195	4.5	5.5	62	94	1.8	6.4	145	34.3	250×80	532602

- ⚠ 注意
- 無理な使用をしますと、折れたり、曲ったりすることがありますのでご注意ください
 - 錆付いたスナップリングの取り外しには使用しないでください
 - 硬質グリップは絶縁ではありません

※デザイン・仕様等は予告なく変更することがございますのでご了承ください。