


CW コンビネーションレンチ



- 1サイズにスパナ・メガネレンチの機能を組み合わせたレンチです
- メガネ部は15°角度付きです
- メガネ部はボルト・ナットを傷めない12角サーフェスタイプ

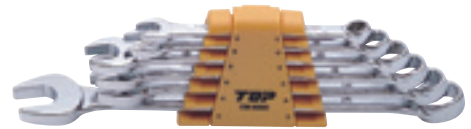

CW-6000




CW-14



コンパクトに収納でき
ツールバッグに入れても
かさばりません。

CW-10000S

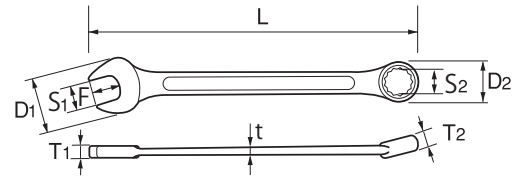

コンビネーションレンチセット

製品番号	標準価格 (¥)	セット内容	重量 (g)	仕様	数量	JANコード
CW-6000	6,550	CW-8・10・12・13・14・17 ・専用ホルダー	442	ホルダー	2	700094
CW-10000S	16,150	CW-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ RCW-10S-K(工具袋)	1,550	工具袋	1	700186

■材質:Cr-V

製品番号	標準価格 (¥)	対辺寸法 (mm) S1・S2	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	t (mm)	重量 (g)	保証トルク (N・m)		数量	JANコード
											スパナ部	メガネ部		
CW- 5.5	950	5.5	92.5	13.5	10.5	6	2.7	5	2	10	4.9	14.7	12	700247
CW- 6	950	6	100	15.5	12.3	7.5	3.5	5.5	2.2	15	9.8	25	12	700339
CW- 7	950	7	108	17.5	13.6	8.5	4	6	2.6	20	15	31	12	700414
CW- 8	950	8	116	19.5	15	9.5	4.1	6.5	3.1	30	23	47	12	700506
CW- 9	950	9	124	21.5	16.5	11	4.6	7	3.6	35	30	62	12	700681
CW-10	950	10	132	23.5	17.8	12	5.1	7.5	3.8	40	39	82	12	700766
CW-11	1,000	11	152	26	19.4	13	5.6	8	4.2	60	50	103	12	700841
CW-12	1,050	12	160	28	20.7	14	6.1	8.5	4.4	70	62	124	12	700926
CW-13	1,100	13	170	30	22.1	15	6.6	9	4.6	80	76	165	12	701060
CW-14	1,100	14	177	32	23.5	16.5	7	9.4	4.7	90	94	196	12	701145
CW-15	1,450	15	214	36.5	25.5	17.5	7.6	10	5.2	80	115	227	12	701183
CW-16	1,450	16	214	36.5	25.5	17.5	7.6	10	5.2	80	115	227	12	701183
CW-17	1,400	17	239	40.5	28.5	19.5	8.1	11	5.6	130	153	289	6	701220
CW-18	1,550	18	239	40.5	28.5	19.5	8.1	11	5.6	130	153	289	6	701282
CW-19	1,550	19	280	47	32.5	23	8.8	12	6.2	165	169	330	12	701305
CW-21	2,050	21	308	51	35.8	26	9.2	13	6.4	210	226	402	12	701497
CW-22	2,200	22	308	51	35.8	26	9.2	13	6.4	245	255	443	12	701572
CW-24	2,300	24	362	57.5	38.5	28.5	10.2	14	7.4	290	319	494	12	701657
CW-26	3,450	26	398	63.5	43.3	31.5	10.6	14.5	7.6	450	394	608	12	701688
CW-27	3,450	27	398	63.5	43.3	31.5	10.6	14.5	7.6	480	439	618	12	701732
CW-29	4,450	29	425	68	46.1	34.5	11.2	15	8	540	539	706	12	701817
CW-30	4,450	30	425	68	46.1	34.5	11.2	15	8	585	588	779	12	701909
CW-32	4,800	32	470	75	52.5	38.5	12	18	9	665	706	890	12	702036
CW-36	8,900	36	470	75	52.5	38.5	12	18	9	1,070	981	1,170	12	702074

13 の製品はマルチソケットを取り付けて更に用途が広がります

※デザイン・仕様等は予告なく変更することがございますのでご了承ください。

モンキ
レンチ類

電材・管材
カンター類

ラチェット
レンチ類

トルク
レンチ類

各種
プライヤ類

ステンレス
ミニ
シリーズ類

三枚合わせ
ミニ
プライヤ
シリーズ類

ベンチ
(刃物)類

スパナ・
メガネ
レンチ類

ソケット
レンチ類

絶縁
ソケット類

ドライバー・
六角棒
レンチ類

プーラー・
クランプ類

その他

セーフティ
コード類

電動ドリル用
先端工具類

インパクト
レンチ用
ソケット類

リベッター・
リベット・
ナット類

ダイヤモンド
ホイール類

六角シャンク
ドリル類