

SS サーフフェイスソケット(差込角9.5mm)(差込角12.7mm)




差込角  
9.5mm  
(3/8")



■材質:SCM435 ■ℓ:11.5mm

製品番号	標準価格(¥)	対辺寸法 S(mm)	L(mm)	H(mm)	D1(mm)	D2(mm)	重量(g)	JANコード	
SS-306	700	6	26	3.5	9.9	17.3	20	5	782557
SS-307	700	7	"	4	10.8	"	"	"	782632
SS-308	700	8	"	5	12	"	22	"	782717
SS-309	700	9	"	"	13.3	"	23	"	782984
SS-310	700	10	"	6	14.5	"	24	"	783011
SS-311	700	11	"	7	15.8	"	25	"	783288
SS-312	750	12	"	8	16.8	"	"	"	783363
SS-313	800	13	"	"	18	17	24	"	783448
SS-314	800	14	27	10	19.5	18.5	31	"	783523
SS-317	850	17	29	"	23.3	21.5	51	"	783790
SS-319	900	19	30	12	25.8	23.5	63	"	783875
SS-321	1,100	21	32	"	28	26	77	"	784179
SS-322	1,100	22	"	14	29.5	26.5	82	"	783950
SS-323	1,150	23	33	"	30.8	27.5	95	"	784094

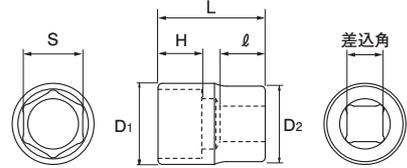

差込角  
12.7mm  
(1/2")


■材質:SCM435 ■ℓ:16mm

製品番号	標準価格(¥)	対辺寸法 S(mm)	L(mm)	H(mm)	D1(mm)	D2(mm)	重量(g)	JANコード	
SS-408	800	8	36	8	13.2	21	44	5	795021
SS-410	800	10	37	9	15.3	"	45	"	795106
SS-411	800	11	"	9.5	16.5	"	46	"	795298
SS-412	800	12	"	10	17.8	"	47	"	795373
SS-413	800	13	"	10.5	19	22	53	"	795458
SS-414	800	14	"	11	20.3	"	56	"	795533
SS-417	850	17	"	12.5	24	23	69	"	795618
SS-419	950	19	38	14	26.5	25	89	"	795885
SS-421	1,100	21	"	15.5	29	27	102	"	795960
SS-422	1,100	22	40	16	30	28	113	"	796189
SS-423	1,100	23	"	16.5	31.5	29	128	"	796264
SS-424	1,150	24	42	17	32.8	30	140	"	796349
SS-426	1,300	26	"	19	35	32	165	"	796424
SS-427	1,400	27	43	19.5	36.5	33	182	"	796509
SS-429	1,600	29	"	20.5	39	35	205	"	777409
SS-430	1,650	30	46	22	40	36	222	"	777416
SS-432	1,750	32	"	23	42.8	38	250	"	777423

DS サーフフェイスディープソケット(差込角9.5mm)(差込角12.7mm)



差込角  
9.5mm  
(3/8")

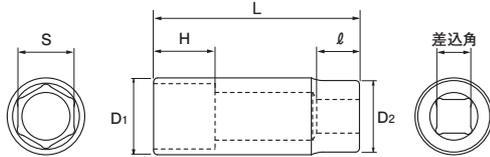

■材質:SCM435 ■ℓ:11.5mm

製品番号	標準価格(¥)	対辺寸法 S(mm)	L(mm)	H(mm)	D1(mm)	D2(mm)	重量(g)	JANコード	
DS-306	1,350	6	55	5.2	9.9	17.3	37	5	785060
DS-307	1,350	7	"	6	10.6	"	"	"	777591
DS-308	1,350	8	"	7.5	12	"	40	"	785145
DS-309	1,350	9	"	"	13	"	42	"	777676
DS-310	1,350	10	"	9	14.5	"	46	"	785220
DS-311	1,350	11	"	10.5	16	"	51	"	777751
DS-312	1,350	12	"	12	16.8	17.2	52	"	785305
DS-313	1,400	13	"	"	18	17	53	"	785497
DS-314	1,400	14	"	15	20	18	60	"	785572
DS-317	1,400	17	"	"	23.5	22	93	"	785657
DS-319	1,650	19	"	18	25	24	98	"	778376
DS-321	1,850	21	65	"	27	26	126	"	778383
DS-322	1,850	22	"	21	29	28	163	"	778390
DS-323	2,000	23	"	"	30	29	168	"	778406
DS-324	2,050	24	"	24	31	30	191	"	778413



DS4-1024S

差込角  
12.7mm  
(1/2")

製品番号	標準価格(¥)	セット内容
DS4-1024S	18,000	DS-410・412・413・414・417・419・421・424
重量(g)	ケース寸法(mm)高さ×幅×奥行	JANコード
1,400	60×215×120	780003

■材質:SCM435 ■ℓ:16mm

製品番号	標準価格(¥)	対辺寸法 S(mm)	L(mm)	H(mm)	D1(mm)	D2(mm)	重量(g)	JANコード	
DS-410	1,850	10	77	11	15.3	21	82	5	786548
DS-411	1,850	11	"	12	16.5	"	86	"	786623
DS-412	1,850	12	"	13	17.8	"	92	"	786708
DS-413	1,850	13	"	14	19	21.8	106	"	786890
DS-414	1,850	14	"	16	20.3	"	115	"	786975
DS-417	2,000	17	"	18	24	23	139	"	787002
DS-419	2,100	19	"	20	26.5	25	165	"	787194
DS-421	2,300	21	"	23	29	27	190	"	787279
DS-422	2,300	22	"	27	30	28	200	"	779458
DS-423	2,550	23	"	"	31.5	29	233	"	779496
DS-424	2,650	24	"	"	32.8	30	249	"	787354
DS-426	2,750	26	"	"	35	32	279	"	779724
DS-427	2,800	27	"	28	36.5	33	303	"	787439
DS-429	3,400	29	"	"	39	35	335	"	779779
DS-430	3,400	30	"	34	40	36	342	"	779786
DS-432	3,750	32	"	"	42.8	38	405	"	779793
DS-436	6,150	36	"	35	47.2	41	484	"	779816

※デザイン・仕様等は予告なく変更することがございますのでご了承ください。

モンキ  
レンチ類

電材・管材  
カッター類

ラチェット  
レンチ類

トルク  
レンチ類

各種  
フライヤ類

ステンレス  
ミニ  
ソケット類

三枚合わせ  
ミニ  
フライヤ  
ソケット類

ベンチ  
(刃物)類

スパナ・  
メガネ  
レンチ類

ソケット  
レンチ類

絶縁  
ソケット類

ドライバー・  
六角棒  
レンチ類

プーラー・  
クランプ類

その他

セーフティ  
コード類

電動ドリル用  
先端工具類

インパクト  
レンチ用  
ソケット類

リベッター・  
リベット・  
ナット類

ダイヤモンド  
ホイール類

六角シャンク  
ドリル類