

## ERS 電動ドリル用 ラバコンソケット



- ゴム部でピーコン外周をキャッチして、外側から廻す事ができます
- ギザ部を利用して、全ネジのナットを早送りできます




ナット早送りギザ付

■材質:本体(ポリウレタン)、シャック部(SCM435)

製品番号	標準価格(¥)	S(mm)	φ(g)	保証トルク(N・m)	包装寸法(mm)高さ×幅	箱	JANコード
ERS-25	2,290	25	45	47	121×38	6	222688

▲注意 ●全ネジへのナットの早送り作業時は、低速回転でご使用ください

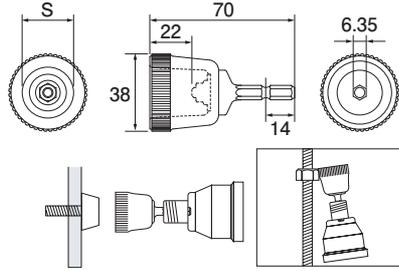

モンキ  
レンチ類

電材・管材  
カンター類

ラチェット  
レンチ類

トルク  
レンチ類

## ZNS 電動ドリル用 全ネジソケット



- 内部の3本のローラー(コロ)が、ネジ部を自動的に掴み、全ネジのねじ込み作業が素早く行なえます
- 吊ボルト・ピーコン等の全ネジの着脱に




ZNS-4

■材質:SCM435

製品番号	標準価格(¥)	適応ネジ径	D(mm)	φ(g)	保証トルク(N・m)	包装寸法(mm)高さ×幅	箱	JANコード
ZNS-2.5	3,350	M8・W5/16"(2分5厘)	23	87	75	117×35	6	221285
ZNS-3	3,350	W3/8"(3分)	27.9	135	〃	〃	〃	221292
ZNS-M10	3,350	M10	〃	〃	〃	〃	〃	221339
ZNS-M12	3,350	M12	〃	〃	〃	〃	〃	221346
ZNS-4	3,350	W1/2"(4分)	〃	〃	〃	〃	〃	221308

※補修部品のご用命は150ページをご覧ください

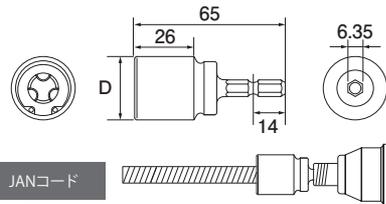

各種  
フライヤ類

ステンレス  
ミニ  
ソケット類

三枚合わせ  
ミニ  
フライヤ  
ソケット類

ベンチ  
(刃物)類

スパナ・  
メガネ  
レンチ類

## ZNS 電動ドリル用 全ネジソケットロングタイプ




- 奥行寸法は105mmと長く全ネジの端に干渉せずネジ部を掴む為、ネジ山を傷めません
- 軽天用吊ボルトW3/8"の着脱に



■材質:SCM435

製品番号	標準価格(¥)	適応ネジ径	φ(g)	保証トルク(N・m)	包装寸法(mm)高さ×幅	箱	JANコード
ZNS-3L	5,300	W3/8"(3分)	180	75	202×35	6	220981

※補修部品のご用命は150ページをご覧ください

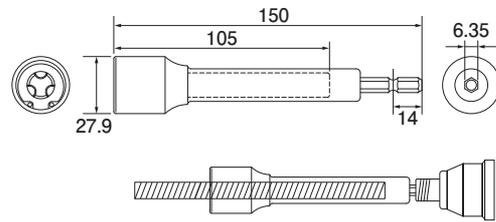

全ネジの端がつぶれず  
スムーズにナットが取り付けられます



ソケット  
レンチ類

絶縁  
ソケット類

ドライバー・  
六角棒  
レンチ類

プーラー・  
クランプ類

その他

## EAB 電動ドリル用 マルチアンカー抜き工具



- インパクトドライバーでスピーディーな取り外し可能  
壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプです
- 先端部は強力マグネット付きですのでコーンの抜取りも楽々

電動・手動  
兼用タイプ




強力マグネット付

六角対辺17mm

■材質:S45C

製品番号	標準価格(¥)	適応アンカー	φ(g)	保証トルク(N・m)	包装寸法(mm)高さ×幅	箱	JANコード
EAB-4	2,300	本体打込み式アンカーW1/2・全長50mm対応	85	75	170×35	6	221155

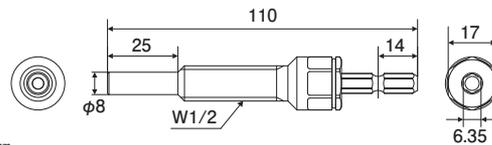

セーフティ  
コード類

電動ドリル用  
先端工具類


インパクト  
レンチ用  
ソケット類

リベッター・  
リベット・  
ナット類



先端強力マグネット付で  
コーン抜きも楽々

使用方法

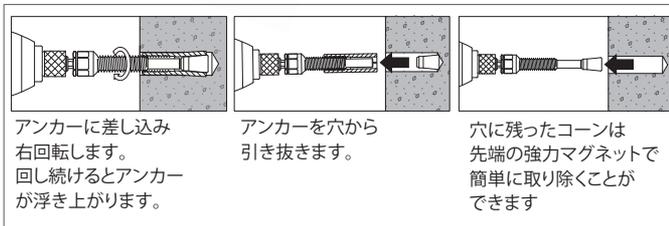

アンカーに差し込み  
右回転します。  
回し続けるとアンカー  
が浮き上がります。

アンカーを穴から  
引き抜きます。

穴に残ったコーンは  
先端の強力マグネットで  
簡単に取り除くことが  
できます

- ▲注意
- 手動でご使用になる場合は、12角ソケットのレンチをご使用ください6角ソケットへの装着できません
  - アンカーが浮き上がったなら回転を止め、アンカーをコンクリートから引き抜いてください

ダイヤモンド  
ホイール類

六角シャック  
ドリル類

※デザイン・仕様等は予告なく変更することがございますのでご了承ください。