



**TDS** ダイヤモンドホイール セグメントタイプ **乾式**

最高級汎用  
セット  
セグ

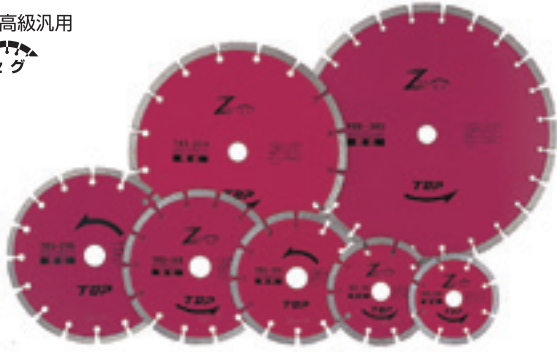

- 重切削に耐える最高級プロ仕様のダイヤモンドホイール、最高の切れ味です

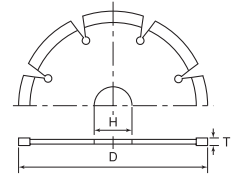


製品番号	標準価格 (¥)	D (mm)	T (mm)	H (mm)	付属リング穴径 (mm)	箱数	JANコード
TDS-105	8,380	105	2	20	15	10	888815
TDS-125	15,000	125	2	22	20	5	888822
TDS-155	21,250	155	2	25.4	20・22	2	888839
TDS-180	23,750	180	2	25.4	20・22	2	888846
TDS-205	26,250	205	2	25.4	20・22	2	888853


製品番号	標準価格 (¥)	D (mm)	T (mm)	H (mm)	付属リング穴径 (mm)	箱数	JANコード
TDS-255A	35,000	255	3	20	—	1	889065
TDS-255B	35,000	255	3	22	20	2	889072
TDS-255C	35,000	255	3	25.4	20・22	2	889089
TDS-255D	35,000	255	3	30.5	20・22・25.4	2	889096
TDS-305D	42,500	305	3	30.5	20・22・25.4	2	889133

**TDW** ダイヤモンドホイール 波形タイプ **乾式**

最高級汎用  
セット  
ウェーブ

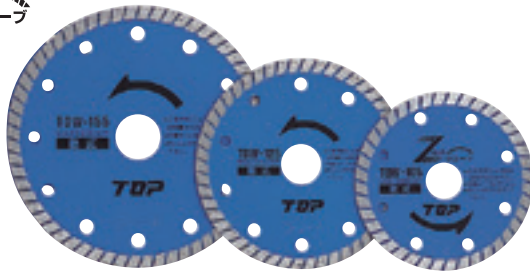


- フチ欠け少なく、シャープな切れ味。最高級プロ仕様の高性能ダイヤモンドホイールです

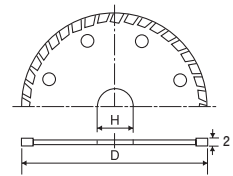

製品番号	標準価格 (¥)	D (mm)	H (mm)	付属リング穴径 (mm)	箱数	JANコード
TDW-105	12,500	105	20	15	10	888914
TDW-125	18,750	125	22	20	5	888921
TDW-155	22,500	155	25.4	20・22	2	888938


**TRS** ダイヤモンドホイールRシリーズ セグメントタイプ **乾式**

R SERIES

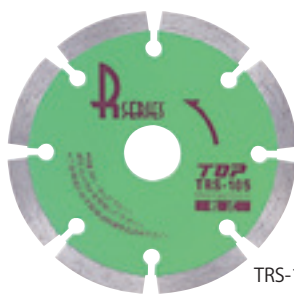

TRS-105

- 安全性・切削性・耐久性、3拍子揃った経済的で切れ味のよい普及タイプです

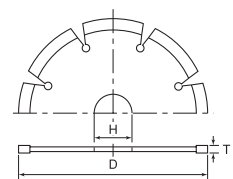

製品番号	標準価格 (¥)	D (mm)	T (mm)	H (mm)	付属リング穴径 (mm)	箱数	JANコード
TRS-105	3,880	105	1.8	20	15	10	888402
TRS-125	7,250	125	2	22	20	5	888419


**TRW** ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ **乾式**

R SERIES



TRW-105

- 安全性・切削性・耐久性、3拍子揃った経済的で切れ味のよい普及タイプです

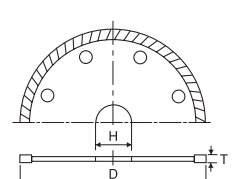

製品番号	標準価格 (¥)	D (mm)	T (mm)	H (mm)	付属リング穴径 (mm)	箱数	JANコード
TRW-105	4,250	105	1.8	20	15	10	888464
TRW-125	9,000	125	2	22	20	5	888471

※デザイン・仕様等は予告なく変更することがございますのでご了承ください。

モンキ  
レンチ類

電材・管材  
カッター類

ラチェット  
レンチ類

トルク  
レンチ類

各種  
フライヤ類

ステンレス  
ミニ  
シリーズ類

三枚合わせ  
ミニ  
フライヤ  
シリーズ類

ベンチ  
(刃物)類

スパナ・  
メカネ  
レンチ類

ソケット  
レンチ類

絶縁  
ソケット類

ドライバー・  
六角棒  
レンチ類

プーラー・  
クランプ類

その他

セーフティ  
コード類

電動ドリル用  
先端工具類

インパクト  
レンチ用  
ソケット類

リベッター・  
リベット・  
ナット類

ダイヤモンド  
ホイール類

六角シャンク  
ドリル類