



車輪径	φ 40～φ 50
許容荷重	30daN～40daN
材質	本体：ナイロン 車輪：ナイロン

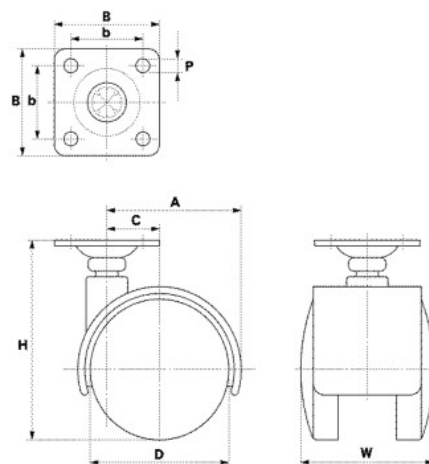

プレートタイプ

単位 m/m

品 名	daN 許容荷重	H 取付高	D 車輪径	W 車輪幅	B プレート外径	b 取付内径	P 取付穴径	A 旋回半径	C 偏芯
TG 40 - P	30	56	40	42	38×38	25×25	5	38.5	14
TGS 40 - P								45	
TG 50 - P	40	68	50	48	38×38	25×25	5	48.5	19
TGS 50 - P								58	

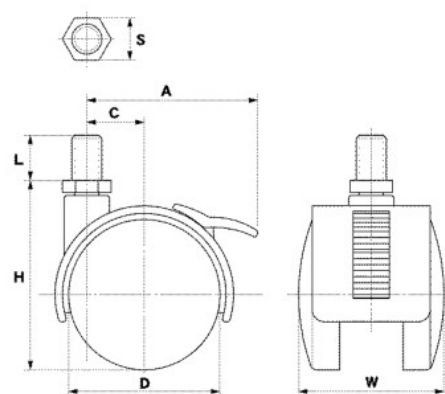

ボルトタイプ

単位 m/m

品 名	daN 許容荷重	H 取付高	D 車輪径	W 車輪幅	ネジ径	S 平径	L 軸長	A 旋回半径	C 偏芯
TG 40 - B	30	51	40	42	M8×P1.25 U5/16×18山	13	15	38.5	14
TGS 40 - B								45	
TG 50 - B	40	63	50	48	M10×P1.5 U3/8×16山	14		48.5	19
TGS 50 - B					M12×P1.25	17		58	

※ネジ径は、φ40・φ50共に全サイズ対応しております。ネジサイズにより平径が違いますのでご注意ください。