

# 食品粉粒体・調味料配管用

小麦粉、大豆、調味料などの食品粉粒体配管用

(静電気防止)

**TFE型 トヨフーズ<sup>®</sup>アースホース**

静電気防止 内面フラット 透明 耐熱70℃



**新発売**



- ・ 粉粒体輸送時の静電気防止!
- ・ アース糸の異物混入防止!
- ・ 内面平滑構造なので 輸送効率・洗浄効率アップ!

- 静電気を持続的に防止する構造。粉体輸送に最適!  
① 粉付着によるホース内詰まり防止  
② 放電によるトラブル低減  
③ 装置の誤作動防止
- SUSワイヤーなので、従来の細かいアース糸の混入を防止 (弊社 トヨトップ-E 比較)
- ホース内面がシームレス (継ぎ目なし) 構造で粉体がたまりにくく、洗浄も簡単!
- 食品衛生法適合で、油脂粉体にも安全・安心!  
(昭和26年厚生省告示第52号・平成14年厚生労働省告示第267号・平成18年厚生労働省告示第201号適合)
- 透明度が高く、流体の確認ができ安心!
- トヨフーズアース用クリップ使用で簡単アースが可能!
- 80℃での短時間洗浄が可能
- 耐摩耗配合で長寿命! (弊社 トヨリングF、トヨフーズS 比較)

ホース内面が平滑だから流体残留物が溜まりにくく衛生的。

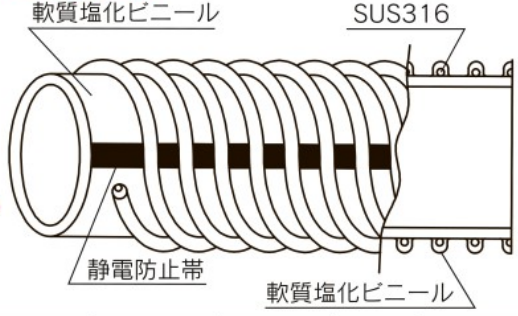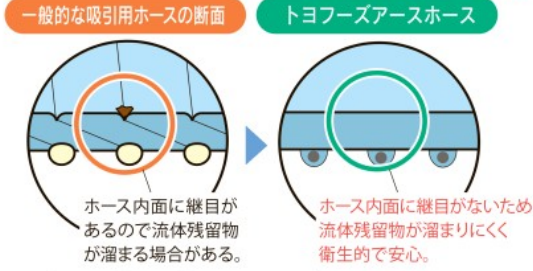

□ 規格: トヨフーズアース用クリップ

品番	梱包単位	価格
	個	円/個
TFEC-32	10	
TFEC-38	10	
TFEC-50	10	

材質: SUS304

□ 規格: トヨフーズアースホース

品番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa		使用温度範囲 °C	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小曲げ半径 mm	梱包	価格 円/m	着色
		50℃	70℃							
TFE-32	32 × 44.6	-0.1 ~ 0.2	-0.05 ~ 0.1		17.2	20	260			ナチュラル透明
TFE-38	38 × 50.6	-0.1 ~ 0.2	-0.05 ~ 0.1	-5~70	19.0	20	300	フィルム巻		
TFE-50	50.8 × 64.5	-0.1 ~ 0.2	-0.05 ~ 0.1		28.6	20	400			

裏面もご覧ください→