

ブランドロゴ横の旗マークは各ブランドの本社所在地です。



Compression Coil Spring

## 圧縮コイルばね(ステンレス)




在庫49,840アイテム



TSSタイプ

**特長**  
 ●間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。  
 ●寸法およびばね特性の許容差はJIS B2704の2級を適用しています。  
**仕様**  
 ●端末形状:クロスエンド ●巻方向:右巻  
**材質**  
 ●ステンレス(SUS304-WPB)  
**製造国**  
 ●日本

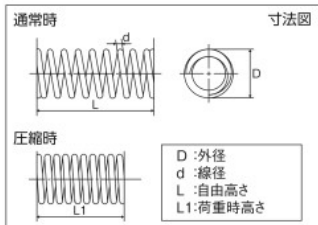

### JIS B2704 冷間成形圧縮コイルスプリング許容差

項目		許容差又は範囲	
ばね特性の指定がある場合は、参考値とする。			
自由高さ	D/d	等級	2級
	4以上 8以下		±2%最少±0.5
	8を超え15以下		±3%最少±0.7
コイル直径	D/d	等級	2級
	4以上 8以下		±1.5%最少±0.2
	8を超え15以下		±2%最少±0.3
総巻数	ばね特性の指定がある場合は、参考値とし指定が無い場合は±1/4巻とする。		

Trusco中山県[881108]

発注単位1パック

発注コード	品番	価格 (1パック)	メーカー の保証 (バックス)	線径d (mm)	外径D (mm)	自由高さL (mm)	巻数 (巻)	ばね定数 (N/mm)	許容荷重 (N)	荷重時高さL1 (mm)	密着高さ (mm)	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	
125-6944	TSS-55001	¥1,207(¥1,097)	1	0.12	1.72	17.4	20.5	0.029	0.27	5.9	2.6	20	5	10	-
125-6945	TSS-55002	¥1,207(¥1,097)	1	0.16	1.36	4.7	10.5	0.402	0.81	2.6	1.9	20	5	10	-
125-6946	TSS-55003	¥1,207(¥1,097)	1	0.16	2.16	9.8	10.5	0.088	0.51	3.7	1.9	20	5	10	-
125-6948	TSS-55004	¥1,207(¥1,097)	1	0.2	2	6	9.5	0.314	0.98	2.9	2.1	20	5	10	-
125-6949	TSS-55005	¥1,207(¥1,097)	1	0.2	2	12	17	0.157	1.03	5.4	3.6	20	5	10	-
125-6950	TSS-55006	¥1,207(¥1,097)	1	0.2	2.2	5.9	7.5	0.324	0.92	2.9	1.7	20	5	10	-
125-6951	TSS-55007	¥1,207(¥1,097)	1	0.2	2.5	4.5	5.5	0.324	0.83	1.9	1.3	20	5	10	-
125-6952	TSS-55008	¥1,207(¥1,097)	1	0.2	2.5	7	7.5	0.206	0.88	2.7	1.7	20	5	10	-
125-6953	TSS-55009	¥1,207(¥1,097)	1	0.2	2.5	8	8.5	0.177	0.83	3.3	1.9	20	5	10	-
125-6954	TSS-55010	¥1,207(¥1,097)	1	0.2	2.7	5.4	5.5	0.265	0.76	2.4	1.3	20	5	10	-
125-6956	TSS-55011	¥1,207(¥1,097)	1	0.2	3	11	8.5	0.098	0.69	4.0	1.9	20	5	10	-
125-6957	TSS-55012	¥1,207(¥1,097)	1	0.2	3.5	15	8.5	0.059	0.62	4.5	1.9	20	5	10	-
125-6958	TSS-55013	¥1,207(¥1,097)	1	0.23	2	5.5	9.5	0.579	1.42	3.0	2.4	20	5	10	-
125-6959	TSS-55014	¥1,207(¥1,097)	1	0.23	2	10	17	0.284	1.42	5.0	4.2	20	5	10	-
125-6960	TSS-55015	¥1,207(¥1,097)	1	0.23	2.5	12	9.5	0.275	1.23	7.5	2.5	20	5	10	-
125-6961	TSS-55016	¥1,207(¥1,097)	1	0.23	3	7	6.75	0.235	0.98	2.8	1.8	20	5	10	-
125-6962	TSS-55017	¥1,207(¥1,097)	1	0.23	3	13	11.5	0.118	0.98	4.7	2.9	20	5	10	-
125-6964	TSS-55018	¥1,207(¥1,097)	1	0.23	3.5	13	8.5	0.108	0.93	4.4	2.2	20	5	10	-
125-6965	TSS-55019	¥1,207(¥1,097)	1	0.23	4	16	8.5	0.069	0.78	4.6	2.2	20	5	10	-
125-6966	TSS-55020	¥1,207(¥1,097)	1	0.25	1.45	9.4	20.5	1.098	2.65	6.9	5.4	20	5	10	-
125-6967	TSS-55021	¥1,207(¥1,097)	1	0.25	2.25	11.4	14.5	0.353	1.78	6.1	3.9	20	5	10	-
125-6968	TSS-55022	¥1,207(¥1,097)	1	0.25	2.75	7.3	7.5	0.412	1.46	3.6	2.2	20	5	10	-
125-6969	TSS-55023	¥1,207(¥1,097)	1	0.25	2.75	10.9	10.5	0.265	1.46	5.1	2.9	20	5	10	-
125-6970	TSS-55024	¥1,207(¥1,097)	1	0.25	2.75	15.7	14.5	0.177	1.46	7.2	3.9	20	5	10	-
125-6972	TSS-55025	¥1,207(¥1,097)	1	0.26	2.5	9	11.5	0.373	1.67	4.5	3.3	20	5	10	-
125-6973	TSS-55026	¥1,207(¥1,097)	1	0.26	2.5	17	20	0.196	1.77	8.0	5.5	20	5	10	-
125-6974	TSS-55027	¥1,207(¥1,097)	1	0.26	3.5	10	8	0.196	1.23	3.8	2.4	20	5	10	-
125-6975	TSS-55028	¥1,207(¥1,097)	1	0.26	3.5	13	9.5	0.157	1.27	4.9	2.8	20	5	10	-
125-6976	TSS-55029	¥1,207(¥1,097)	1	0.26	3.5	20	14	0.098	1.27	7.0	3.9	20	5	10	-
125-6977	TSS-55030	¥1,207(¥1,097)	1	0.26	4	15	8.5	0.118	1.18	5.0	2.5	20	5	10	-
125-6978	TSS-55031	¥1,207(¥1,097)	1	0.26	5	19	7.5	0.069	0.88	6.1	2.2	20	5	10	-
125-6979	TSS-55032	¥1,207(¥1,097)	1	0.29	3	9	9.5	0.412	1.96	4.2	3.1	20	5	10	-
125-6981	TSS-55033	¥1,207(¥1,097)	1	0.29	3.5	6	5.75	0.49	1.77	2.4	2	20	5	10	-
125-6982	TSS-55034	¥1,207(¥1,097)	1	0.29	3.5	12	9.5	0.245	1.77	4.8	3.1	20	5	10	-
125-6983	TSS-55035	¥1,207(¥1,097)	1	0.29	4	10	6.75	0.255	1.57	3.9	2.3	20	5	10	-
125-6984	TSS-55036	¥1,207(¥1,097)	1	0.29	4	19	11.5	0.127	1.57	6.7	3.7	20	5	10	-
125-6985	TSS-55037	¥1,207(¥1,097)	1	0.29	4.5	16	8.5	0.127	1.32	5.6	2.8	20	5	10	-
125-6986	TSS-55038	¥1,207(¥1,097)	1	0.29	5	20	8.5	0.088	1.23	6.1	2.8	20	5	10	-
125-6987	TSS-55039	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	1.92	3.1	5.5	6.551	4.21	2.4	2.1	20	5	10	-
125-6988	TSS-55040	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	1.92	4.4	7.5	4.168	4.21	3.4	2.8	20	5	10	-
125-6989	TSS-55041	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	1.92	6.3	10.5	2.697	4.21	4.7	3.7	20	5	10	-
125-6990	TSS-55042	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	1.92	8.7	14.5	1.834	4.21	6.3	5	20	5	10	-
125-6991	TSS-55043	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	1.92	12.5	20.5	1.236	4.21	9.0	6.9	20	5	10	-
125-6992	TSS-55044	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	2.32	3.7	5.5	3.354	3.56	2.6	2.1	20	5	10	-
125-6993	TSS-55045	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	2.32	5.3	7.5	2.138	3.56	3.6	2.8	20	5	10	-
125-6994	TSS-55046	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	2.32	7.7	10.5	1.383	3.56	5.0	3.7	20	5	10	-
125-6995	TSS-55047	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	2.32	10.9	14.5	0.941	3.56	6.9	5	20	5	10	-
125-6996	TSS-55048	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	2.32	15.6	20.5	0.637	3.56	9.7	6.9	20	5	10	-
125-6997	TSS-55049	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	2.82	4.7	5.5	1.716	2.91	2.9	2.1	20	5	10	-
125-6999	TSS-55050	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	2.82	6.8	7.5	1.089	2.91	4.0	2.8	20	5	10	-
125-7000	TSS-55051	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	2.82	10	10.5	0.706	2.91	5.7	3.7	20	5	10	-
125-7001	TSS-55052	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	2.82	14.2	14.5	0.481	2.91	7.9	5	20	5	10	-
125-7002	TSS-55053	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	2.82	20.6	20.5	0.324	2.91	11.2	6.9	20	5	10	-
125-7003	TSS-55054	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	3	7	8	0.785	2.55	3.8	2.9	20	5	10	-
125-7004	TSS-55055	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	3.52	6.3	5.5	0.814	2.37	3.3	2.1	20	5	10	-
125-7006	TSS-55056	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	3.52	9.4	7.5	0.52	2.37	4.7	2.8	20	5	10	-
125-7007	TSS-55057	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	3.52	14	10.5	0.333	2.37	6.7	3.7	20	5	10	-
125-7008	TSS-55058	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	3.52	20.1	14.5	0.226	2.37	9.3	5	20	5	10	-
125-7009	TSS-55059	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	3.52	29.3	20.5	0.157	2.37	13.3	6.9	20	5	10	-
125-7010	TSS-55060	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	4	6.5	5.25	0.559	2.01	2.9	2	20	5	10	-
125-7011	TSS-55061	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	4	12	8.5	0.275	2.01	4.7	3.1	20	5	10	-
125-7012	TSS-55062	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	4.32	8.7	5.5	0.422	1.94	3.9	2.1	20	5	10	-
125-7014	TSS-55063	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	4.32	13.1	7.5	0.265	1.94	5.5	2.8	20	5	10	-
125-7015	TSS-55064	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	4.32	19.8	10.5	0.177	1.94	8.1	3.7	20	5	10	-
125-7016	TSS-55065	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	4.32	28.6	14.5	0.118	1.94	11.3	5	20	5	10	-
125-7017	TSS-55066	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	4.32	41.9	20.5	0.078	1.94	16.4	6.9	20	5	10	-
125-7018	TSS-55067	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	4.5	10	6.25	0.284	1.77	3.8	2.4	20	5	10	-
125-7019	TSS-55068	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	4.5	19	10.5	0.147	1.77	7.0	3.7	20	5	10	-
125-7020	TSS-55069	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	5	17	8	0.147	1.67	5.7	2.9	20	5	10	-
125-7022	TSS-55070	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	5	30	13	0.078	1.67	8.8	4.2	20	5	10	-
125-7023	TSS-55071	¥1,207(¥1,097)	1	0.32	5.5	21	8.5	0.098	1.42	6.5	3.1	20	5	10	-

商品の問い合わせ: 0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>