

トラスコ **Best Roller for Heavy Duty**  
**樹脂コートベアリング“ベストローラー”(片側突出タイプ)**

全9品 内径(mm)8~25まで有



BRH-V形



●ベアリングとウレタンゴムを一体化し、はく離を防止しています。●静音性と耐久性に優れています。●各種搬送、エスカレーター、エレベーター、工作機械など。●ベアリング:特殊ワイドベアリング ●インナーレース片側突出タイプ ●使用温度範囲:-10~40℃ [材質] ●ベアリング:スチール 外周部:エーテル系熱硬化ウレタン [製造国]●中国

発注単位1個 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	内径×外径(mm)	幅(mm)	全幅(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
233-7339	BRH-30V	¥983	8×30	11	13	1	23	12349(113)
233-7347	BRH-35V	¥1,185	8×35	11	13	1	27	69(57)
233-7355	BRH-40V	¥1,328	12×40	14	16	1	59	453(135)
233-7363	BRH-45V	¥1,875	15×45	15	17	1	75	70(55)
233-7371	BRH-50V	¥2,243	20×50	16	18	1	82	95(51)
233-7380	BRH-55V	¥2,318	20×55	18	20	1	151	102(85)

トラスコ **Best Roller for Heavy Duty**  
**樹脂コートベアリング“ベストローラー”(両側突出タイプ)**

全9品 内径(mm)8~25まで有



BRH-VV形



●ベアリングとウレタンゴムを一体化し、はく離を防止しています。●静音性と耐久性に優れています。●各種搬送、エスカレーター、エレベーター、工作機械など。●ベアリング:特殊ワイドベアリング ●インナーレース両側突出タイプ ●使用温度範囲:-10~40℃ [材質] ●ベアリング:スチール 外周部:エーテル系熱硬化ウレタン [製造国]●中国

発注単位1個 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	内径×外径(mm)	幅(mm)	全幅(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
233-7975	BRH-30VV	¥1,013	8×30	11	15	1	24	363(89)
233-7983	BRH-35VV	¥1,283	8×35	11	15	1	28	39(61)
233-7991	BRH-40VV	¥1,433	12×40	14	18	1	62	436(108)
233-8009	BRH-45VV	¥1,943	15×45	15	19	1	78	52(84)
233-8017	BRH-50VV	¥2,370	20×50	16	20	1	84	182(47)
233-8025	BRH-55VV	¥2,453	20×55	18	22	1	157	141(232)

トラスコ **Best Roller for Light Duty**  
**樹脂コートベアリング“ベストローラー”(突出なしタイプ)**

全13品 内径(mm)6~20まで有



BR形



●ベアリングとウレタンゴムを一体化し、はく離を防止しています。●静音性と耐久性に優れています。●各種搬送、エスカレーター、エレベーター、工作機械など。●使用温度範囲:-10℃~40℃ [材質] ●ベアリング:スチール 外周部:エーテル系熱可塑性ウレタン [製造国]●日本 ●中国

発注単位1個 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	内径×外径(mm)	幅(mm)	全幅(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
233-7959	BR-20	¥450	6×20	8	8	5	510(105)
233-7967	BR-25	¥473	6×25	9	9	10	183(118)
228-1937	BR-30	¥473	8×30	11	11	17	1446(94)
228-1945	BR-35	¥488	8×35	11	11	20	138(63)
228-1953	BR-40	¥653	10×40	12	12	30	231(108)
228-1961	BR-45	¥743	12×45	14	14	50	55(60)

トラスコ **Best Roller for Light Duty**  
**樹脂コートベアリング“ベストローラー”(片側突出タイプ)**

全13品 内径(mm)6~20まで有



BR-V形



●ベアリングとウレタンゴムを一体化し、はく離を防止しています。●静音性と耐久性に優れています。●各種搬送、エスカレーター、エレベーター、工作機械など。●使用温度範囲:-10~40℃ [材質] ●ベアリング:スチール 外周部:エーテル系熱可塑性ウレタン [製造国]●日本 ●中国

発注単位1個 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	内径×外径(mm)	幅(mm)	全幅(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
243-6914	BR-20V	¥488	6×20	8	9.5	6	1458(98)
243-6922	BR-25V	¥488	6×25	9	10.5	11	225(726)
228-2046	BR-30V	¥488	8×30	11	13.0	19	1178(148)
228-2054	BR-35V	¥525	8×35	11	13.0	22	130(71)
228-2062	BR-40V	¥728	10×40	12	14.0	32	1701(177)
228-2071	BR-45V	¥870	12×45	14	16.0	55	470(112)

トラスコ **Best Roller for Light Duty**  
**樹脂コートベアリング“ベストローラー”(両側突出タイプ)**

全13品 内径(mm)6~20まで有



BR-VV形




●ベアリングとウレタンゴムを一体化し、はく離を防止しています。●静音性と耐久性に優れています。●各種搬送、エスカレーター、エレベーター、工作機械など。●使用温度範囲:-10~40℃ [製造国]●日本 ●中国

発注単位1個 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	内径×外径(mm)	幅(mm)	全幅(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
243-6931	BR-20VV	¥533	6×20	8	11	7	411(150)
243-6949	BR-25VV	¥533	6×25	9	12	12	50(53)
228-1601	BR-30VV	¥533	8×30	11	15	21	331(88)
228-1619	BR-35VV	¥593	8×35	11	15	24	89(65)
228-1627	BR-40VV	¥788	10×40	12	16	34	231(100)
228-1635	BR-45VV	¥945	12×45	14	18	60	22(24)

イースタン精工 **Urethan Mold Bearing**  
**ウレタンベアリング**

全16品 他バリエーション有

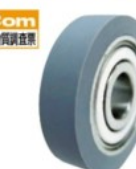

U-0312-90



●ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。●機械設備、搬送用など。●ベアリング精度等級:JIS B 1514 0級 ●使用温度範囲:-20~70℃ [材質] ●ベアリング:スチール ●外周部:エーテル系ウレタン(硬度90') [製造国]●日本

発注単位1個 イースタン精工 03-3526-7070

発注コード	品番	税抜価格(1個)	ベアリング	内径×外径(mm)	幅(mm)	目安荷重(N)	質量(g)	実績(前年比%)
408-0025	U-0312-90	¥1,084	W683ZZ	3×12	3	30	1.0	6(40)
408-0033	U-0413-90	¥1,084	W684ZZ	4×13	4	30	1.5	53(408)
408-0041	U-0416-90	¥1,084	624ZZ	4×16	5	30	2.0	71(999)
408-0050	U-0516-90	¥1,084	WBC5-13ZZ	5×16	5	30	3.0	20(400)
408-0068	U-0520-90	¥1,084	625ZZ	5×20	5	50	5.0	40(182)
408-0076	U-0620-90	¥1,084	696ZZ	6×20	5	50	5.0	81(239)

イースタン精工 **Urethan Corting Precision Bearing**  
**ウレタンベアリング**



URPタイプ



●ベアリングのケースにウレタンを焼き付けし、JISベアリングを内蔵しているタイプです。●回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。●接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。●各種搬送用。●ベアリング精度等級:JIS B 1514 0級 [材質] ●外周部:エーテル系ウレタン(硬度90') ●ベアリング:スチール [製造国]●日本

発注単位1個 イースタン精工 03-3526-7070

発注コード	品番	税抜価格(1個)	ベアリング	内径×外径(mm)	幅(mm)	目安荷重(N)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
332-3731	URP-0830	¥1,569	608ZZ	8×30	11	150	20	30.8	31(25)
332-3749	URP-1240	¥1,680	6201ZZ	12×40	14	200	20	68.8	96(115)
332-3757	URP-1545	¥1,791	6202ZZ	15×45	15	250	20	83.5	93(186)
332-3765	URP-2055	¥1,906	6204ZZ	20×55	18	300	20	162.3	408(190)

イースタン精工 **Urethan Corting Precision Bearing**  
**ウレタンベアリング**



URPNタイプ



●URPタイプより荷重レベルが2.5倍アップしたタイプです。●接着性、耐摩耗性、静音性に優れています。●機械装置、搬送用など。●使用温度範囲:-20~70℃ ●ベアリング精度等級:JIS B 1514 0級 [材質] ●外周部:エーテル系ウレタン(硬度95') ●ベアリング:スチール [製造国]●日本

発注単位1個 イースタン精工 03-3526-7070

発注コード	品番	税抜価格(1個)	ベアリング	内径×外径(mm)	幅(mm)	目安荷重(N)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
195-1100	URPN-0830	¥2,250	608ZZ	8×30	11	370	20	32.0	6(300)
195-1101	URPN-1240	¥2,593	6201ZZ	12×40	14	500	20	70.0	65(-)
195-1102	URPN-1545	¥2,721	6202ZZ	15×45	15	625	20	85.0	6(-)
195-1103	URPN-2055	¥3,193	6204ZZ	20×55	18	750	20	162.5	19(999)