


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Counter Sink Titanium
日本 カウンターシンク

再研磨可能

同商品群
在庫数 72 アイテム

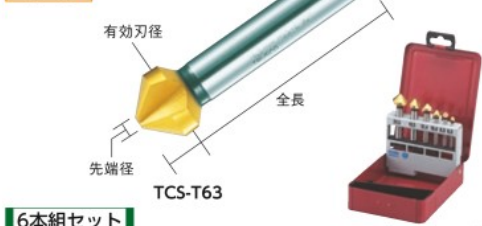

特長 ●母材にハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
●表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、ハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途 ●被削材:鉄・鋳物。仕様 ●3枚刃 ●先端角:90° ●表面処理:チタンコーティング
材質 ●高速度鋼(HSS) 製造国 ●ドイツ

6本組セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット内容	セット入数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
302-0665	TSCSC	¥26,640	¥35,520	6.3.8.3.10.4.12.4.16.5.20.5	6	457	333(76)

単体


発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	有効刃径(mm)	先端径×全長(mm)	シャンク径(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
794-9286	TCST43	¥1,950	¥2,600	4.3	1.3×40	4	6	78(106)
328-8862	TCS-T63	¥2,655	¥3,540	6.3	1.5×45	5	10	1154(75)
328-8871	TCS-T83	¥2,963	¥3,950	8.3	2×50	6	14	541(85)
328-8889	TCS-T104	¥3,585	¥4,780	10.4	2.5×50	6	15	681(89)
328-8897	TCS-T124	¥3,420	¥4,560	12.4	2.8×54	8	26	705(81)
328-8901	TCS-T165	¥4,358	¥5,810	16.5	3.2×60	10	36	705(86)
328-8919	TCS-T205	¥5,813	¥7,750	20.5	3.5×63	10	52	656(97)
794-9260	TCST250	¥8,190	¥10,920	25	3.8×67	10	62	332(92)
794-9278	TCST370	¥11,700	¥15,600	37	4.8×90	12	192	254(67)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

トラスコ Nice Men G(Counter Sink)
日本 面取りカッター“ナイスメンG”

再研磨可能

同商品群
在庫数 72 アイテム

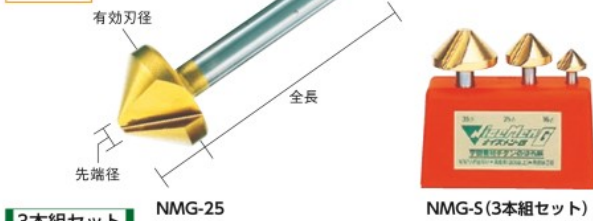

特長 ●チタンコーティングにより、耐熱・耐摩耗性に優れ、長寿命です。
●ビブリのないなめらかな美しい面仕上げです。
用途 ●被削材:アルミ、ステンレス、鉄、樹脂、銅。
仕様 ●1枚刃
●先端角:90°
●表面処理:チタンコーティング
材質 ●高速度鋼(HSS)
製造国 ●日本

3本組セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット内容	セット入数(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
138-4333	NMG-S	¥14,745	¥19,660	16.25.35	3	5	180	652(85)

単体


発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	有効刃径(mm)	先端径×全長(mm)	シャンク径(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
138-4309	NMG-16	¥2,640	¥3,520	15	3×42	6	10	15	3339(94)
138-4317	NMG-25	¥4,470	¥5,960	24	6×65	8	10	55	2486(91)
138-4325	NMG-35	¥7,643	¥10,190	34	10×68	10	10	110	1949(98)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

イリックス Counter Sink
ドイツ カウンターシンク

再研磨可能 RoHS

同商品群
在庫数 46 アイテム

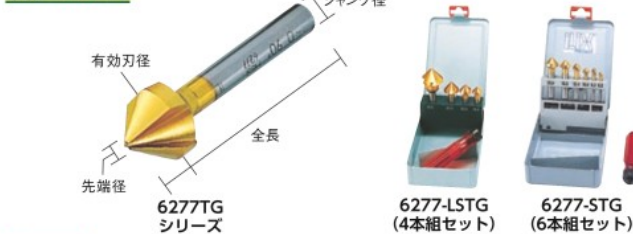

特長 ●二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途 ●被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。使用例
仕様 ●3枚刃 ●先端角:90°
●表面処理:チタンコーティング
材質 ●高速度鋼(HSS) 製造国 ●ドイツ

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット内容	セット入数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
290-1331	6277-LSTG	¥37,000	¥37,000	16.5.20.5.25.0.37.0	4	800	26(73)
288-5298	6277-STG	¥24,700	¥24,700	6.3.8.3.10.4.12.4.16.5.20.5	6	560	61(66)


単体

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	有効刃径(mm)	先端径×全長(mm)	シャンク径(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
288-5361	6277TG-6.3	¥2,700	¥2,700	6.3	1.5×45	5	6.7	225(123)
288-5379	6277TG-8.3	¥3,300	¥3,300	8.3	2.0×50	6	11.0	308(84)
288-5301	6277TG-10.4	¥3,800	¥3,800	10.4	2.5×50	6	11.0	547(117)
288-5310	6277TG-12.4	¥4,200	¥4,200	12.4	2.8×56	8	23.0	258(89)
288-5328	6277TG-16.5	¥5,100	¥5,100	16.5	3.2×60	10	38.0	314(85)
288-5336	6277TG-20.5	¥7,000	¥7,000	20.5	3.5×63	10	45.0	146(67)
288-5344	6277TG-25.0	¥9,500	¥9,500	25.0	3.8×67	10	58.0	207(67)
288-5352	6277TG-37.0	¥15,400	¥15,400	37.0	4.8×90	12	170.0	158(92)

☎商品のお問い合わせ:03-3273-7511 http://www.muraki-ltd.co.jp/

トラスコ Counter Sinker
日本 カウンターシンク

同商品群
在庫数 72 アイテム

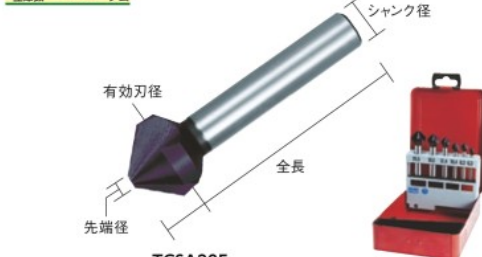

特長 ●刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
●表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
用途 ●被削材:鉄・鋳物。仕様 ●3枚刃 ●先端角:90° ●表面処理:窒化チタンアルミナコーティング
材質 ●高速度鋼(HSS) 製造国 ●ドイツ

6本組セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット内容	セット入数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
794-9154	TCSAS	¥24,180	¥32,240	6.3.8.3.10.4.12.4.16.5.20.5	6	457	75(95)

単体

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	有効刃径(mm)	先端径×全長(mm)	シャンク径(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
794-9120	TCSA43	¥2,108	¥2,810	4.3	1.3×40	4	6	16(70)
794-9138	TCSA63	¥2,498	¥3,330	6.3	1.5×45	5	10	57(117)
794-9146	TCSA83	¥2,850	¥3,800	8.3	2×50	6	14	98(90)
794-9065	TCSA104	¥3,390	¥4,520	10.4	2.5×50	6	15	90(110)
794-9073	TCSA124	¥3,705	¥4,940	12.4	2.8×54	8	26	94(75)
794-9081	TCSA165	¥4,560	¥6,080	16.5	3.2×60	10	36	143(106)
794-9090	TCSA205	¥6,165	¥8,220	20.5	3.5×63	10	52	122(99)
794-9103	TCSA250	¥8,348	¥11,130	25	3.8×67	10	62	100(72)
794-9111	TCSA370	¥12,480	¥16,640	37	4.8×90	12	192	99(91)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

他、多数の切削工具は1701即納リストへ