


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ  
Countersink  
日本  
**カウンターシンク**

再研  
磨可  
能

同商品群  
在庫数 72 アイ  
テム

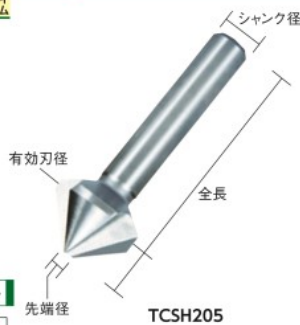

**特長** ●刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性が高く、綺麗な仕上がりになります。  
**用途** ●被削材:鉄・鋳物・ステンレス。  
**仕様** ●3枚刃 ●先端角:90° ●ノンコーティング  
**材質** ●高速度鋼(HSS) 製造国 ●ドイツ

**単体**

発注単位1本										梱包数:1本	
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	有効刃径 (mm)	先端径×全長 (mm)	シャンク径 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)			
794-9227	TCSH43	¥1,208	¥1,610	4.3	1.3×40	4	6	19(83)			
794-9235	TCSH63	¥1,245	¥1,660	6.3	1.5×45	5	10	65(145)			
794-9243	TCSH83	¥1,388	¥1,850	8.3	2×50	6	14	87(100)			
794-9162	TCSH104	¥1,598	¥2,130	10.4	2.5×50	6	15	106(76)			
794-9171	TCSH124	¥1,793	¥2,390	12.4	2.8×54	8	26	162(106)			
794-9189	TCSH165	¥2,183	¥2,910	16.5	3.2×60	10	36	185(89)			
794-9197	TCSH205	¥3,000	¥4,000	20.5	3.5×63	10	52	193(173)			
794-9201	TCSH250	¥4,058	¥5,410	25	3.8×67	10	62	165(88)			
794-9219	TCSH370	¥11,700	¥15,600	37	4.8×90	12	192	73(131)			

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

**6本組セット**

発注単位1セット									
発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	セット内容	セット入数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
794-9251	TCSHS	¥14,820	¥19,760	6.3.8.3.10.4.12.4.16.5.20.5	6	457	121(109)		

トラスコ  
Countersink  
日本  
**カウンターシンク**

再研  
磨可  
能

同商品群  
在庫数 72 アイ  
テム

.Com  
図面



**特長** ●母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。  
●3枚刃の採用により切り粉の排出性が高く、綺麗な仕上がります。

**用途** ●被削材:鉄・鋳物・ステンレス。  
**仕様** ●3枚刃 ●先端角:90° ●ノンコーティング  
**材質** ●コバルト高速度鋼(HSS-Co)  
**製造国** ●ドイツ

**単体**

発注単位1本										梱包数:1本	
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	有効刃径 (mm)	先端径×全長 (mm)	シャンク径 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)			
794-9057	TCS43	¥1,328	¥1,770	4.3	1.3×40	4	6	54(111)			
302-1181	TCS63	¥1,680	¥2,240	6.3	1.5×45	5	10	472(108)			
302-1190	TCS83	¥1,590	¥2,120	8.3	2×50	6	14	646(88)			
302-1203	TCS104	¥2,378	¥3,170	10.4	2.5×50	6	15	748(111)			
302-1211	TCS124	¥2,610	¥3,480	12.4	2.8×54	8	26	689(92)			
302-1220	TCS165	¥3,083	¥4,110	16.5	3.2×60	10	36	848(101)			
302-1238	TCS205	¥4,448	¥5,930	20.5	3.5×63	10	52	589(83)			
302-1246	TCS250	¥5,580	¥7,440	25	3.8×67	10	62	635(89)			
302-1254	TCS370	¥19,343	¥25,790	37	4.8×90	12	192	161(92)			

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ  
Countersink Handle  
日本  
**カウンターシンク 手作業用ハンドル**

同商品群  
在庫数 72 アイ  
テム

.Com  
図面



**特長** ●大型径のカウンターシンクに使用します。  
●カウンターシンクは3mmの六角棒で締め付けます。  
**用途** ●面取り、バリ取り、さら座ぐり。  
**材質** ●ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP) 黒い部分:ポリエチレン(PE)  
**製造国** ●ドイツ

**シャンク8mm径**

発注単位1本										トラスコ中山機[706280]	
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	全長 (mm)	適合シャンク径 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)			
328-8846	TCS-H8	¥1,343	¥1,790	112	8	1	82	307(79)			

**シャンク10mm径**

発注単位1本										トラスコ中山機[706280]	
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	全長 (mm)	適合シャンク径 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)			
328-8854	TCS-H10	¥1,508	¥2,010	112	10	1	100	375(85)			

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ヤマワ  
Countersink  
日本  
**カウンターシンク**

再研  
磨可  
能 RoHS

同商品群  
在庫数 10 アイ  
テム



**特長** ●丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。  
**用途** ●被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。  
**仕様** ●先端角:90° ●ノンコーティング ●適合機種:ボール盤  
**材質** ●高速度工具鋼(HSS)  
**製造国** ●日本

発注単位1本										株式会社弥満和製作所[637350]	
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃数	有効刃径 (mm)	先端径×全長 (mm)	シャンク径 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
120-9469	CSQM-6	¥1,208	¥1,610	3	6	1.2×42	6	10	11.00	2(29)	
120-9477	CSQM-8	¥1,478	¥1,970	3	8	1.6×44	8	10	18.00	9(129)	
120-9485	CSQM-10	¥2,580	¥3,440	3	10	2.0×46	8	10	22.00	7(117)	
120-9493	CSQM-12	¥3,023	¥4,030	5	12	2.5×48	8	5	28.00	15(84)	
120-9507	CSQM-16	¥3,413	¥4,550	5	16	3.2×56	10	5	50.66	9(70)	
120-9515	CSQM-20	¥4,530	¥6,040	5	20	4.0×60	10	1	67.00	7(78)	
120-9523	CSQM-25	¥6,083	¥8,110	7	25	7.0×65	10	1	112.00	6(120)	
120-9531	CSQM-30	¥7,725	¥10,300	7	30	9.0×68	12	1	169.14	8(54)	
120-9540	CSQM-35	¥10,875	¥14,500	7	35	11.0×70	12	1	223.00	5(125)	
120-9558	CSQM-40	¥14,475	¥19,300	7	40	12.5×71	12	1	280.00	11(138)	

☎商品のお問い合わせ:0120-800-418 <https://www.yamawa.com/jp/>

他、多数の切削工具は1701即納リストへ