

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

マグネット用品

マグネットスタンド

マグネットベース

マグネットブロック

マグネットチャック

電磁ホルダ

マグネットシート

マグネット素材

マグネットホルダ

溶接用マグネットホルダ

マグネットハンド

磁選用品

着磁器・脱磁器

リフティングマグネット

カネテック **Demagnetizer for tools**

ツール脱磁器

同商品群在庫数 **7** アイテム

特長 ●ドリルやリーマなどの脱磁に最適です。機械に装着したままで磁化付着した細かい切り粉のはく離除去ができます。

用途 ●工具類や丸棒、ノギスなどの測定工具に至るまで、磁気を帯びた場合の脱磁に。

仕様 ●電源コード長さ:2.5m(ケーブルコード付き)
●脱磁部穴:40mm

製造国 ●日本



KMDC-40

脱磁部穴 90mm
40mm
220mm
発熱警報シール

脱磁方法

- 押しボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。
- 脱磁対象から100mm以上離してOFFにしてください。
- 入力が頻繁に繰り返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めてください。

注意 ●電源容量は60Hzの場合の値です。

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	使用率(%)	電源容量(VA)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
107-7848	KMDC-40	¥33,300	¥33,300	単相100	20	67	1	900	9(180)

☎商品のお問い合わせ:03-5823-7014 http://www.kanetec.co.jp/

カネテック **Handy type Demagnetizer**

ハンド脱磁器

同商品群在庫数 **7** アイテム

特長 ●コンパクトなハンディータイプです。

用途 ●ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。
●大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。

仕様 ●電源コード長さ:2m

製造国 ●日本



KMDH-5A

119mm
106mm
86mm

使用例



注意 ●電源容量は60Hzの場合の値です。

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	使用率(%)	電源容量(VA)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
406-3716	KMDH-5A	¥40,000	¥40,000	単相100	70	70	1	2.3	31(64)

☎商品のお問い合わせ:03-5823-7014 http://www.kanetec.co.jp/

トラスコ **Magne Touch**

着磁・脱磁器“マグネタッチ”

同商品群在庫数 **1** アイテム

特長 ●ドライバーなど棒状の金属への着磁、脱磁に最適です。
●ボタンひとつで簡単に着磁・脱磁が可能です。

用途 ●工具の着脱磁に。

仕様 ●電源コード長さ:1.5m
●差込穴:内径15×深さ50mm
●吸着力:0.17N※鋼材(S-C)φ6mmのドライバー使用時。

製造国 ●日本



TR-MT

差込穴
50mm
115mm
73mm

使用例



※着磁するとき着磁対象物を差し込み穴に入れて押しボタンを1回押す脱磁するとき脱磁対象物を差し込み穴に入れて押しボタンを押したまま対象物をゆっくり抜く

発注単位1台 (価格改定日 22.01) トラスコ中山株[716409]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	使用率(%)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
229-6217	TR-MT	¥8,537	¥9,960	単相100	-	115×73×50	1	450	241(94)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

カネテック **Pen type Demagnetizer**

ペン形脱磁器

同商品群在庫数 **7** アイテム

特長 ●バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。
●バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。
●環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。

用途 ●工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。

仕様 ●ACアダプターコード長さ:1.9m

製造国 ●日本



KMDP-16A

264mm
30mm

使用例



梱包数:1台

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	バッテリー定格	径(mm)	全長(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
406-3724	KMDP-16A	¥85,000	¥85,000	2.4V2000mAh	30	264	0.3	48(73)

☎商品のお問い合わせ:03-5823-7014 http://www.kanetec.co.jp/


カネテック **Table Type Demagnetizer**

テーブル形脱磁器

同商品群在庫数 **7** アイテム

特長 ●放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。
仕様 ●電源コード長さ:2m

製造国 ●日本

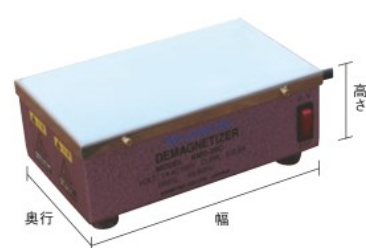


KMD-20C

高さ
奥行
幅

別作可能 **修理可能**

脱磁作業の方向

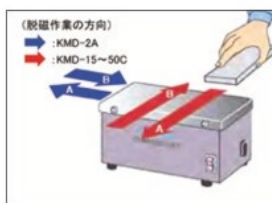

●KMD-2A
●KMD-15~50C

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	使用率(%)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
107-7368	KMD-15C	¥59,300	¥59,300	単相100	100	150×120×80	1	5	34(98)
107-7376	KMD-20C	¥78,000	¥78,000	50/60Hz	100	200×120×80	1	7	43(69)

強力タイプ **特長** ●ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・パネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。

発注単位1台 **青色** メーカー直送 運賃元払

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	使用率(%)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★406-3686	KMD-2A	¥312,000	¥312,000	三相200(50/60Hz)	100	453×245×140	1	30	1(34)
406-3694	KMD-30C	¥252,000	¥252,000	単相200(50/60Hz)、 単相220(60Hz)	100	300×200×120	1	19	1(8)
107-7384	KMD-40C	¥425,000	¥425,000		100	400×200×120	1	29	0(-)
★406-3708	KMD-50C	¥503,000	¥503,000	100	500×200×120	1	37	1(-)	

☎商品のお問い合わせ:03-5823-7014 http://www.kanetec.co.jp/