


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。


トラスコ **防振パット(天然ゴム)**

同商品群  
在庫数 **114** アイテム

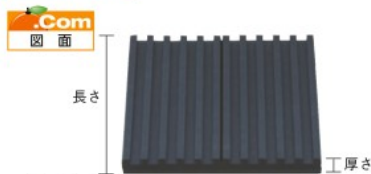


OHSタイプ(表)

(溝方向は、表裏で90度反転)

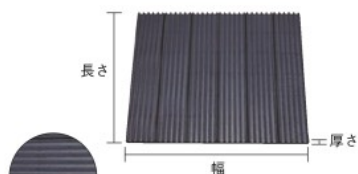

OHタイプ(表)

(溝方向は、表裏で90度反転)

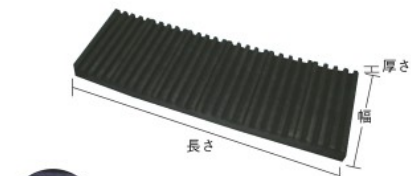

OHLタイプ(表)

(溝方向は、表裏で90度反転)

**特長** ●加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。  
**用途** ●工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。  
**仕様** ●ゴム硬度:55 $\pm$ 5 ●色:黒  
●使用温度範囲:-5~70 $^{\circ}$ C  
●最大サイズ:600 $\times$ 1000mm  
**材質** ●天然ゴム(NR)  
**製造国** ●中国

**ミニシートタイプ**

発注単位1枚				トラスコ中山機[242480]						
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	許容面圧 (N/mm <sup>2</sup> )	厚さ (mm)	幅 $\times$ 長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
405-4687	OHS-10-50	¥59	¥68	0.5	10	50 $\times$ 50	720	0.03	9934(139)	
405-4695	OHS-10-100	¥154	¥180	0.5	10	100 $\times$ 100	180	0.10	7814(121)	
405-4709	OHS-10-150	¥334	¥390	0.5	10	150 $\times$ 150	80	0.30	2345(179)	
405-4717	OHS-10-200	¥489	¥570	0.5	10	200 $\times$ 200	80	0.40	8547(149)	

注意  
●OH-8はV溝無しです。

**シートタイプ**

発注単位1枚				トラスコ中山機[242480]						
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	許容面圧 (N/mm <sup>2</sup> )	厚さ (mm)	幅 $\times$ 長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
170-4583	OH-8	¥866	¥1,010	0.5	8	300 $\times$ 300	25	0.7	2883(152)	
170-4605	OH-10	¥1,046	¥1,220	0.5	10	300 $\times$ 300	20	0.8	3303(136)	
170-4621	OH-20	¥3,009	¥3,510	0.3	20	300 $\times$ 300	10	1.7	793(100)	


**ベルトタイプ**

発注単位1枚				トラスコ中山機[242480]						
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	許容面圧 (N/mm <sup>2</sup> )	厚さ (mm)	幅 $\times$ 長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
170-4648	OHL-10-100	¥1,260	¥1,470	0.5	10	100 $\times$ 1000	30	0.9	3203(97)	
170-4656	OHL-10-150	¥1,860	¥2,170	0.5	10	150 $\times$ 1000	15	1.5	416(112)	
405-4725	OHL-10-300	¥3,789	¥4,420	0.5	10	300 $\times$ 1000	4	3.0	145(120)	
272-6971	OHL-10-600	¥6,069	¥7,080	0.5	10	600 $\times$ 1000	1	5.5	241(78)	
170-4664	OHL-15-100	¥1,689	¥1,970	0.4	15	100 $\times$ 1000	20	1.2	723(219)	
170-4672	OHL-15-150	¥2,477	¥2,890	0.4	15	150 $\times$ 1000	10	2.0	496(181)	
405-4733	OHL-15-300	¥5,031	¥5,870	0.4	15	300 $\times$ 1000	4	4.2	61(65)	
272-6980	OHL-15-600	¥11,083	¥12,930	0.4	15	600 $\times$ 1000	1	7.0	36(100)	
272-6998	OHL-20-600	¥13,526	¥15,780	0.3	20	600 $\times$ 1000	1	11.0	69(141)	

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>


トラスコ **防振パット(合成ゴム・耐熱耐油タイプ)**

同商品群  
在庫数 **114** アイテム

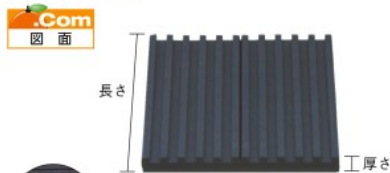


OHS-CRタイプ(表)

(溝方向は、表裏で90度反転)

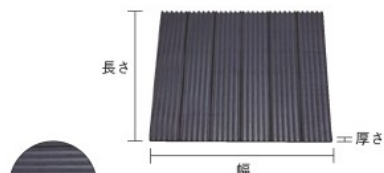

OH-CRタイプ(表)

(溝方向は、表裏で90度反転)

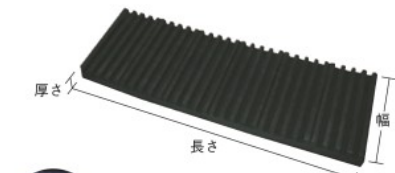

OHL-CRタイプ(表)

(溝方向は、表裏で90度反転)

**特長** ●加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。  
●**切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。**  
**用途** ●工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。  
**仕様** ●ゴム硬度:55 $\pm$ 5 ●色:黒  
●使用温度範囲:-5~110 $^{\circ}$ C  
**材質** ●合成ゴム(CR)  
**製造国** ●中国

**ミニシートタイプ**

発注単位1枚				トラスコ中山機[242480]						
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	許容面圧 (N/mm <sup>2</sup> )	厚さ (mm)	幅 $\times$ 長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
484-3291	OHS-10-50CR	¥120	¥140	0.5	10	50 $\times$ 50	360	0.03	613(89)	
484-3266	OHS-10-100CR	¥309	¥360	0.5	10	100 $\times$ 100	180	0.10	832(69)	
484-3274	OHS-10-150CR	¥583	¥680	0.5	10	150 $\times$ 150	80	0.30	276(55)	
484-3282	OHS-10-200CR	¥857	¥1,000	0.5	10	200 $\times$ 200	40	0.40	199(49)	

注意  
●OH-8CRはV溝無しです。

**シートタイプ**

発注単位1枚				トラスコ中山機[242480]						
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	許容面圧 (N/mm <sup>2</sup> )	厚さ (mm)	幅 $\times$ 長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
170-4591	OH-8CR	¥1,654	¥1,930	0.5	8	300 $\times$ 300	25	0.7	228(100)	
170-4613	OH-10CR	¥2,049	¥2,390	0.5	10	300 $\times$ 300	20	0.8	554(112)	
170-4630	OH-20CR	¥5,554	¥6,480	0.3	20	300 $\times$ 300	10	1.7	204(60)	

**ベルトタイプ**

発注単位1枚				トラスコ中山機[242480]						
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	許容面圧 (N/mm <sup>2</sup> )	厚さ (mm)	幅 $\times$ 長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
484-3177	OHL-10-100CR	¥2,486	¥2,900	0.5	10	100 $\times$ 1000	30	0.9	303(101)	
484-3185	OHL-10-150CR	¥3,514	¥4,100	0.5	10	150 $\times$ 1000	15	1.5	105(120)	
484-3193	OHL-10-300CR	¥8,571	¥10,000	0.5	10	300 $\times$ 1000	4	3.1	18(47)	
484-3207	OHL-10-600CR	¥15,429	¥18,000	0.5	10	600 $\times$ 1000	1	5.6	29(43)	
484-3215	OHL-15-100CR	¥3,086	¥3,600	0.4	15	100 $\times$ 1000	20	1.2	155(160)	
484-3223	OHL-15-150CR	¥4,629	¥5,400	0.4	15	150 $\times$ 1000	10	2.1	11(36)	
484-3231	OHL-15-300CR	¥14,829	¥17,300	0.4	15	300 $\times$ 1000	4	4.3	16(999)	
484-3240	OHL-15-600CR	¥29,314	¥34,200	0.4	15	600 $\times$ 1000	1	7.2	3(30)	
484-3258	OHL-20-600CR	¥33,943	¥39,600	0.3	20	600 $\times$ 1000	1	11.3	12(40)	

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>