


防振材(取り付けタイプ)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。



Round type Rubber Vibration Isolator

丸型防振ゴム

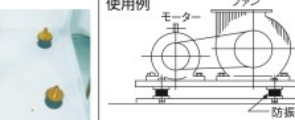

特長 ●高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 ●傾斜配置など広い応用性を
持っています。 ●六角ナット・スプリングワッシャー付です。
用途 ●ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械。
材質 ●ゴム:天然ゴム(NR) ●金具:一般構造用圧延鋼材 製造国 ●日本

両ボルトタイプ 仕様 ●ゴム硬度:60°

発注単位1個

トラスコ中山株[667339]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー 小売価格 (1個)	ばね定数 (N/mm)	許容荷重 (N)	外形寸法 (mm)	ゴム高さ (mm)	ねじ寸法	取付軸長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
233-7614	TA501	¥ 429	¥ 500	34.5	88	15	15	M 5×0.80	14	1	9	1351(78)
233-7622	TA502	¥ 446	¥ 520	78.5	185	21	16	M 6×1.00	19	1	18	2345(86)
233-7631	TA503	¥ 557	¥ 650	135.0	345	25	16	M 6×1.00	19	1	25	2887(101)
233-7649	TA504	¥ 694	¥ 810	175.0	490	29	20	M 8×1.25	23	1	55	3104(88)
233-7657	TA505	¥ 711	¥ 830	83.5	390	29	30	M 8×1.25	23	1	60	978(94)
233-7665	TA506	¥ 874	¥ 1,020	345.0	930	38	20	M 8×1.25	28	1	80	970(74)
233-7673	TA507	¥ 883	¥ 1,030	225.0	835	38	25	M 8×1.25	28	1	85	1656(129)
233-7681	TA508	¥ 986	¥ 1,150	150.0	735	38	30	M 8×1.25	28	1	90	727(67)
233-7690	TA509	¥ 1,029	¥ 1,200	420.0	1550	46	25	M10×1.50	27	1	145	1620(92)
233-7703	TA510	¥ 1,483	¥ 1,730	285.0	1350	46	30	M10×1.50	27	1	155	660(110)
233-7711	TA511	¥ 1,731	¥ 2,020	165.0	1050	46	40	M10×1.50	27	1	170	481(68)
285-3493	TA516	¥ 1,800	¥ 2,100	610.0	2499	50	27	M10×1.50	30	1	200	551(74)
233-7720	TA512	¥ 1,929	¥ 2,250	520.0	3350	69	40	M12×1.75	37	1	380	887(133)
233-7738	TA513	¥ 3,120	¥ 3,640	295.0	2750	69	55	M12×1.75	37	1	430	227(92)
233-7746	TA514	¥ 3,514	¥ 4,100	520.0	5200	90	60	M16×2.00	45	1	920	103(74)
233-7754	TA515	¥ 5,546	¥ 6,470	320.0	4450	90	80	M16×2.00	45	1	1030	27(100)

片ボルトタイプ 仕様 ●ゴム硬度:50~60°

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー 小売価格 (1個)	ばね定数 (N/mm)	許容荷重 (N)	外形寸法 (mm)	ゴム高さ (mm)	ねじ寸法	取付軸長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
233-7894	TB501	¥ 574	¥ 670	88	155	25	11	M 6×1.00	19	1	15	488(108)
233-7908	TB502	¥ 814	¥ 950	115	295	29	15	M 8×1.25	23	1	33	170(82)
233-7916	TB503	¥ 1,183	¥ 1,380	195	590	38	20	M 8×1.25	28	1	50	146(136)
233-7924	TB504	¥ 2,126	¥ 2,480	225	980	46	25	M10×1.50	27	1	95	143(48)
233-7932	TB505	¥ 3,463	¥ 4,040	315	1950	69	35	M12×1.75	37	1	245	51(79)
233-7941	TB506	¥ 6,686	¥ 7,800	385	3800	90	55	M16×2.00	45	1	590	7(11)

片座金タイプ 仕様 ●ゴム硬度:60°

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー 小売価格 (1個)	ばね定数 (N/mm)	許容荷重 (N)	外形寸法 (mm)	ゴム高さ (mm)	ねじ寸法	取付軸長 (mm)	取付穴径 (mm)	取付ピッチ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
233-7762	TA703	¥ 660	¥ 770	135.0	345	25	16	M 6×1.00	19	7	42	1	33	344(110)
233-7771	TA704	¥ 814	¥ 950	175.0	490	29	20	M 8×1.25	23	9	48	1	60	101(72)
233-7789	TA705	¥ 874	¥ 1,020	83.5	390	29	30	M 8×1.25	23	9	48	1	65	52(83)
233-7797	TA706	¥ 994	¥ 1,160	345.0	930	38	20	M 8×1.25	28	9	60	1	90	214(357)
233-7801	TA707	¥ 1,054	¥ 1,230	225.0	835	38	25	M 8×1.25	28	9	60	1	95	45(67)
233-7819	TA708	¥ 1,131	¥ 1,320	150.0	735	38	30	M 8×1.25	28	9	60	1	100	43(166)
233-7827	TA709	¥ 1,157	¥ 1,350	420.0	1550	46	25	M10×1.50	27	11	73	1	170	122(79)
233-7835	TA710	¥ 1,714	¥ 2,000	285.0	1350	46	30	M10×1.50	27	11	73	1	180	69(141)
233-7843	TA711	¥ 1,946	¥ 2,270	165.0	1050	46	40	M10×1.50	27	11	73	1	195	71(237)
233-7851	TA712	¥ 2,254	¥ 2,630	520.0	3350	69	40	M12×1.75	37	14	100	1	390	59(30)
233-7860	TA713	¥ 2,949	¥ 3,440	295.0	2750	69	55	M12×1.75	37	14	100	1	450	17(85)
233-7878	TA714	¥ 4,046	¥ 4,720	520.0	5200	90	60	M16×2.00	45	18	134	1	990	72(999)
233-7886	TA715	¥ 5,837	¥ 6,810	320.0	4450	90	80	M16×2.00	45	18	134	1	1120	43(538)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Stopper

ストッパー



特長 ●取り付けが容易です。 ●六角ナット・スプリングワッシャー付です。
用途 ●衝撃緩和材。
仕様 ●ゴム硬度:60°
材質 ●ゴム:天然ゴム(NR) ●金具:一般構造用圧延鋼材 製造国 ●日本

発注単位1個


トラスコ中山株[801400]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー 小売価格 (1個)	許容荷重 (N)	外径 (mm)	ゴム高さ (mm)	ねじ寸法	取付軸長 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
233-8262	EH-25	¥ 720	¥ 840	490	25	25	M 6×1.00	15	30	740(117)
233-8271	EH-30	¥ 883	¥ 1,030	880	30	31	M 8×1.25	20	50	533(93)
233-8289	EH-45	¥ 1,097	¥ 1,280	2200	45	36	M 8×1.25	25	130	860(132)
233-8297	EH-66	¥ 1,697	¥ 1,980	3900	66	45	M12×1.75	30	280	431(152)
233-8301	EH-90	¥ 2,606	¥ 3,040	6200	90	75	M12×1.75	42	590	203(66)
233-8319	EH-100	¥ 3,051	¥ 3,560	7800	100	85	M12×1.75	42	800	94(135)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Cushion Rubber

クッションゴム

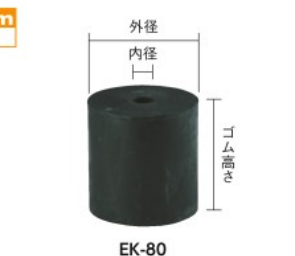

特長 ●取り付けが容易です。
用途 ●一般機械支持。
仕様 ●ゴム硬度:68°
材質 ●天然ゴム(NR) 製造国 ●日本

発注単位1個

トラスコ中山株[801400]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー 小売価格 (1個)	ばね定数 (N/mm)	許容荷重 (N)	外径×内径 (mm)	ゴム高さ (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
233-8327	EK-30	¥ 240	¥ 280	90	600	30×12	30	30	1670(86)
233-8335	EK-35	¥ 377	¥ 440	95	1000	35×12	50	60	342(213)
233-8343	EK-40	¥ 369	¥ 430	215	1400	40×12	30	50	462(112)
233-8351	EK-50	¥ 489	¥ 570	350	2800	50×16	30	70	402(206)
233-8360	EK-65	¥ 883	¥ 1,030	435	4000	65×16	50	190	170(66)
233-8378	EK-80	¥ 1,509	¥ 1,760	440	7000	80×16	80	490	65(48)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>