

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Roll Pin
TRUSCO 日本 ロールピン




同商品群 在庫数 213アイテム



特長 ●相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。
●外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質 ●ばね用鋼(S50~S65CMあるいはSK材)
●表面処理:ACP処理
製造国 ●日本



B18タイプ

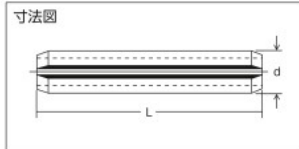

スプリングロールピン

薄板を円筒状に巻いて熱処理を施してあるので穴に取り付けたとき、ばね作用によって穴の内壁面に密着して高い保持力を発揮します。中空で軽量であると共に、ばね作用を利用して固定するためのドリル穴で使用できます。

ばね作用によって穴の内壁面に密着!

すき間が開いている

すき間が閉じている

ばねの力が外に向かって働く!

発注単位1パック

トラスコ中山商[401502]

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	呼び径d×L (mm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
212-8241	B18-0210	¥643	¥750	2×10	182	10	16.16	81(95)
212-8250	B18-0212	¥643	¥750	2×12	139	10	14.80	33(77)
212-8268	B18-0215	¥643	¥750	2×15	120	10	17.05	72(90)
212-8276	B18-0220	¥643	¥750	2×20	100	10	17.76	77(93)
212-8284	B18-0310	¥643	¥750	3×10	90	10	18.82	78(119)
212-8292	B18-0312	¥643	¥750	3×12	90	10	22.59	65(90)
212-8306	B18-0315	¥643	¥750	3×15	87	10	29.11	168(127)
212-8314	B18-0320	¥643	¥750	3×20	69	10	28.87	184(74)
212-8322	B18-0325	¥643	¥750	3×25	57	10	29.81	224(106)
212-8331	B18-0330	¥643	¥750	3×30	51	10	34.10	191(97)
212-8349	B18-0412	¥643	¥750	4×12	64	10	27.27	103(140)
212-8357	B18-0415	¥643	¥750	4×15	73	10	41.47	77(70)
212-8365	B18-0420	¥643	¥750	4×20	60	10	42.61	156(76)
212-8373	B18-0425	¥643	¥750	4×25	50	10	44.39	130(80)
212-8381	B18-0430	¥643	¥750	4×30	43	10	48.59	189(110)
212-8390	B18-0435	¥643	¥750	4×35	38	10	48.56	85(114)

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	呼び径d×L (mm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
212-8403	B18-0440	¥643	¥750	4×40	36	10	51.12	144(84)
212-8853	B18-0515	¥643	¥750	5×15	54	10	47.99	62(115)
212-8861	B18-0520	¥643	¥750	5×20	45	10	49.95	147(114)
212-8896	B18-0525	¥643	¥750	5×25	37	10	51.35	108(77)
212-8900	B18-0530	¥643	¥750	5×30	33	10	58.64	219(88)
212-8918	B18-0535	¥643	¥750	5×35	28	10	55.97	176(130)
212-8926	B18-0540	¥643	¥750	5×40	24	10	53.30	197(97)
212-8951	B18-0550	¥643	¥750	5×50	20	10	55.54	237(110)
212-8977	B18-0620	¥643	¥750	6×20	33	10	54.64	124(90)
212-8993	B18-0625	¥643	¥750	6×25	27	10	55.91	105(109)
212-9001	B18-0630	¥643	¥750	6×30	24	10	63.62	122(92)
212-9019	B18-0635	¥643	¥750	6×35	20	10	59.64	78(60)
212-9027	B18-0640	¥643	¥750	6×40	18	10	59.63	168(105)
212-9035	B18-0645	¥643	¥750	6×45	16	10	59.64	58(102)
212-9043	B18-0650	¥643	¥750	6×50	16	10	66.27	231(106)

商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Roll Pin
TRUSCO 日本 ロールピン




同商品群 在庫数 213アイテム

特長 ●バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。
用途 ●部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。
材質 ●スチール
●表面処理:ACP処理
製造国 ●日本



S084タイプ

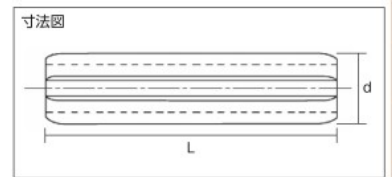

発注単位1缶

トラスコ中山商[544977]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	呼び径d×L (mm)	缶入数(本)	梱包数(缶)	質量(g)	実績(前年比%)
★261-8390	S084-0204	¥10,414	¥12,150	2×4	5400	1	398.0	-
★261-8393	S084-0206	¥8,657	¥10,100	2×6	4300	1	450.0	-
★261-8389	S084-0208	¥4,466	¥5,210	2×8	2100	1	293.0	-
★261-8384	S084-0210	¥4,646	¥5,420	2×10	2100	1	356.0	-
★261-8392	S084-0212	¥6,017	¥7,020	2×12	2100	1	419.0	-
★261-8383	S084-0216	¥3,746	¥4,370	2×16	1000	1	270.0	-
★261-8387	S084-0218	¥3,831	¥4,470	2×18	1000	1	300.0	-
★261-8391	S084-0220	¥5,940	¥6,930	2×20	1300	1	423.0	-
★261-8433	S084-2508	¥7,800	¥9,100	2.5×8	2100	1	440.0	-
★261-8434	S084-2510	¥3,206	¥3,740	2.5×10	1000	1	260.0	-
★261-8422	S084-2516	¥4,054	¥4,730	2.5×16	1000	1	410.0	-
★261-8394	S084-0308	¥3,943	¥4,600	3.0×8	1000	1	330.0	-
★261-8395	S084-0310	¥4,483	¥5,230	3.0×10	1000	1	400.0	-
★261-8386	S084-0312	¥2,426	¥2,830	3.0×12	540	1	268.4	-
★261-8388	S084-0314	¥2,914	¥3,400	3.0×14	650	1	361.3	-
★261-8385	S084-0315	¥3,154	¥3,680	3.0×15	670	1	401.9	-
★261-8381	S084-0316	¥3,154	¥3,680	3.0×16	670	1	428.7	-
★261-8382	S084-0318	¥3,283	¥3,830	3.0×18	650	1	462.0	-
★261-8412	S084-0320	¥3,857	¥4,500	3.0×20	650	1	514.0	-
★261-8413	S084-0322	¥2,726	¥3,180	3.0×22	430	1	376.9	-
★261-8410	S084-0325	¥3,103	¥3,620	3.0×25	430	1	424.2	-
★261-8400	S084-0328	¥3,223	¥3,760	3.0×28	430	1	475.8	-
★261-8411	S084-0330	¥2,169	¥2,530	3.0×30	270	1	325.1	-

発注単位1缶

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	呼び径d×L (mm)	缶入数(本)	梱包数(缶)	質量(g)	実績(前年比%)
★261-8424	S084-0332	¥2,220	¥2,590	3.0×32	270	1	346.7	-
★261-8428	S084-0408	¥4,731	¥5,520	4.0×8	810	1	416.9	-
★261-8405	S084-0410	¥3,369	¥3,930	4.0×10	540	1	354.8	-
★261-8418	S084-0412	¥3,617	¥4,220	4.0×12	540	1	419.6	-
★261-8419	S084-0414	¥2,271	¥2,650	4.0×14	430	1	389.8	-
★261-8415	S084-0415	¥3,154	¥3,680	4.0×15	540	1	516.8	-
★261-8403	S084-0416	¥1,869	¥2,180	4.0×16	320	1	333.6	-
★261-9906	S084-0418	¥2,143	¥2,500	4.0×18	320	1	375.2	-
★261-8406	S084-0420	¥2,271	¥2,650	4.0×20	320	1	413.6	-
★261-8409	S084-0422	¥2,057	¥2,400	4.0×22	270	1	384.5	-
★261-8407	S084-0425	¥2,340	¥2,730	4.0×25	270	1	433.1	-
★261-8435	S084-0430	¥2,091	¥2,440	4.0×30	210	1	406.4	-
★261-8396	S084-0432	¥1,774	¥2,070	4.0×32	170	1	353.2	-
★261-8401	S084-0435	¥2,366	¥2,760	4.0×35	210	1	471.5	-
★261-8426	S084-0440	¥2,520	¥2,940	4.0×40	210	1	534.5	-
★261-8398	S084-0510	¥4,106	¥4,790	5.0×10	540	1	516.8	-
★261-8430	S084-0520	¥2,563	¥2,990	5.0×20	270	1	527.6	-
★261-8432	S084-0525	¥2,477	¥2,890	5.0×25	210	1	500.9	-
★261-8421	S084-0530	¥2,066	¥2,410	5.0×30	160	1	469.6	-
★261-8408	S084-0532	¥1,654	¥1,930	5.0×32	120	1	381.2	-
★261-8429	S084-0535	¥1,509	¥1,760	5.0×35	100	1	346.0	-
★261-8397	S084-0540	¥1,800	¥2,100	5.0×40	100	1	400.0	-
★261-8399	S084-0550	¥1,706	¥1,990	5.0×50	80	1	397.6	-

商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>