

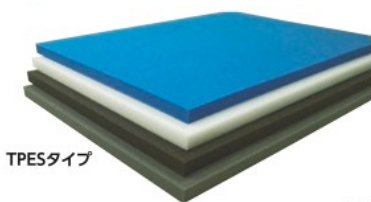
トラスコ



Foam Polyethylene Sheet

## 発泡ポリエチレンシート (ソフトタイプ)

RoHS

同商品群  
在庫数 105アイテム

TPESタイプ

- 特長 ●弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。  
●お好みのサイズにカットして使用できます。  
●耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
- 用途 ●通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
- 仕様 ●使用温度範囲:-20~70℃

材質 ●発泡ポリエチレン  
製造国 ●日本

注意

- 化粧断加工をしていないため、端面が変色している場合がありますが  
余剰部分となるためカットしてお使いください。  
●柔らかい素材のため傷が付きやすいです。

ゴム素材

樹脂素材

金属素材

炭素繊維

セラミック  
素材

発注単位1枚

トラスコ中山様[129326]

発注単位1枚

梱包数:10枚

| 発注コード    | 品番          | 税抜価格<br>(1枚) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1枚) | 色   | 厚さ<br>(mm) | 幅×長さ<br>(mm) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------------|--------------|------------------------|-----|------------|--------------|-----------|--------------|
| 764-3373 | TPES-0510B  | ¥1,243       | ¥1,450                 | 青   | 5          | 1000×1000    | 125       | 1318(127)    |
| 764-3381 | TPES-0510BK | ¥1,243       | ¥1,450                 | 黒   | 5          | 1000×1000    | 125       | 451(68)      |
| 764-3390 | TPES-0510GY | ¥1,243       | ¥1,450                 | グレー | 5          | 1000×1000    | 125       | 645(119)     |
| 764-3403 | TPES-0510W  | ¥1,243       | ¥1,450                 | 白   | 5          | 1000×1000    | 125       | 355(102)     |
| 789-7766 | TPES-0510GN | ¥1,243       | ¥1,450                 | 緑   | 5          | 1000×1000    | 125       | 204(96)      |
| 764-3411 | TPES-1010B  | ¥2,186       | ¥2,550                 | 青   | 10         | 1000×1000    | 250       | 1008(89)     |
| 764-3420 | TPES-1010BK | ¥2,186       | ¥2,550                 | 黒   | 10         | 1000×1000    | 250       | 407(115)     |
| 764-3438 | TPES-1010GY | ¥2,186       | ¥2,550                 | グレー | 10         | 1000×1000    | 250       | 531(62)      |
| 764-3446 | TPES-1010W  | ¥2,186       | ¥2,550                 | 白   | 10         | 1000×1000    | 250       | 296(100)     |
| 789-7774 | TPES-1010GN | ¥2,186       | ¥2,550                 | 緑   | 10         | 1000×1000    | 250       | 167(64)      |
| 764-3454 | TPES-1510B  | ¥3,214       | ¥3,750                 | 青   | 15         | 1000×1000    | 375       | 189(78)      |
| 764-3462 | TPES-1510BK | ¥3,214       | ¥3,750                 | 黒   | 15         | 1000×1000    | 375       | 125(84)      |
| 764-3471 | TPES-1510GY | ¥3,214       | ¥3,750                 | グレー | 15         | 1000×1000    | 375       | 124(104)     |
| 764-3489 | TPES-1510W  | ¥3,214       | ¥3,750                 | 白   | 15         | 1000×1000    | 375       | 66(132)      |
| 789-7782 | TPES-1510GN | ¥3,214       | ¥3,750                 | 緑   | 15         | 1000×1000    | 375       | 25(68)       |

| 発注コード    | 品番          | 税抜価格<br>(1枚) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1枚) | 色   | 厚さ<br>(mm) | 幅×長さ<br>(mm) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------------|--------------|------------------------|-----|------------|--------------|-----------|--------------|
| 764-3497 | TPES-2010B  | ¥4,123       | ¥4,810                 | 青   | 20         | 1000×1000    | 500       | 174(124)     |
| 764-3501 | TPES-2010BK | ¥4,123       | ¥4,810                 | 黒   | 20         | 1000×1000    | 500       | 102(91)      |
| 764-3519 | TPES-2010GY | ¥4,123       | ¥4,810                 | グレー | 20         | 1000×1000    | 500       | 85(68)       |
| 764-3527 | TPES-2010W  | ¥4,123       | ¥4,810                 | 白   | 20         | 1000×1000    | 500       | 72(117)      |
| 789-7791 | TPES-2010GN | ¥4,123       | ¥4,810                 | 緑   | 20         | 1000×1000    | 500       | 34(73)       |
| 764-3535 | TPES-2510B  | ¥4,954       | ¥5,780                 | 青   | 25         | 1000×1000    | 625       | 67(160)      |
| 764-3543 | TPES-2510BK | ¥4,954       | ¥5,780                 | 黒   | 25         | 1000×1000    | 625       | 26(56)       |
| 764-3551 | TPES-2510GY | ¥4,954       | ¥5,780                 | グレー | 25         | 1000×1000    | 625       | 37(133)      |
| 764-3560 | TPES-2510W  | ¥4,954       | ¥5,780                 | 白   | 25         | 1000×1000    | 625       | 15(54)       |
| 789-7804 | TPES-2510GN | ¥4,954       | ¥5,780                 | 緑   | 25         | 1000×1000    | 625       | 3(43)        |
| 764-3578 | TPES-3010B  | ¥5,957       | ¥6,950                 | 青   | 30         | 1000×1000    | 750       | 123(67)      |
| 764-3586 | TPES-3010BK | ¥5,957       | ¥6,950                 | 黒   | 30         | 1000×1000    | 750       | 96(112)      |
| 764-3594 | TPES-3010GY | ¥5,957       | ¥6,950                 | グレー | 30         | 1000×1000    | 750       | 114(147)     |
| 764-3608 | TPES-3010W  | ¥5,957       | ¥6,950                 | 白   | 30         | 1000×1000    | 750       | 100(186)     |
| 789-7812 | TPES-3010GN | ¥5,957       | ¥6,950                 | 緑   | 30         | 1000×1000    | 750       | 26(145)      |

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

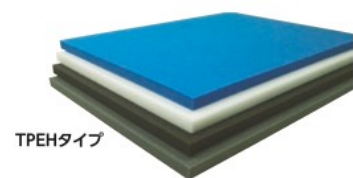
トラスコ



Foam Polyethylene Sheet

## 発泡ポリエチレンシート (ハードタイプ)

RoHS

同商品群  
在庫数 105アイテム

TPEHタイプ

- 特長 ●発泡ポリエチレンシートの素材です。 ●お好みのサイズにカットして使用できます。  
●耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
- 用途 ●通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
- 仕様 ●使用温度範囲:-20~70℃ ●密度:65kg/m<sup>3</sup>

材質 ●発泡ポリエチレン  
製造国 ●日本

注意

- 化粧断加工をしていないため、端面が変色している場合がありますが  
余剰部分となるためカットしてお使いください。

発注単位1枚

トラスコ中山様[129326]

発注単位1枚

梱包数:10枚

| 発注コード    | 品番          | 税抜価格<br>(1枚) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1枚) | 色   | 厚さ<br>(mm) | 幅×長さ<br>(mm) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------------|--------------|------------------------|-----|------------|--------------|-----------|--------------|
| 764-3136 | TPEH-0510B  | ¥1,543       | ¥1,800                 | 青   | 5          | 1000×1000    | 325       | 4236(113)    |
| 764-3144 | TPEH-0510BK | ¥1,543       | ¥1,800                 | 黒   | 5          | 1000×1000    | 325       | 1511(112)    |
| 764-3152 | TPEH-0510GY | ¥1,543       | ¥1,800                 | グレー | 5          | 1000×1000    | 325       | 1066(90)     |
| 764-3161 | TPEH-0510W  | ¥1,543       | ¥1,800                 | 白   | 5          | 1000×1000    | 325       | 847(111)     |
| 789-7707 | TPEH-0510GN | ¥1,543       | ¥1,800                 | 緑   | 5          | 1000×1000    | 325       | 800(135)     |
| 764-3179 | TPEH-1010B  | ¥2,657       | ¥3,100                 | 青   | 10         | 1000×1000    | 650       | 5903(105)    |
| 764-3187 | TPEH-1010BK | ¥2,657       | ¥3,100                 | 黒   | 10         | 1000×1000    | 650       | 1562(94)     |
| 764-3195 | TPEH-1010GY | ¥2,657       | ¥3,100                 | グレー | 10         | 1000×1000    | 650       | 1403(102)    |
| 764-3209 | TPEH-1010W  | ¥2,657       | ¥3,100                 | 白   | 10         | 1000×1000    | 650       | 415(72)      |
| 789-7715 | TPEH-1010GN | ¥2,657       | ¥3,100                 | 緑   | 10         | 1000×1000    | 650       | 619(104)     |
| 764-3217 | TPEH-1510B  | ¥3,814       | ¥4,450                 | 青   | 15         | 1000×1000    | 975       | 1386(123)    |
| 764-3225 | TPEH-1510BK | ¥3,814       | ¥4,450                 | 黒   | 15         | 1000×1000    | 975       | 578(87)      |
| 764-3233 | TPEH-1510GY | ¥3,814       | ¥4,450                 | グレー | 15         | 1000×1000    | 975       | 442(114)     |
| 764-3241 | TPEH-1510W  | ¥3,814       | ¥4,450                 | 白   | 15         | 1000×1000    | 975       | 203(173)     |
| 789-7723 | TPEH-1510GN | ¥3,814       | ¥4,450                 | 緑   | 15         | 1000×1000    | 975       | 189(97)      |

| 発注コード    | 品番          | 税抜価格<br>(1枚) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1枚) | 色   | 厚さ<br>(mm) | 幅×長さ<br>(mm) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------------|--------------|------------------------|-----|------------|--------------|-----------|--------------|
| 764-3250 | TPEH-2010B  | ¥4,886       | ¥5,700                 | 青   | 20         | 1000×1000    | 1300      | 1541(162)    |
| 764-3268 | TPEH-2010BK | ¥4,886       | ¥5,700                 | 黒   | 20         | 1000×1000    | 1300      | 404(112)     |
| 764-3276 | TPEH-2010GY | ¥4,886       | ¥5,700                 | グレー | 20         | 1000×1000    | 1300      | 301(111)     |
| 764-3284 | TPEH-2010W  | ¥4,886       | ¥5,700                 | 白   | 20         | 1000×1000    | 1300      | 123(86)      |
| 789-7731 | TPEH-2010GN | ¥4,886       | ¥5,700                 | 緑   | 20         | 1000×1000    | 1300      | 97(132)      |
| 764-3292 | TPEH-2510B  | ¥6,343       | ¥7,400                 | 青   | 25         | 1000×1000    | 1625      | 167(140)     |
| 764-3306 | TPEH-2510BK | ¥6,343       | ¥7,400                 | 黒   | 25         | 1000×1000    | 1625      | 81(107)      |
| 764-3314 | TPEH-2510GY | ¥6,343       | ¥7,400                 | グレー | 25         | 1000×1000    | 1625      | 102(125)     |
| 764-3322 | TPEH-2510W  | ¥6,343       | ¥7,400                 | 白   | 25         | 1000×1000    | 1625      | 40(72)       |
| 789-7740 | TPEH-2510GN | ¥6,343       | ¥7,400                 | 緑   | 25         | 1000×1000    | 1625      | 28(175)      |
| 764-3331 | TPEH-3010B  | ¥7,629       | ¥8,900                 | 青   | 30         | 1000×1000    | 1950      | 333(57)      |
| 764-3349 | TPEH-3010BK | ¥7,629       | ¥8,900                 | 黒   | 30         | 1000×1000    | 1950      | 264(98)      |
| 764-3357 | TPEH-3010GY | ¥7,629       | ¥8,900                 | グレー | 30         | 1000×1000    | 1950      | 254(99)      |
| 764-3365 | TPEH-3010W  | ¥7,629       | ¥8,900                 | 白   | 30         | 1000×1000    | 1950      | 158(147)     |
| 789-7758 | TPEH-3010GN | ¥7,629       | ¥8,900                 | 緑   | 30         | 1000×1000    | 1950      | 89(135)      |

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

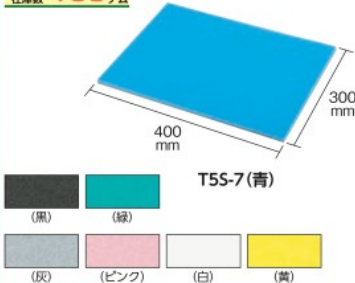
トラスコ



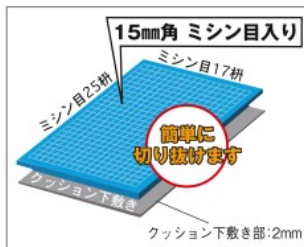
5S Management Sheet

## 5S管理シート

RoHS

同商品群  
在庫数 105アイテム

T5S-7(青)



15mm角 ミシン目入り

ミシン目17mm

簡単に切り抜けます

クッション下敷き

クッション下敷き部:2mm

- 特長 ●管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。  
●耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
- 用途 ●一層目が青色、二層目が黒色で、一層目(青色)が15mm角のミシン目入りです。
- 仕様 ●密度:65kg/m<sup>3</sup> ●使用温度範囲:-20~70℃

材質 ●発泡ポリエチレン 製造国 ●日本

形跡管理



商品紹介動画



発注単位1枚

トラスコ中山様[129326]

発注単位1枚

| 発注コード    | 品番        | 税抜価格<br>(1枚) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1枚) | 色   | 厚さ<br>(mm) | 幅×長さ<br>(mm) | 梱包数<br>(枚) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-----------|--------------|------------------------|-----|------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 366-1903 | T5S-7     | ¥1,114       | ¥1,300                 | 青   | 7          | 400×300      | 30         | 54.6      | 4869(87)     |
| 415-1208 | T5S-7-BK  | ¥1,114       | ¥1,300                 | 黒   | 7          | 400×300      | 30         | 54.6      | 1567(82)     |
| 415-1216 | T5S-7-GN  | ¥1,114       | ¥1,300                 | 緑   | 7          | 400×300      | 30         | 54.6      | 815(107)     |
| 415-1224 | T5S-7-GY  | ¥1,114       | ¥1,300                 | 灰   | 7          | 400×300      | 30         | 54.6      | 477(77)      |
| 415-1232 | T5S-7-P   | ¥1,114       | ¥1,300                 | ピンク | 7          | 400×300      | 30         | 54.6      | 113(48)      |
| 415-1241 | T5S-7-W   | ¥1,114       | ¥1,300                 | 白   | 7          | 400×300      | 30         | 54.6      | 50(32)       |
| 415-1259 | T5S-7-Y   | ¥1,114       | ¥1,300                 | 黄   | 7          | 400×300      | 30         | 54.6      | 94(51)       |
| 366-1890 | T5S-12    | ¥1,371       | ¥1,600                 | 青   | 12         | 400×300      | 15         | 93.6      | 11565(75)    |
| 415-1089 | T5S-12-BK | ¥1,371       | ¥1,600                 | 黒   | 12         | 400×300      | 15         | 93.6      | 6085(93)     |
| 415-1097 | T5S-12-GN | ¥1,371       | ¥1,600                 | 緑   | 12         | 400×300      | 15         | 93.6      | 1677(75)     |

| 発注コード    | 品番        | 税抜価格<br>(1枚) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1枚) | 色   | 厚さ<br>(mm) | 幅×長さ<br>(mm) | 梱包数<br>(枚) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-----------|--------------|------------------------|-----|------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 415-1101 | T5S-12-GY | ¥1,371       | ¥1,600                 | 灰   | 12         | 400×300      | 15         | 93.6      | 1650(92)     |
| 415-1119 | T5S-12-P  | ¥1,371       | ¥1,600                 | ピンク | 12         | 400×300      | 15         | 93.6      | 345(95)      |
| 415-1127 | T5S-12-W  | ¥1,371       | ¥1,600                 | 白   | 12         | 400×300      | 15         | 93.6      | 104(137)     |
| 415-1135 | T5S-12-Y  | ¥1,371       | ¥1,600                 | 黄   | 12         | 400×300      | 15         | 93.6      | 398(123)     |
| 404-7508 | T5S-17    | ¥1,800       | ¥2,100                 | 青   | 17         | 400×300      | 10         | 132.6     | 7628(88)     |
| 415-1143 | T5S-17-BK | ¥1,800       | ¥2,100                 | 黒   | 17         | 400×300      | 10         | 132.6     | 5520(98)     |
| 415-1151 | T5S-17-GN | ¥1,800       | ¥2,100                 | 緑   | 17         | 400×300      | 10         | 132.6     | 1275(132)    |
| 415-1160 | T5S-17-GY | ¥1,800       | ¥2,100                 | 灰   | 17         | 400×300      | 10         | 132.6     | 1628(144)    |
| 415-1178 | T5S-17-P  | ¥1,800       | ¥2,100                 | ピンク | 17         | 400×300      | 10         | 132.6     | 343(139)     |
| 415-1186 | T5S-17-W  | ¥1,800       | ¥2,100                 | 白   | 17         | 400×300      | 10         | 132.6     | 203(147)     |
| 415-1194 | T5S-17-Y  | ¥1,800       | ¥2,100                 | 黄   | 17         | 400×300      | 10         | 132.6     | 274(86)      |

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>