

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Hexagon Socket Head Cap Bolt with Washer Cornic

ギザ付皿ばね座金付六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)




同商品群在庫数 1,592アイテム

特長 ●高強度ボルトに、ギザ付皿ばね座金を組み込みました。
材質 ●構造用合金鋼 ●**表面処理**:ニッケルメッキ
製造国 ●日本



Y011 全ねじタイプ

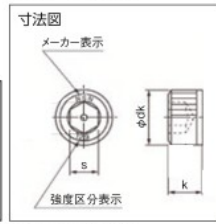

基準寸法 (単位:mm)

ねじの呼び (d)	ねじピッチ (P)	s	dk	k	T
M3	0.5	2.5	5.5	3.0	0.5
M4	0.7	3.0	7.0	4.0	0.6
M5	0.8	4.0	8.5	5.0	0.7
M6	1.0	5.0	10.0	6.0	0.8

発注単位1パック トラスコ中山㈱ [970126]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	寸法 (mm) d×L	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-1135	Y011-0308	¥471	¥550	M3×8	13	5	11.2	8(73)
856-1136	Y011-0310	¥471	¥550	M3×10	13	5	12.3	12(150)
856-1137	Y011-0312	¥471	¥550	M3×12	13	5	13.4	4(400)
856-1138	Y011-0316	¥471	¥550	M3×16	13	5	15.6	21(350)
856-1139	Y011-0320	¥471	¥550	M3×20	12	5	16.5	3(100)
856-1140	Y011-0406	¥471	¥550	M4×6	12	5	17.7	8(89)
856-1141	Y011-0408	¥471	¥550	M4×8	12	5	20.0	11(50)
856-1142	Y011-0410	¥471	¥550	M4×10	12	5	22.0	17(425)
856-1143	Y011-0412	¥471	¥550	M4×12	12	5	23.1	32(534)
856-1144	Y011-0416	¥471	¥550	M4×16	12	5	27.6	3(43)
856-1145	Y011-0420	¥471	¥550	M4×20	12	5	31.2	5(36)

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	寸法 (mm) d×L	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-1146	Y011-0512	¥471	¥550	M5×12	11	5	37.2	22(79)
856-1147	Y011-0516	¥471	¥550	M5×16	11	5	41.8	12(48)
856-1148	Y011-0520	¥471	¥550	M5×20	10	5	43.0	17(59)
856-1149	Y011-0525	¥471	¥550	M5×25	9	5	44.3	16(400)
856-1150	Y011-0610	¥471	¥550	M6×10	8	5	38.6	21(300)
856-1151	Y011-0612	¥471	¥550	M6×12	8	5	40.4	3(24)
856-1152	Y011-0616	¥471	¥550	M6×16	8	5	46.4	19(272)
856-1153	Y011-0620	¥471	¥550	M6×20	7	5	45.6	19(76)
856-1154	Y011-0625	¥471	¥550	M6×25	7	5	51.5	34(200)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Bolt With Washer


六角穴付組込ボルト(ステンレス)



同商品群在庫数 1,592アイテム



B078タイプ

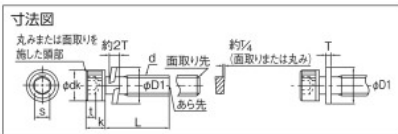

特長 ●ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様 ●強度区分:A2-70相当 ●ワッシャー・スプリングワッシャー(P-3タイプ)付
材質 ●ステンレス(SUS304相当材) ●**製造国** ●日本

基準寸法 (単位:mm)

ねじの呼び (d) 並目	六角穴付ボルト本体				ばね座金 2号		平座金 磨き丸	
	dk	k	呼び (基本寸法)	s (最小 最大)	t (最大)	D1 (最大) (圧力調整後の自由高さ(最小))	D1	T
M3	5.5±0.18	3 ⁰ / _{0.14}	2.5	2.52 2.560	1.3	5.5	1.2	8 -0.35 0.5
M4	7.0±0.22	4 ⁰ / _{0.18}	3.0	3.02 3.080	2.0	7.0	1.7	10 -0.35 0.8
M5	8.5±0.22	5 ⁰ / _{0.18}	4.0	4.02 4.095	2.5	8.5	2.2	12 -0.35 0.8
M6	10±0.22	6 ⁰ / _{0.30}	5.0	5.02 5.095	3.0	11.5	2.5	13 -0.40 1.0

発注単位1パック トラスコ中山㈱ [401502]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	寸法 (mm) d×L	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
285-9017	B078-0306	¥540	¥630	M3×6	20	10	23.90	167(78)
285-9025	B078-0308	¥540	¥630	M3×8	20	10	25.50	217(97)
285-9033	B078-0310	¥540	¥630	M3×10	19	10	26.22	244(117)
285-9041	B078-0312	¥540	¥630	M3×12	19	10	27.74	167(92)
285-9050	B078-0315	¥540	¥630	M3×15	17	10	27.97	114(93)
285-9068	B078-0320	¥540	¥630	M3×20	14	10	26.98	67(153)
285-9076	B078-0408	¥549	¥640	M4×8	18	10	43.14	304(98)
285-9084	B078-0410	¥549	¥640	M4×10	18	10	45.84	383(67)
285-9092	B078-0412	¥549	¥640	M4×12	17	10	45.82	265(91)
285-9106	B078-0415	¥549	¥640	M4×15	17	10	50.92	295(135)
285-9114	B078-0420	¥549	¥640	M4×20	15	10	51.15	231(138)
285-9122	B078-0425	¥549	¥640	M4×25	13	10	49.12	87(98)

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	寸法 (mm) d×L	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
285-9149	B078-0510	¥540	¥630	M5×10	14	10	60.44	524(135)
285-9157	B078-0512	¥540	¥630	M5×12	14	10	63.24	533(132)
285-9165	B078-0515	¥540	¥630	M5×15	13	10	63.55	1015(112)
285-9173	B078-0520	¥540	¥630	M5×20	11	10	60.81	291(77)
285-9181	B078-0525	¥540	¥630	M5×25	10	10	62.50	206(128)
285-9190	B078-0610	¥540	¥630	M6×10	11	10	72.58	279(100)
285-9203	B078-0612	¥540	¥630	M6×12	11	10	76.21	400(122)
285-9211	B078-0615	¥540	¥630	M6×15	11	10	83.69	2084(124)
285-9220	B078-0620	¥540	¥630	M6×20	9	10	76.80	694(115)
285-9238	B078-0625	¥540	¥630	M6×25	8	10	75.54	256(84)
285-9246	B078-0630	¥540	¥630	M6×30	7	10	70.80	260(141)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

厳選 プロツール コレクション

ICHIOSHI AWARD REVIVAL



トラスコ中山株式会社

TRUSCO 冷却水循環式ウェア “コールドキャリア”

キャリア式チャラーでどこにいても涼しい!

冷たい水がベストに張り巡らされたチューブ内を流れることで気温に左右されずに身体の冷却が可能です。溶接作業現場や塗装作業現場、高温作業現場など、風を流せない環境での使用に最適です。



TRUSCO 日本モノづくりを応援する
PRO TOOL MAGAZINE
 7月2021

TRUSCO 冷却水循環式ウェア “コールドキャリア”

品番 RCS-100SET 発注コード 206-5628
 メーカー希望小売価格 価格
 税抜 ¥630,000(1セット) 税抜 ¥472,500(1セット)

RCS-100SETは専用ホースのみが付属します。冷却ベスト(FY-26-F)は別売です。
オレンジブック 9-793
 2022
 をご覧ください