

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Stainless Steel Wing Bolt  
蝶ボルト(ステンレス)

同商品群  
在庫数 162アイテム  
Com  
図面




B35タイプ



特長 ●圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。  
●保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。  
材質 ●蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当)  
製造国 ●日本

基準寸法 (単位:mm)

呼び径	ピッチ
M3	0.50
M4	0.70
M5	0.80
M6	1.00
M8	1.25
M10	1.50

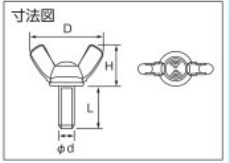

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	呼び径(d×L)	羽根幅D(mm)	羽根高H(mm)	パック入数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
783-3181	B35-0308	¥1,114	¥1,300	M3×8	17	9.2	10	41.4	181(103)
783-3199	B35-0408	¥1,114	¥1,300	M4×8	21	11.8	8	57.6	270(90)
783-3202	B35-0410	¥1,114	¥1,300	M4×10	21	11.8	8	58.4	318(108)
783-3211	B35-0412	¥1,114	¥1,300	M4×12	21	11.8	8	59.2	66(91)
783-3229	B35-0415	¥1,114	¥1,300	M4×15	21	11.8	8	61.6	174(124)
783-3237	B35-0420	¥1,114	¥1,300	M4×20	21	11.8	8	66.4	70(90)
783-3245	B35-0425	¥1,114	¥1,300	M4×25	21	11.8	8	72.2	43(92)
783-3253	B35-0430	¥1,114	¥1,300	M4×30	21	11.8	8	67.0	30(177)
783-3261	B35-0435	¥1,114	¥1,300	M4×35	21	11.8	8	75.2	22(63)
783-3270	B35-0508	¥1,114	¥1,300	M5×8	21	11.8	8	69.6	133(118)
783-3288	B35-0510	¥1,114	¥1,300	M5×10	21	11.8	8	71.2	435(117)
783-3296	B35-0512	¥1,114	¥1,300	M5×12	21	11.8	8	73.6	196(172)
783-3300	B35-0515	¥1,114	¥1,300	M5×15	21	11.8	8	76.0	210(71)
783-3318	B35-0520	¥1,114	¥1,300	M5×20	21	11.8	7	72.5	216(139)
783-3326	B35-0525	¥1,114	¥1,300	M5×25	21	11.8	7	77.4	55(58)
783-3334	B35-0530	¥1,114	¥1,300	M5×30	21	11.8	7	82.3	41(57)
783-3342	B35-0535	¥1,114	¥1,300	M5×35	21	11.8	7	87.2	56(131)
783-3351	B35-0610	¥1,114	¥1,300	M6×10	26	13.8	5	70.4	491(93)
783-3369	B35-0612	¥1,114	¥1,300	M6×12	26	13.8	5	72.9	314(100)
783-3377	B35-0615	¥1,114	¥1,300	M6×15	26	13.8	5	74.9	832(131)
783-3385	B35-0620	¥1,114	¥1,300	M6×20	26	13.8	5	79.4	388(111)
783-3393	B35-0625	¥1,114	¥1,300	M6×25	26	13.8	5	83.9	219(122)

トラスコ中山株式会社 [401502]

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	呼び径(d×L)	羽根幅D(mm)	羽根高H(mm)	パック入数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
783-3407	B35-0630	¥1,114	¥1,300	M6×30	26	13.8	5	87.9	168(100)
783-3415	B35-0635	¥1,114	¥1,300	M6×35	26	13.8	5	92.4	102(157)
783-3423	B35-0640	¥1,114	¥1,300	M6×40	26	13.8	4	80.4	77(114)
783-3431	B35-0645	¥1,114	¥1,300	M6×45	26	13.8	4	83.2	42(108)
783-3440	B35-0650	¥1,114	¥1,300	M6×50	26	13.8	4	86.8	109(97)
783-3458	B35-0812	¥1,114	¥1,300	M8×12	31	17	4	90.0	205(129)
783-3466	B35-0815	¥1,114	¥1,300	M8×15	31	17	4	92.8	392(119)
783-3474	B35-0820	¥1,114	¥1,300	M8×20	31	17	3	78.3	447(107)
783-3482	B35-0825	¥1,114	¥1,300	M8×25	31	17	3	83.4	206(70)
783-3491	B35-0830	¥1,114	¥1,300	M8×30	31	17	3	87.9	189(128)
783-3504	B35-0835	¥1,114	¥1,300	M8×35	31	17	3	89.7	140(118)
783-3512	B35-0840	¥1,114	¥1,300	M8×40	31	17	3	94.2	106(130)
783-3521	B35-0845	¥1,114	¥1,300	M8×45	31	17	3	97.5	19(106)
783-3539	B35-0850	¥1,114	¥1,300	M8×50	31	17	3	101.4	88(111)
783-3547	B35-1015	¥1,114	¥1,300	M10×15	36	19.1	2	70.6	250(147)
783-3555	B35-1020	¥1,114	¥1,300	M10×20	36	19.1	2	76.0	279(168)
783-3563	B35-1025	¥1,114	¥1,300	M10×25	36	19.1	2	81.4	237(104)
783-3571	B35-1030	¥1,114	¥1,300	M10×30	36	19.1	2	86.6	166(91)
783-3580	B35-1035	¥1,114	¥1,300	M10×35	36	19.1	2	91.8	88(142)
783-3598	B35-1040	¥1,114	¥1,300	M10×40	36	19.1	2	97.5	56(63)
783-3601	B35-1045	¥1,114	¥1,300	M10×45	36	19.1	2	102.4	15(375)
783-3610	B35-1050	¥1,114	¥1,300	M10×50	36	19.1	2	107.2	38(39)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ねじ・ボルト・ナット  
六角ボルト  
六角穴付ボルト  
六角穴付止めねじ  
蝶ボルト  
装飾ねじ・ナット  
ナット  
ねじ用キャップ  
ワッシャー  
小ねじ  
いたざら防止ねじ  
ドリルねじ  
タッピングねじ  
木工用ねじ  
建材用ねじ  
釘

トラスコ Stainless Steel Wing Bolt  
プレス蝶ボルト(ステンレス)

同商品群  
在庫数 162アイテム  
Com  
図面




B71タイプ



特長 ●手で締められるボルトです。  
材質 ●蝶部:ステンレス(SUS304)  
●ねじ部:ステンレス(SUS304相当)  
製造国 ●日本

基準寸法 (単位:mm)

呼び径	ピッチ
M4	0.70
M5	0.80
M6	1.00
M8	1.25

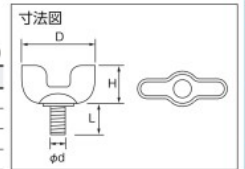

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	呼び径(d×L)	羽根幅D(mm)	羽根高H(mm)	パック入数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
783-3687	B71-0408	¥1,063	¥1,240	M4×8	20	9.0	10	44.6	85(68)
783-3695	B71-0410	¥1,063	¥1,240	M4×10	20	9.0	10	45.9	49(112)
783-3709	B71-0412	¥1,063	¥1,240	M4×12	20	9.0	10	46.8	7(700)
783-3717	B71-0415	¥1,063	¥1,240	M4×15	20	9.0	10	49.8	37(148)
783-3725	B71-0420	¥1,063	¥1,240	M4×20	20	9.0	10	53.0	5(42)
783-3733	B71-0425	¥1,063	¥1,240	M4×25	20	9.0	10	56.4	8(160)
783-3741	B71-0430	¥1,063	¥1,240	M4×30	20	9.0	10	60.1	1(20)
783-3750	B71-0435	¥1,063	¥1,240	M4×35	20	9.0	10	64.7	6(150)
783-3768	B71-0508	¥1,063	¥1,240	M5×8	22	9.6	10	62.9	96(600)
783-3776	B71-0510	¥1,063	¥1,240	M5×10	22	9.6	10	63.9	15(75)
783-3784	B71-0512	¥1,063	¥1,240	M5×12	22	9.6	10	66.2	30(143)
783-3792	B71-0515	¥1,063	¥1,240	M5×15	22	9.6	10	69.6	19(127)
783-3806	B71-0520	¥1,063	¥1,240	M5×20	22	9.6	10	75.7	12(48)
783-3814	B71-0525	¥1,063	¥1,240	M5×25	22	9.6	10	81.5	2(67)
783-3822	B71-0530	¥1,063	¥1,240	M5×30	22	9.6	10	87.0	5(24)
783-3831	B71-0535	¥1,063	¥1,240	M5×35	22	9.6	10	93.5	10(125)
783-3849	B71-0610	¥1,063	¥1,240	M6×10	25	12.0	8	79.1	41(55)
783-3857	B71-0612	¥1,063	¥1,240	M6×12	25	12.0	8	82.3	33(220)

トラスコ中山株式会社 [401502]

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	呼び径(d×L)	羽根幅D(mm)	羽根高H(mm)	パック入数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
783-3865	B71-0615	¥1,063	¥1,240	M6×15	25	12.0	8	86.5	44(79)
783-3873	B71-0620	¥1,063	¥1,240	M6×20	25	12.0	8	93.5	50(239)
783-3881	B71-0625	¥1,063	¥1,240	M6×25	25	12.0	6	78.7	14(140)
783-3890	B71-0630	¥1,063	¥1,240	M6×30	25	12.0	6	83.8	29(264)
783-3903	B71-0635	¥1,063	¥1,240	M6×35	25	12.0	6	89.0	11(69)
783-3911	B71-0640	¥1,063	¥1,240	M6×40	25	12.0	6	93.4	40(667)
783-3920	B71-0645	¥1,063	¥1,240	M6×45	25	12.0	6	98.4	7(234)
783-3938	B71-0650	¥1,063	¥1,240	M6×50	25	12.0	6	105.2	37(218)
783-3946	B71-0812	¥1,063	¥1,240	M8×12	32	15.3	5	90.5	26(200)
783-3954	B71-0815	¥1,063	¥1,240	M8×15	32	15.3	5	95.2	48(283)
783-3962	B71-0820	¥1,063	¥1,240	M8×20	32	15.3	5	102.5	15(26)
783-3971	B71-0825	¥1,063	¥1,240	M8×25	32	15.3	5	110.9	27(450)
783-3989	B71-0830	¥1,063	¥1,240	M8×30	32	15.3	5	118.5	17(78)
783-3997	B71-0835	¥1,063	¥1,240	M8×35	32	15.3	4	105.0	4(50)
783-4004	B71-0840	¥1,063	¥1,240	M8×40	32	15.3	4	107.3	26(867)
783-4012	B71-0845	¥1,063	¥1,240	M8×45	32	15.3	4	115.6	1(10)
783-4021	B71-0850	¥1,063	¥1,240	M8×50	32	15.3	4	120.4	13(65)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

厳選 プロツール コレクション

ICHIOSHI AWARD REVIVAL

TRUSCO 日本モノづくりを応援する  
PRO TOOL MAGAZINE 1月号 2020



TRUSCO MAGIC FIBER® 油吸収材  
圧倒的な吸収力、自重の約50倍の油を吸収!

特殊3D構造のナノファイバーが油をしっかりと吸い取ります。必要な分だけ簡単に手でちぎれるので、コスト削減にもつながります。近年、貨物船座礁による重油漏れや災害時の工場からの油漏れでも大活躍している商品です。



TRUSCO MAGIC FIBER®  
油吸収材シート  
300×300mm

品番 MGT300-1  
メーカー希望小売価格  
税抜 ¥580 (1袋)

発注コード 161-2114  
価格  
税抜 ¥435 (1袋)

オレンジブック 9-432  
2022 をご参照ください