

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

皿頭タッピングねじは2-840～843ページに掲載




Flat Sign Nut

フラットサインナット

SN-AA450～460 (アクリル板は別売)



(専用工具)

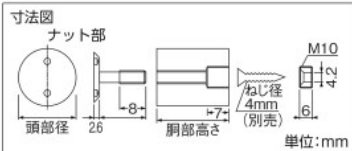

特長 ●アクリル板などに皿座彫りを行うことで、施工面をフラットにできるサインパネル固定金具です。
●手で取り外しすることができないので、掲示物の盗難などのいたずら防止も可能です。
仕様 ●使用皿ビス径:4mm (別売) ●適応板厚:前面(3～5mm)、背面(3～8mm)
材質 ●本体:真鍮 ●表面処理:クロームメッキ仕上げ 製造国 ●中国



トラスコ中山機[145992]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ナット頭部(mm) 径×高さ	胴部高さ (mm)	取付物穴径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-5747	SN-AA450	¥1,294	¥1,510	12×2.6	20	6	10	17	0(-)
855-5748	SN-AA455	¥1,389	¥1,620	16×2.6	20	6	10	34	0(-)
855-5749	SN-AA460	¥1,577	¥1,840	20×2.6	25	8	10	67	0(-)

専用工具 材質 ●本体:スチール ●表面処理:スズコバメッキ仕上げ

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ナット頭部(mm) 径×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-5750	SN-AA480	¥566	¥660	12×8	10	8	1(-)
855-5751	SN-AA481	¥609	¥710	16×9	10	14	0(-)
855-5752	SN-AA482	¥660	¥770	20×9	10	21	9(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>




Sign Nut Panel Holder

パネルホルダー

PH-AA650
(クローム)

PH-AA651
(マットブラック)

PH-AA652
(マットホワイト)

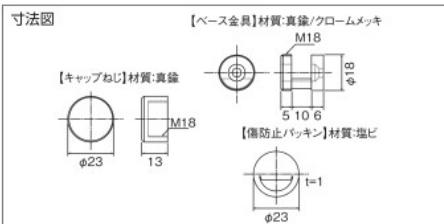

特長 ●パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。
●壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。
仕様 ●使用皿ビス径:4mm (別売)
●傷防止パッキン付
●取付物厚さ:5～8mm
●キャップねじ径:23mm×高さ13mm
●ベース金具径:18mm×高さ21mm
材質 ●キャップねじ:真鍮 ●ベース金具:真鍮(クロームメッキ仕上げ)
●傷防止パッキン:塩ビ



トラスコ中山機[145992]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-5759	PH-AA650	¥1,414	¥1,650	クローム	10	45	4(12)
855-5760	PH-AA651	¥1,414	¥1,650	マットブラック(塗装)	10	45	4(-)
855-5761	PH-AA652	¥1,414	¥1,650	マットホワイト(塗装)	10	45	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Acril Panel

アクリルパネル(2枚セット)

AP2.5-A4-5



特長 ●装飾ねじに使えるアクリルパネルです。
●2枚1セットで写真やカードを間に挟んで使います。
用途 ●写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質 ●アクリル
製造国 ●ベトナム

注意
●ねじは別売りです。

A4サイズ対応

はがきサイズ対応

トラスコ中山機[148458]											トラスコ中山機[148458]										
発注単位1セット											発注単位1セット										
発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	パネル外寸 (mm)	厚さ (mm)	穴径 (mm)	セット入数 (枚)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比)	発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	パネル外寸 (mm)	厚さ (mm)	穴径 (mm)	セット入数 (枚)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比)
161-3039	AP2.5-A4-5	¥1,971	¥2,300	347×260	2.5	5	2	20	600	100(999)	161-3033	AP2.5-PC-5	¥763	¥890	195×145	2.5	5	2	50	190	18(-)
161-3040	AP2.5-A4-8	¥1,971	¥2,300	347×260	2.5	8	2	20	600	27(999)	161-3034	AP2.5-PC-8	¥763	¥890	195×145	2.5	8	2	50	190	2(200)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

厳選プロツール コレクション

ICHIOSHI AWARD REVIVAL



トラスコ中山株式会社

TRUSCO 日本モノづくりを応援する
PRO TOOL MAGAZINE
イオン2021

TRUSCO K1型抗菌塗装 高密度収納棚

レイアウト自在! 抗菌仕様のカスタマイズ収納棚

抗菌仕様と高密度収納を両立させた収納棚です。別売のトレーや引出し
ピンBOXを使えば収納効率がさらにUP。下段開放タイプなら台車などを
格納することも可能です。自在にカスタマイズできるスチールラックです。



仕切りドレー (別売)



引出しピンBOX (別売)



TRUSCO
K1型抗菌塗装
高密度収納棚
H1900×W1250×D475 5段

品番 K1-6445
メーカー希望小売価格
税抜 ¥57,300 (1台)

発注コード 206-4737
価格
税抜 ¥49,114 (1台)

K1-6445は下段開放
タイプではありません。
オレンジブック
2022
8-3
をご参照ください