

▶▶▶ ドリルドライバーは5-144~180ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

トラスコ

日本

Drill Screw, Non Head type (for Metal Plate)

 
超低頭ドリルねじ(板金用)

同商品群
在庫数 109 アイテム.Com
図面TNJタイプ
(スチール)TSNJタイプ
(ステンレス)

特長 ●頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。
●ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途 ●薄鋼板と鉄骨の締結など。
製造国 ●日本

注意

●木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は板浮現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。

超薄頭
0.9
驚異の0.9mm

適合ドライバー

5mm プラスNo.2

【スチール】材質 ●アルミキルド鋼 (SWCH18A) ●表面処理: ユニクロムメッキ仕上げ

発注単位1パック

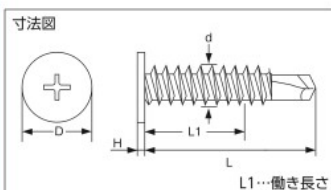
トラスコ中山様 [941847]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	呼び寸法 (mm)	最大適用板厚 (mm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
795-9460	TNJ-0516	¥523	¥650	10 5×16 4 0.9	3.2	53	10	95.3	377(64)
795-9478	TNJ-0519	¥523	¥650	10 5×19 7 0.9	3.2	47	10	98.3	463(97)
795-9486	TNJ-0525	¥523	¥650	10 5×25 13 0.9	3.2	42	10	111.4	280(83)
795-9494	TNJ-0535	¥523	¥650	10 5×35 23 0.9	3.2	31	10	112.2	177(78)
795-9508	TNJ-0545	¥523	¥650	10 5×45 33 0.9	3.2	26	10	123.1	71(41)

【ステンレス】材質 ●ステンレス (SUS410) ●表面処理: パシペート処理

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	呼び寸法 (mm)	最大適用板厚 (mm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
796-0093	TSNJ-0516	¥523	¥650	10 5×16 4 0.9	3.2	31	10	60.1	333(99)
796-0107	TSNJ-0519	¥523	¥650	10 5×19 7 0.9	3.2	29	10	64.3	338(140)
796-0115	TSNJ-0525	¥523	¥650	10 5×25 13 0.9	3.2	25	10	69.2	301(111)
796-0123	TSNJ-0535	¥523	¥650	10 5×35 23 0.9	3.2	19	10	72.2	174(114)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ

日本

Earthquake Resistant Screw

木造用耐震ドリルねじ(木材用)

同商品群
在庫数 109 アイテム.Com
図面

TWFS-4240

特長 ●合板にねじ留めだけで耐震性能向上、壁倍率5倍が可能です。
●切れ味がよいドリルポイント。木材に無理な力をかけず、硬い木も下穴無しで締結できます。
●インパクトドライバーで手軽に施工できます。
●釘より硬いため剛性が高く、タッピングねじよりしなやかなため、ねばりを発揮させ、釘より大きな頭部径(φ8.5)により合板のすり抜けを防ぎ、最大耐力を大幅に向上させました。
●抜群の耐食性と、環境に優しい表面処理を施しています。
用途 ●木造合板。●住宅用外壁。●各種金物取付。●耐震改修。
材質 ●鋼製 製造国 ●日本

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	寸法 (mm)	適合ドライバー	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-8090	TWFS-4240	¥840	¥980	φ4.2×40	プラスNO.2	50	5	200	39(71)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

使用例2

使用例1

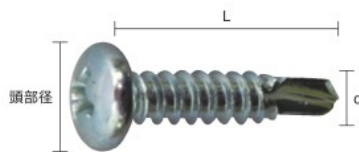
トラスコ中山様 [765477]

ダイドーハント

日本

JIS Mark Self Drilling Screw Pan Head

JISドリルねじ「YAIBA」ナベ頭(スチール)

同商品群
在庫数 147 アイテム.Com
図面

10175476

特長 ●タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。
●JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
●下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることが出来ます。

用途 ●薄鉄板とC形鋼の接合に。
仕様 ●JIS (B 1124) 認証取得工場 製造品
材質 ●スチール (SWCH18A)
●表面処理: 三価ユニクロ
製造国 ●日本

袋入

発注単位1袋

兼ダイドーハント [566817]

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	呼び寸法 (mm)	鉄板板厚 (mm)	頭部径 (mm)	袋入数 (本)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-4127	10175476	¥759	¥900	3.5×9.5	1.2~1.6	6.8	100	3	90	22(-)
195-4128	10175477	¥861	¥1000	3.5×13	1.2~2.3	6.8	100	3	100	19(-)
195-4129	10175478	¥966	¥1100	3.5×16	1.2~2.3	6.8	100	3	170	23(-)
195-4130	10175479	¥800	¥900	3.5×19	1.2~2.3	6.8	100	3	170	32(-)
195-4131	10175481	¥601	¥700	4.2×13	1.6~3.2	7.8	100	3	150	14(-)
195-4132	10175482	¥706	¥800	4.2×16	1.6~3.2	7.8	100	3	170	33(-)
195-4133	10175483	¥810	¥900	4.2×19	1.6~3.2	7.8	100	3	130	18(-)
195-4134	10175484	¥966	¥1100	4.2×25	1.6~3.2	7.8	100	3	110	27(-)
195-4135	10175485	¥653	¥750	4.2×32	1.6~3.2	7.8	50	3	130	14(-)
195-4136	10175486	¥690	¥800	4.2×38	1.6~3.2	7.8	50	3	180	5(-)
195-4137	10175489	¥561	¥650	4.8×13	1.6~2.3	9.3	50	3	130	4(-)
195-4138	10175490	¥586	¥680	4.8×16	1.6~3.2	9.3	50	3	140	7(-)
195-4139	10175491	¥614	¥700	4.8×19	1.6~3.2	9.3	50	3	150	7(-)
195-4140	10175492	¥700	¥800	4.8×25	1.6~3.2	9.3	50	3	160	6(-)
195-4141	10175493	¥767	¥850	4.8×32	1.6~3.2	9.3	50	3	170	12(-)
195-4142	10175494	¥830	¥900	4.8×38	1.6~3.2	9.3	50	3	180	4(-)
195-4143	10175495	¥656	¥750	4.8×45	1.6~3.2	9.3	30	3	120	3(-)
195-4144	10175496	¥586	¥680	4.8×50	1.6~3.2	9.3	25	3	120	1(-)

箱入

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	呼び寸法 (mm)	鉄板板厚 (mm)	頭部径 (mm)	箱入数 (本)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-4051	00046550	¥1,927	¥2,200	4.2×13	1.6~2.3	7.8	500	20	750	7(-)
195-4052	00046551	¥2,401	¥2,700	4.2×16	1.6~3.2	7.8	500	20	760	8(-)
195-4053	00046552	¥2,016	¥2,300	4.2×19	1.6~3.2	7.8	350	20	700	3(-)
195-4054	00046553	¥1,927	¥2,200	4.2×25	1.6~3.2	7.8	250	20	600	5(-)
195-4055	00046554	¥2,176	¥2,500	4.2×32	1.6~3.2	7.8	250	20	700	5(-)
195-4056	00046555	¥2,357	¥2,700	4.2×38	1.6~3.2	7.8	200	20	700	1(-)
195-4057	00046558	¥2,539	¥2,900	4.8×13	1.6~2.3	9.3	350	20	770	2(-)
195-4058	00046559	¥1,927	¥2,200	4.8×16	1.6~3.2	9.3	250	20	700	3(-)
195-4059	00046560	¥2,063	¥2,400	4.8×19	1.6~3.2	9.3	250	20	670	6(-)
195-4060	00046561	¥2,471	¥2,800	4.8×25	1.6~3.2	9.3	250	20	820	3(-)
195-4061	00046562	¥2,810	¥3,200	4.8×32	1.6~3.2	9.3	250	20	900	4(-)
195-4062	00046563	¥2,449	¥2,800	4.8×38	1.6~3.2	9.3	200	20	820	4(-)
195-4063	00046564	¥2,244	¥2,600	4.8×45	1.6~3.2	9.3	150	20	700	4(-)
195-4064	00046565	¥1,744	¥2,000	4.8×50	1.6~3.2	9.3	100	20	550	4(-)

☎商品のお問い合わせ: 06-6192-9851 <http://www.daidohant.com/>