

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



High Tensile Strength Steel Caster

プレート式キャスター“ハイテンキャスター”(プレス製ゴム車)



同商品群 在庫数 152アイテム

薄くて、軽くて、強い長寿命キャスターです。

☆旋回部の寿命☆
ハイテン材 → 硬い
摩耗しにくい ←
長持ち!





☆走行静音性☆
ラジアルボールベアリング採用
→ **静か!**

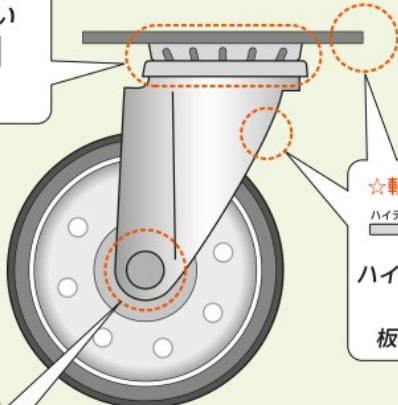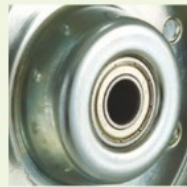

☆軽量☆
ハイテン鋼 ← 普通鋼
ハイテン材は強い
↓
板が薄い → **軽い!**

※ハイテン材(高張力鋼)とは、一般の鋼材より高強度のある鋼材で、薄くしても強度と安全性に優れているため、自動車部品などに多く使用されています。


- 特長**
- ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(弊社従来品比)
 - ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。
 - ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
- 仕様**
- プレート式
 - ラジアルボールベアリング入
- 材質**
- 金具:ハイテン材(スチール)
 - 金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
 - 車輪:ハイテン材(スチール)ホイール、ゴム
- 製造国** ●日本

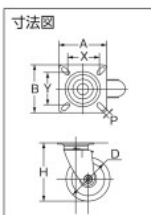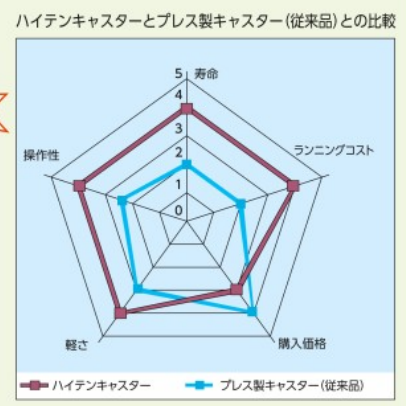

自在仕様 ●自在式

発注単位1個 (価格改定日 19.01) トラスコ中山様[646708]


| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 許容荷重 (daN) (kgf) | 車輪径D (mm) | 車輪幅 (mm) | 取付高H (mm) | 取付座A×B (mm) | 取付ピッチX×Y (mm) | 取付穴径P (mm) | 梱包数 (個) | 質量 (kg) | 実績 (前年比%) |
|----------|----------|----------|----------------|------------------|-----------|----------|-----------|-------------|---------------|------------|---------|---------|-----------|
| 392-5684 | HTTJ-100 | ¥1,971 | ¥2,300 | 100 102 | 100 | 32 | 144 | 95×95 | 67~74×67~74 | 11 | 10 | 0.92 | 880(117) |
| 392-5692 | HTTJ-130 | ¥3,060 | ¥3,570 | 180 184 | 130 | 38 | 177 | 110×110 | 75~90×75~90 | 11 | 6 | 1.39 | 395(82) |
| 392-5706 | HTTJ-150 | ¥3,394 | ¥3,960 | 200 204 | 150 | 40 | 198 | 120×120 | 75~90×75~90 | 11 | 4 | 1.60 | 441(127) |

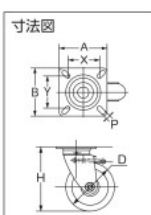

自在ダブルストッパー付 仕様 ●自在式(ダブルストッパー付) ●旋回部と車輪を同時にロック

発注単位1個 (価格改定日 19.01)


| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 許容荷重 (daN) (kgf) | 車輪径D (mm) | 車輪幅 (mm) | 取付高H (mm) | 取付座A×B (mm) | 取付ピッチX×Y (mm) | 取付穴径P (mm) | 梱包数 (個) | 質量 (kg) | 実績 (前年比%) |
|----------|-----------|----------|----------------|------------------|-----------|----------|-----------|-------------|---------------|------------|---------|---------|-----------|
| 392-5714 | HTTJB-100 | ¥2,863 | ¥3,340 | 100 102 | 100 | 32 | 144 | 95×95 | 67~74×67~74 | 11 | 10 | 1.01 | 760(143) |
| 392-5722 | HTTJB-130 | ¥3,823 | ¥4,460 | 180 184 | 130 | 38 | 177 | 110×110 | 75~90×75~90 | 11 | 6 | 1.56 | 308(88) |
| 392-5731 | HTTJB-150 | ¥4,243 | ¥4,950 | 200 204 | 150 | 40 | 198 | 120×120 | 75~90×75~90 | 11 | 4 | 1.77 | 400(91) |

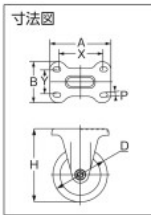

固定仕様 ●固定式

発注単位1個 (価格改定日 19.01)

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 許容荷重 (daN) (kgf) | 車輪径D (mm) | 車輪幅 (mm) | 取付高H (mm) | 取付座A×B (mm) | 取付ピッチX×Y (mm) | 取付穴径P (mm) | 梱包数 (個) | 質量 (kg) | 実績 (前年比%) |
|----------|----------|----------|----------------|------------------|-----------|----------|-----------|-------------|---------------|------------|---------|---------|-----------|
| 392-5749 | HTTK-100 | ¥1,509 | ¥1,760 | 100 102 | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80~90×45~50 | 11 | 10 | 0.73 | 644(89) |
| 392-5757 | HTTK-130 | ¥2,400 | ¥2,800 | 180 184 | 130 | 38 | 177 | 138×92 | 100~112×53~56 | 11 | 6 | 1.13 | 403(68) |
| 392-5765 | HTTK-150 | ¥2,743 | ¥3,200 | 200 204 | 150 | 40 | 198 | 138×92 | 100~112×53~56 | 11 | 4 | 1.28 | 381(95) |

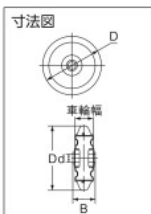

交換車輪

発注単位1個 (価格改定日 19.01)

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 許容荷重 (daN) (kgf) | 車輪径D (mm) | 車輪幅 (mm) | ボス幅B (mm) | 穴径d (mm) | 梱包数 (個) | 質量 (kg) | 実績 (前年比%) |
|----------|---------|----------|----------------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|---------|-----------|
| 392-5897 | HTW-100 | ¥1,011 | ¥1,180 | 100 102 | 100 | 32 | 39.6 | 12 | 30 | 0.35 | 718(113) |
| 392-5901 | HTW-130 | ¥1,551 | ¥1,810 | 180 184 | 130 | 38 | 50 | 15 | 15 | 0.57 | 157(171) |
| 392-5919 | HTW-150 | ¥1,826 | ¥2,130 | 200 204 | 150 | 40 | 50 | 15 | 10 | 0.71 | 160(99) |

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

キャスター

- プレート式ゴム車
- プレート式ウレタン車
- プレート式ナイロン車
- プレート式樹脂車
- ねじ込み式ゴム車
- ねじ込み式ウレタン車
- ねじ込み式ナイロン車
- ねじ込み式樹脂車
- 差し込み式キャスター
- ステンレスキャスター
- アングル式キャスター

- コーナーキャスター
- 双輪キャスター
- 省音キャスター
- 静電キャスター
- 緩衝キャスター
- 特殊環境用キャスター
- 空気入・ノーパンクキャスター
- 低床式キャスター
- 重荷重用キャスター
- 鋳物製キャスター
- ストッパー
- キャスター用ネット受け