

# マグネットキャッチ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

建築金物

荷役金具

建築蝶番

買抜

キャッチ

取手

鍵

チェーン

ワイヤ  
ロープ

吊金具

棚受金具

ジョイント  
金具

針金

金網

点検口・  
給排気口

手すり・  
スロープ

ドア  
クローザ

ドア  
ストッパー

戸車

ドア  
ハンガー

カーテン  
レール

トラスコ Magnet Catch  
日本 **マグネットキャッチ (横型)** RoHS

同商品群  
在庫数 40 アイテム

特長 ●吸着面の前後微調整が可能です。  
●耐衝撃性にも優れています。  
仕様 ●受板用推奨サラねじ:2.4mm  
●本体取付穴寸法:3.2×8mm長穴  
材質 ●**本体:樹脂 (PA)**  
●受け金具:スチール  
付属品 ●受け金具  
製造国 ●日本



TSM-255A-BR (茶)



TSM-255A-W (白)

寸法図



トラスコ中山株[485308]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	色	全長 (mm)	吸着力 (N)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
300-5232	TSM-255A-BR	¥137	¥160	茶	37	30	50	14	2294(108)
300-5241	TSM-255A-W	¥137	¥160	白	37	30	50	14	466(159)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Magnet Catch  
日本 **マグネットキャッチ (横型)** RoHS

同商品群  
在庫数 40 アイテム

特長 ●観音開きでの使用に適しています。  
仕様 ●受板用推奨サラねじ:2.4mm  
●本体取付穴寸法:3.2×8mm長穴  
材質 ●**本体:樹脂 (PA)**  
●受け金具:スチール  
付属品 ●受け金具  
製造国 ●日本



TSM-255W-BR (茶)



TSM-255W-W (白)

寸法図



トラスコ中山株[485308]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	色	全長 (mm)	吸着力 (N)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
300-5259	TSM-255W-BR	¥274	¥320	茶	62	30×2	50	28	267(121)
300-5267	TSM-255W-W	¥274	¥320	白	62	30×2	50	28	91(136)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Magnet Catch  
日本 **マグネットキャッチ (縦型横型両用)** RoHS

同商品群  
在庫数 40 アイテム

特長 ●縦型、横型の両方の機能を有しています。  
仕様 ●受板用推奨サラねじ:2.7mm  
●本体取付穴寸法:4×5mm長穴  
材質 ●**本体:ポリプロピレン (PP)**  
●受け金具:スチール  
付属品 ●受け金具  
製造国 ●日本



TSM-111-BK



TSM-63P-BK

寸法図



トラスコ中山株[485308]


発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	色	全長 (mm)	吸着力 (N)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
300-5151	TSM-111-BK	¥77	¥90	黒	45	45	100	15	1689(98)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Magnet Catch  
日本 **マグネットキャッチ (縦型横型両用)** RoHS


同商品群  
在庫数 40 アイテム

特長 ●縦型、横型の両方からの取り付け可能です。  
仕様 ●受板用推奨サラねじ:2.7mm  
●本体取付穴寸法:4×5mm長穴  
材質 ●**本体:ABS樹脂**  
●受け金具:スチール  
付属品 ●受け金具  
製造国 ●日本



TSM-63P-BK

寸法図

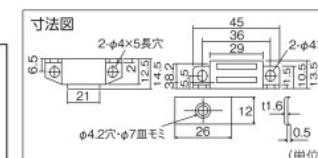

トラスコ中山株[485308]


発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	色	全長 (mm)	吸着力 (N)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
300-5348	TSM-63P-BK	¥129	¥150	黒	45	50	100	18	679(96)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>


トラスコ Magnet Catch  
日本 **マグネットキャッチ (縦型)** RoHS

同商品群  
在庫数 40 アイテム

特長 ●シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。  
仕様 ●受板用推奨サラねじ:2.7φX13mm  
●本体取付穴寸法:3.5mm  
材質 ●**本体:アルミニウム**  
●受け金具:スチール  
付属品 ●受け金具  
製造国 ●日本




TSM-77



TMC-0083

寸法図

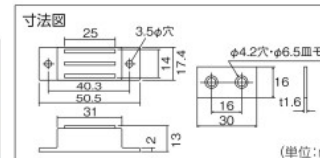

トラスコ中山株[485308]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	色	全長 (mm)	吸着力 (N)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
300-5399	TSM-77	¥201	¥235	シルバー	50.5	40	100	34	717(47)
300-5402	TSM-77S	¥214	¥250	シルバー	50.5	80	100	34	1624(114)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Magnet Catch  
日本 **マグネットキャッチ (縦型)** RoHS

同商品群  
在庫数 40 アイテム

特長 ●シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。  
仕様 ●受板用推奨サラねじ:6.2mm  
●本体取付穴寸法:3.5mm  
材質 ●**本体:真鍮 (真鍮)**  
●受け金具:スチール  
付属品 ●受け金具  
製造国 ●中国



TMC-0083

寸法図



トラスコ中山株[881108]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	色	全長 (mm)	吸着力 (N)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
279-5795	TMC-0083	¥351	¥410	シルバー	50	68.6	40	32	1054(84)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>