

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Anvil Vice c/w Rotary Base

回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

同商品群 在庫数 106 アイテム

.Com 図面




回転台固定ハンドル



VRS-125N

- 特長**
- 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
 - 回転台付で平行360°回転できます。
 - アンビル機能付です。
- 材質**
- 本体:炭素鋼
 - シャフト、ハンドル、口金:鋼材
- 付属品**
- 回転台
- 製造国**
- 台湾

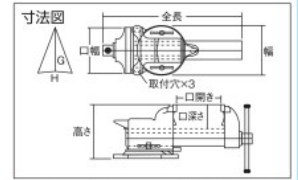

(価格改定日 22.01) トラスコ中山機[706280]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	全長×幅×高さ(mm)	口幅(mm)	口開き(mm)	口深さ(mm)	取付寸法(mm)		取付穴寸法(mm)	締付力(kN)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
								G	H					
301-0571	VRS-080N	¥11,109	¥12,960	280×132×138	79	75	51	138	102	11	14	1	6.5	221(78)
301-0589	VRS-100N	¥13,071	¥15,250	310×132×148	104	100	61	138	102	11	14	1	8.0	274(87)
301-0597	VRS-125N	¥16,346	¥19,070	370×160×165	129	125	68	163	128	15	15	1	11.6	515(80)
301-0601	VRS-150N	¥22,877	¥26,690	420×172×183	154	150	78	184	133	15	16	1	15.3	970(96)
301-0619	VRS-200N	¥29,709	¥34,660	500×189×202	205	200	87	193	149	15	16	1	19.2	237(116)
445-6882	VRS-250N	¥54,651	¥63,760	568×257×216	254	250	98	226	167	15	40	1	25.5	62(83)
490-0464	VRS-300N	¥115,029	¥134,200	669×309×269	304	300	102	226	167	16	40	1	35.5	9(50)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

トルククランプ
グリップブライヤー
ハンドバイス
シャコ万力



Anvil Vice c/w Rotary Base(Quick Type)

回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ)


同商品群 在庫数 106 アイテム

.Com 図面



TVRQ-150A

- 特長**
- 開閉はスライドのできるクイック式で作業効率がアップします。
 - 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。
 - アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。
 - 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
- 材質**
- 本体:炭素鋼
 - シャフト、ハンドル、口金:鋼材
- 付属品**
- 回転台
- 製造国**
- 台湾

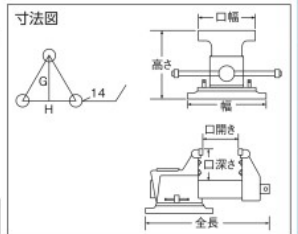

注意
● 使用する際は対象物をしっかり固定してください。

(価格改定日 22.01) トラスコ中山機[706280]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	全長×幅×高さ(mm)	口幅(mm)	口開き(mm)	口深さ(mm)	取付寸法(mm)		取付穴寸法(mm)	締付力(kN)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
								G	H					
206-7016	TVRQ-150A	¥62,743	¥73,200	450×150×230	150	160	93	101	202	12	16	1	16.5	5(-)
206-7017	TVRQ-200A	¥75,086	¥87,600	500×200×240	200	210	103	103	206	13	16	1	19.8	7(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

L型クランプ
溶接クランプ
仮設クランプ
ハンドクランプ
パークランプ
チェーンクランプ
バイス



Bench Vice

ベンチバイス


同商品群 在庫数 5 アイテム

.Com 図面



66987

- 特長**
- 鋳鉄製に比べ、強度に優れた頑丈な鍛造鋼バイスです。
 - 正確なクランプ動作と長寿命を実現しています。
 - 旋回ベース部も固定ボルトを取り付けた鍛造鋼製です。
- 材質**
- 本体:鍛造鋼
 - シャフト:鉄
 - ハンドル:はさみ込防止ゴムリング付鋼製
 - 口金:鍛造鋼
- 製造国**
- ドイツ

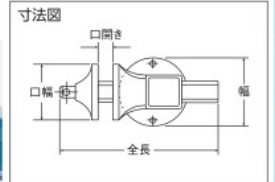

Ridge Tool Company[980444]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	全長×幅×高さ(mm)	口幅(mm)	口開き(mm)	口深さ(mm)	取付穴寸法(mm)		締付力(kN)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
								G	H				
494-7380	66987	¥60,100	¥60,100	335×155×165	125	155	80	13.5	30	30	1	11.9	7(117)
495-5064	66992	¥73,900	¥73,900	460×185×190	145	210	90	13.5	35	35	1	21.6	17(213)
495-5072	66997	¥82,000	¥82,000	520×185×230	165	235	115	13.5	40	40	1	28.6	5(72)

☎商品のお問い合わせ:03-5769-6953 <http://www.ridgid.jp/>




Quick Action Vice

クイックアクションバイス


同商品群 在庫数 5 アイテム

.Com 図面

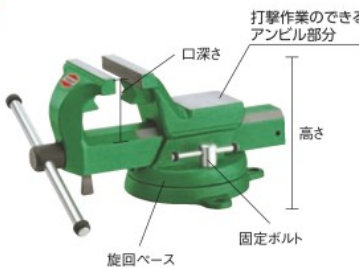

27848

- 特長**
- 長寿命でクランプ、アンクランプが素早く行える構造です。
 - トリガーを引くとジョーが開き加工物の出し入れができます。
 - ハンドルを1回回転するだけで、管のクランプ、アンクランプが行えます。
 - 360°回転可能な基台により、加工品の柔軟な位置決めが可能です。
- 材質**
- 本体:鍛造鋼
 - シャフト:鉄
- 製造国**
- ドイツ

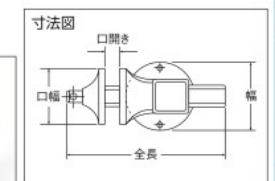

Ridge Tool Company[980444]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	全長×幅×高さ(mm)	口幅(mm)	口開き(mm)	口深さ(mm)	取付寸法(mm)		締付力(kN)	モデル	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
								G	H					
115-6275	26648	¥85,500	¥85,500	355×155×165	125	155	80	115	15.23	30	XF-45	1	11.8	3(-)
114-6774	27848	¥132,000	¥132,000	460×185×190	145	210	90	115	15.23	30	XF-50	1	21.6	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5769-6953 <http://www.ridgid.jp/>