 




Yankee Vice

ヤンキーバイス

同商品群 在庫数 **106** アイテム




丸棒などのクランプに便利なV字溝付口金



YV-100S

- 特長**
- 鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。
 - 本体とスライド部は平行に作られています。
 - 縦横の使用ができます。
- 材質**
- 本体: 鋳鉄
- 製造国**
- 台湾

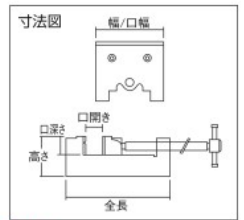

発注単位1台

(価格改定日 22.01) トラスコ中山株 [706280]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	全長×幅×高さ(mm)	口幅(mm)	口開き(mm)	口深さ(mm)	取付寸法(mm)	締付力(kN)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
125-7773	YV-65S	¥9,980	¥11,640	155×65×61	65	65	31	154×65	12	6	2.6	568(109)
125-7781	YV-75S	¥15,443	¥18,020	185×75×73	75	76	43	185×75	14	4	4.1	365(102)
125-7790	YV-100S	¥18,023	¥21,030	218×101×81	101	99	44	217×100	17	3	7.0	478(91)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Yankee Vice


ヤンキーバイス

同商品群 在庫数 **3** アイテム



TV-26

- 特長**
- 両サイドおよび背面が直角加工のため、横置きや縦置きでも使用可能です。
 - 薄板、丸棒、角材などのクランプも可能な特殊口金付です。
 - 口金を裏返すとフラット口金として使用できます。
- 材質**
- 本体: 鋳物
 - シャフト、ハンドル、口金: 炭素鋼
- 製造国**
- 日本

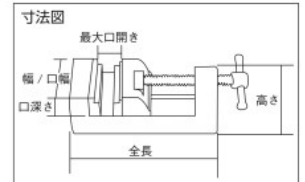

発注単位1台

株エンジニア [805605]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	全長×幅×高さ(mm)	口幅(mm)	口開き(mm)	口深さ(mm)	締付力(kN)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
288-2612	TV-25	¥10,029	¥10,800	145×50×53	50	61	32	3	1	1.9	131(61)
288-2621	TV-26	¥11,886	¥12,800	170×65×53	65	76	32	4	1	2.4	103(100)
288-2639	TV-27	¥13,279	¥14,300	181.5×75×62	75	84	38	5	1	3.5	153(82)

☎商品のお問い合わせ: 06-6974-0100 <http://www.engineer.jp/>



Aluminum Vice

アルミ合金バイス

同商品群 在庫数 **106** アイテム




TAB-80




アングル自在です。

- 特長**
- ツールを好みの角度に固定できます。
 - **クランプ付でテーブルに簡単に取り付けられます。**
 - 口金にゴムカバーをしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
- 材質**
- アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
- 製造国**
- 台湾

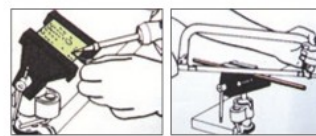

様々なシーンで使用できる便利なバイスです。

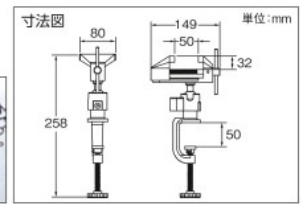

発注単位1台

(価格改定日 22.01) トラスコ中山株 [706280]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	全長×幅×高さ(mm)	口幅(mm)	口開き(mm)	口深さ(mm)	クランプ最大口開き(mm)	締付力(kN)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
389-5581	TAB-80	¥8,074	¥9,420	149×80×258	80	50	32	50	1.96	20	845	293(98)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Aluminum Vice

アルミ合金バイス

同商品群 在庫数 **106** アイテム




TAB-70



アングル自在です。

- 特長**
- 作業角度が自由自在です。
 - ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
 - スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルに**吸盤で固定できます。**
 - 口金にゴムカバーをしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
- 材質**
- アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
- 製造国**
- 台湾

注意
● 壁などにつけないで下さい。

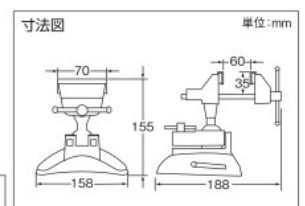

発注単位1台

(価格改定日 22.01) トラスコ中山株 [706280]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	全長×幅×高さ(mm)	口幅(mm)	口開き(mm)	口深さ(mm)	締付力(kN)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
389-5572	TAB-70	¥8,074	¥9,420	188×158×155	70	60	35	1.96	4	1098	323(92)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>