

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Protect Tape


傷付き防止テープ“プロテクトテープ”



安全用品



T4-A4-10P-GY (A4タイプ・グレー)

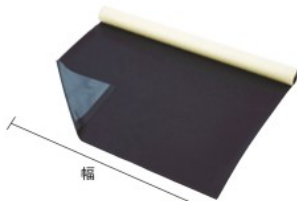

U1-1500-BK (幅広タイプ・ブラック)



U1-50X10-IV (巻きタイプ・アイボリー)

- 特長**
- 製品を傷から守る緩衝材です。
  - 高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。
  - 難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。
  - はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、好みのサイズにカットできます。
  - 布地はJIS規格をクリアしています。
  - 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
  - シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
- 用途**
- 商品などの傷付き防止用に。
  - 運搬用の緩衝材に。
  - 運搬ローラーの緩衝用に。
- 仕様**
- 屋内用
- 材質**
- ポリエステル
- 製造国**
- 日本

A4タイプ

発注単位1袋

トラスコ中山様 [748613]

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	色	幅×長さ×厚さ (mm)	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
114-5770	U1-A4-10P-BK	¥2,297	¥2,680	ブラック	210×300×1	10	20	200	78(182)
114-5773	U1-A4-10P-IV	¥2,297	¥2,680	アイボリー	210×300×1	10	20	200	25(193)
114-5775	T4-A4-10P-GY	¥2,700	¥3,150	グレー	210×300×4	10	5	300	84(350)

幅広タイプ

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	粘着付幅 (mm)	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
114-5774	U1-1350-IV	¥17,571	¥20,500	アイボリー	1350×1	1	1320	5	1	2800	620(999)
114-5772	U1-1500-BK	¥18,171	¥21,200	ブラック	1500×1	1	1470	5	1	2800	15(100)
114-5776	T4-1200-GY	¥19,543	¥22,800	グレー	1200×1	4	1170	5	1	5000	6(50)

巻きタイプ

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
114-5764	U1-25X10-BK	¥943	¥1,100	ブラック	25×10	1	52	100	594(225)
114-5765	U1-50X10-BK	¥1,800	¥2,100	ブラック	50×10	1	26	200	437(168)
114-5766	U1-100X10-BK	¥3,171	¥3,700	ブラック	100×10	1	13	400	257(422)
114-5767	U1-25X10-IV	¥943	¥1,100	アイボリー	25×10	1	48	100	385(424)
114-5768	U1-50X10-IV	¥1,800	¥2,100	アイボリー	50×10	1	24	200	181(313)
114-5769	U1-100X10-IV	¥3,171	¥3,700	アイボリー	100×10	1	12	400	87(379)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

 


Cushion Tape

“こぼれ防止テープ”



安全用品



(ブルー)



(ブラック)



(グリーン)



(グレー)




(レッド)



(イエロー)

KBTシリーズ

- 特長**
- 柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。
  - 特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。
- 用途**
- 部品等の拡散防止、整理整頓に。
  - 掃除・片付けの手間軽減に。
- 仕様**
- 屋内用
- 材質**
- PE、PET、アクリル
- 製造国**
- 日本

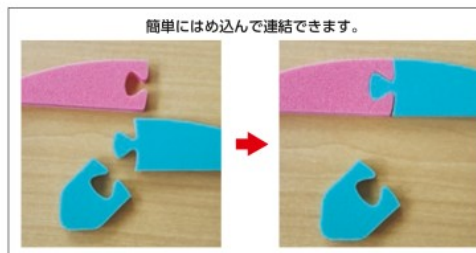

4本入り

発注単位1袋

(価格改定日 20.01) トラスコ中山様 [979431]

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	色	幅×長さ×厚さ (mm)	袋入数 (本)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
781-1519	KBT-B-4P	¥1,131	¥1,320	ブルー	10×480×7	4	50	28	0(-)
781-1527	KBT-BK-4P	¥1,131	¥1,320	ブラック	10×480×7	4	50	28	0(-)
781-1535	KBT-GN-4P	¥1,131	¥1,320	グリーン	10×480×7	4	50	28	0(-)
781-1543	KBT-GY-4P	¥1,131	¥1,320	グレー	10×480×7	4	50	28	0(-)
780-5110	KBT-R-4P	¥1,131	¥1,320	レッド	10×480×7	4	50	28	0(-)
780-5128	KBT-Y-4P	¥1,131	¥1,320	イエロー	10×480×7	4	50	28	0(-)

10本入り

発注単位1袋

(価格改定日 20.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	色	幅×長さ×厚さ (mm)	袋入数 (本)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
780-5136	KBT-B-10P	¥2,700	¥3,150	ブルー	10×480×7	10	30	68	0(-)
780-5144	KBT-BK-10P	¥2,700	¥3,150	ブラック	10×480×7	10	30	68	0(-)
780-5152	KBT-GN-10P	¥2,700	¥3,150	グリーン	10×480×7	10	30	68	0(-)
780-5161	KBT-GY-10P	¥2,700	¥3,150	グレー	10×480×7	10	30	68	0(-)
780-5179	KBT-R-10P	¥2,700	¥3,150	レッド	10×480×7	10	30	68	0(-)
780-5187	KBT-Y-10P	¥2,700	¥3,150	イエロー	10×480×7	10	30	68	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>