

ステンスローラーコンベヤ/取替用単品ステンスローラー

▶▶▶ 単品ローラー取り付け手順は8-1409ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

三鈴

Slot-in Stainless Roller Conveyor



脱着式ローラーコンベヤ“スロットインステンスローラーコンベヤ”(MUS60型:ローラー径60.5mm、肉厚1.5mm)

別作可能 重い 注意

コンベヤ

スチール
ローラーコンベヤ

ステンレス
ローラーコンベヤ

アルミ
ローラーコンベヤ

樹脂
ローラーコンベヤ

伸縮
ローラーコンベヤ

ホイール
コンベヤ

ボールキャスター
ユニット

上向き
ボールキャスター

下向き
ボールキャスター

上向・下向
兼用
ボールキャスター

グリーンルーム用
ボールキャスター

特殊
ボールキャスター

モータープーリ
モーターローラー

パラ物用ベルト
コンベヤ

ミニベルト
コンベヤ

ベルト




MUS60

- 特長 ●ステンレスで脱着式を実現しました。
●ローラー交換が簡単です。
材質 ●フレーム:ステンレス(SUS304)
●ローラー:ステンレス(SUS304)
製造国 ●日本



ローラー交換が簡単です

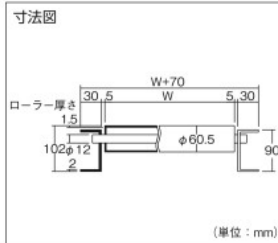

(単位: mm)

ローラー幅 (mm)	ローラー耐荷重 (kg/本)
150	140
200	140
300	100
400	100
500	90
600	65
700	60
800	50

品番例 (発注コード465-8787)

MUS60 - 30 07 10			
機種名	ローラー幅 (cm)表示	ピッチ (cm)表示	機長 10cm単位で表示

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

三鈴工機株[900003]

ローラー幅 (mm)	ピッチ (mm)	機長 (mm)															
		1000			1500			2000			3000						
		発注コード	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	質量 (kg)	発注コード	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	質量 (kg)	発注コード	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	質量 (kg)	発注コード	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	質量 (kg)
150	75	★858-3668	¥76,950	¥102,600	12.5	★858-3669	¥113,100	¥150,800	19.4	★858-3670	¥142,275	¥189,700	24.1	★858-3671	¥212,250	¥283,000	36.8
	100	★858-3672	¥65,025	¥86,700	10.7	★858-3673	¥92,850	¥123,800	17.7	★858-3674	¥118,350	¥157,800	20.9	★858-3675	¥172,350	¥229,800	30.8
	150	★858-3676	¥52,950	¥70,600	8.9	★858-3677	¥73,200	¥97,600	14.3	★858-3678	¥90,450	¥120,600	17.3	★858-3679	¥132,600	¥176,800	25.8
200	75	★858-3680	¥81,825	¥109,100	13.9	★858-3681	¥120,600	¥160,800	21.4	★858-3682	¥151,725	¥202,300	26.9	★858-3683	¥226,875	¥302,500	41.0
	100	★858-3684	¥68,775	¥91,700	11.8	★858-3685	¥98,625	¥131,500	18.2	★858-3686	¥125,775	¥167,700	23.1	★858-3687	¥183,375	¥244,500	34.0
	150	★858-3688	¥55,575	¥74,100	9.7	★858-3689	¥77,175	¥102,900	15.4	★858-3690	¥95,400	¥127,200	18.9	★858-3691	¥140,100	¥186,800	28.0
300	75	★465-8787	¥91,200	¥121,600	16.7	★465-8795	¥135,000	¥180,000	25.5	★465-8809	¥170,475	¥227,300	32.5	★858-3692	¥255,375	¥340,500	49.5
	100	★858-3693	¥76,050	¥101,400	14.0	★858-3694	¥109,575	¥146,100	21.3	★858-3695	¥140,325	¥187,100	27.2	★858-3696	¥205,050	¥273,400	40.5
	150	★858-3697	¥60,900	¥81,200	11.3	★858-3698	¥84,675	¥112,900	17.6	★858-3699	¥105,000	¥140,000	22.0	★858-3700	¥154,725	¥206,300	32.7
400	75	★465-8817	¥102,075	¥136,100	19.5	★465-8825	¥151,725	¥202,300	29.6	★465-8833	¥192,075	¥256,100	38.1	★858-3701	¥288,450	¥384,600	58.0
	100	★858-3702	¥84,525	¥112,700	16.2	★858-3703	¥122,325	¥163,100	24.2	★858-3704	¥157,050	¥209,400	31.7	★858-3705	¥234,150	¥312,200	47.0
	150	★858-3706	¥67,050	¥89,400	12.9	★858-3707	¥93,375	¥124,500	19.8	★858-3708	¥116,100	¥154,800	25.1	★858-3709	¥171,750	¥229,000	37.3
500	75	★858-3710	¥112,500	¥150,000	22.3	★858-3711	¥167,625	¥223,500	33.7	★858-3712	¥212,625	¥283,500	43.7	★858-3713	¥319,350	¥425,800	66.5
	100	★858-3714	¥92,700	¥123,600	18.4	★858-3715	¥134,475	¥179,300	27.2	★858-3716	¥173,025	¥230,700	36.0	★858-3717	¥253,875	¥338,500	53.5
	150	★858-3718	¥72,900	¥97,200	14.5	★858-3719	¥101,775	¥135,700	22.0	★858-3720	¥126,900	¥169,200	28.2	★858-3721	¥188,025	¥250,700	41.9
600	75	★858-3722	¥120,975	¥161,300	25.1	★858-3723	¥180,600	¥240,800	37.8	★858-3724	¥229,275	¥305,700	49.3	★858-3725	¥345,375	¥460,500	75.0
	100	★858-3726	¥99,375	¥132,500	20.6	★858-3727	¥144,375	¥192,500	30.2	★858-3728	¥186,150	¥248,200	40.3	★858-3729	¥273,225	¥364,300	60.0
	150	★858-3730	¥77,550	¥103,400	16.1	★858-3731	¥108,675	¥144,900	24.2	★858-3732	¥135,525	¥180,700	31.3	★858-3733	¥201,150	¥268,200	39.9
700	75	★858-3734	¥133,125	¥177,500	27.9	★858-3735	¥198,375	¥264,500	41.9	★858-3736	¥252,825	¥337,100	54.9	★858-3737	¥367,575	¥490,100	83.5
	100	★858-3738	¥108,825	¥145,100	22.8	★858-3739	¥158,700	¥211,600	33.3	★858-3740	¥204,600	¥272,800	44.7	★858-3741	¥300,750	¥401,000	66.5
	150	★858-3742	¥84,600	¥112,800	17.7	★858-3743	¥118,650	¥158,200	26.5	★858-3744	¥148,125	¥197,500	34.5	★858-3745	¥220,275	¥293,700	51.2
800	75	★858-3746	¥150,225	¥200,300	30.7	★858-3747	¥225,525	¥300,700	46.0	★858-3748	¥286,875	¥382,500	60.5	★858-3749	¥433,425	¥577,900	91.1
	100	★858-3750	¥122,175	¥162,900	25.0	★858-3751	¥178,650	¥238,200	36.4	★858-3752	¥230,850	¥307,800	49.1	★858-3753	¥340,200	¥453,600	73.0
	150	★858-3754	¥94,050	¥125,400	19.3	★858-3755	¥132,225	¥176,300	28.8	★858-3756	¥165,525	¥220,700	37.6	★858-3757	¥246,900	¥329,200	55.9

☎商品のお問い合わせ: 059-397-3220 <https://www.misuzokoki.jp/>



Roller(c/w Shafts)


軸付ローラー(ステンレス製)



- 特長 ●付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
オールステンレスローラーで、耐久、耐薬品仕様です。


- 材質 ●ステンレス(SUS304)
付属品 ●補助カラー、ピン
製造国 ●日本

マキ・メイキタイプに組み込みの場合

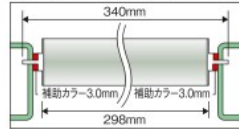


●装着には補助カラー(付属品)が必要です。

三鈴・寺内・セントラルタイプに組み込みの場合

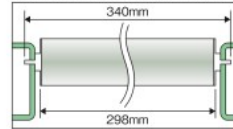

●装着の際、補助カラー(付属品)は不要です。

オークラタイプに組み込みの場合

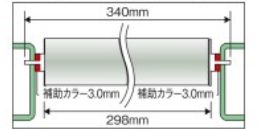

●装着には補助カラー(付属品)が必要です。

ローラー径38mm、肉厚1.0mm・ステンレス製

発注単位1本 | メーカー直送 | 運賃¥1,000 | 北海道・沖縄・離島は除く

トラスコ中山株[551815]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	ローラー径 (mm)	肉厚 (mm)	ローラー幅 (mm)	シャフト幅 (mm)	シャフト径 (mm)	ローラー耐荷重 (kg/本)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★461-2574	VL38W300-SUS	¥3,617	¥4,220	38	1.0	298	340	12	70	1	0.39	271(137)
★461-2582	VL38W400-SUS	¥4,457	¥5,200	38	1.0	388	440	12	70	1	0.52	196(106)
★461-2591	VL38W500-SUS	¥4,877	¥5,690	38	1.0	488	540	12	60	1	0.65	95(50)
★461-2604	VL38W600-SUS	¥5,931	¥6,920	38	1.0	598	652	12	50	1	0.78	135(94)

ローラー径60.5mm、肉厚1.5mm・ステンレス製

発注単位1本 | メーカー直送 | 運賃¥1,000 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	ローラー径 (mm)	肉厚 (mm)	ローラー幅 (mm)	シャフト幅 (mm)	シャフト径 (mm)	ローラー耐荷重 (kg/本)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★461-2612	VL605W300-SUS	¥6,274	¥7,320	60.5	1.5	298	340	12	100	1	0.92	28(56)
★461-2621	VL605W400-SUS	¥7,594	¥8,860	60.5	1.5	388	440	12	100	1	1.08	40(44)
★461-2639	VL605W500-SUS	¥8,657	¥10,100	60.5	1.5	488	540	12	90	1	1.24	35(57)
★461-2647	VL605W600-SUS	¥9,917	¥11,570	60.5	1.5	598	652	12	65	1	1.40	178(129)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>